


## 振れ止め機構内蔵取付金具LCZシリーズ

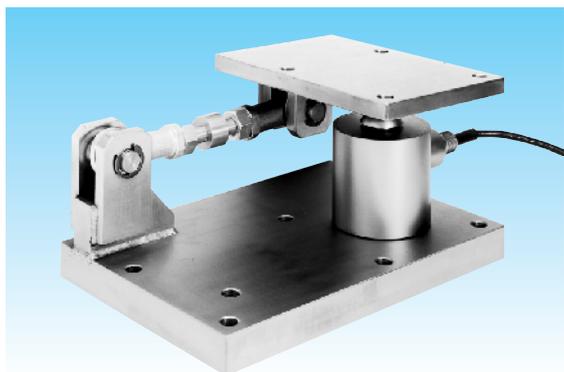


型式名	許容水平荷重
LCZAP0405	20kN (ただしX方向)
LCZAP0408	
LCZAP0411	

●適合範囲表

型式名	CP/CP-FP型式
LCZAP0405	200L~1
LCZAP0408	2~5
LCZAP0411	10

※適合ロードセルCP/CP-FP用

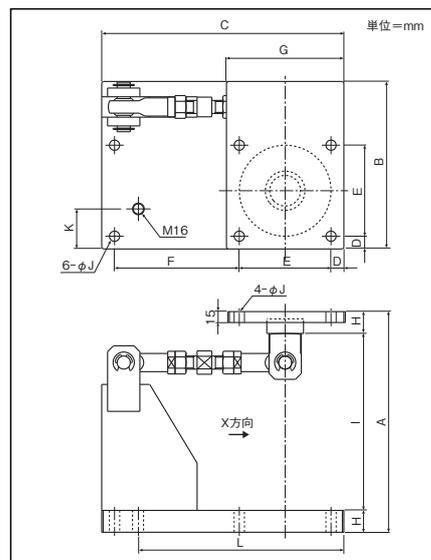

単位=mm

型式名	A	B	C	D	E	F	G	H	(I)	J	K	L
LCZAP0405	154	170	300	11.5	77	200	100	15	124	8	25	250
LCZAP0408	213	200	315	12.5	105	185	130	23	167	12	40	265
LCZAP0411	303	230	330	17.5	125	170	160	30	243	14	55	280

## 浮上がり防止機構付き振れ止め金具LCZAP1413/1414/1415

ウェイモジュール




型式名	LCZAP1413	LCZAP1414	LCZAP1415
適合ロードセル	LCM13K100 LCM13K200 LCM13K300 LCM13K500 LCM13T001 LCM13T1.5 LCM19K500 LCM19T001 LCM19T1.5	LCM13T002 LCM13T003 LCM19T002	LCM13T005
許容水平力	6kN	12kN	20kN
許容浮上力	20kN	30kN	40kN
許容移動量	2mm(全方向)	2mm(全方向)	2mm(全方向)
自重(質量)	3.4kg	6.0kg	12.0kg


※自重はロードセルを除く

単位=mm


型式名	A	B	C	D	E	F	φG	H	I	J	K	L
LCZAP1413	97	168	100	70	15	136	14	15	20	23	50	70
LCZAP1414	116	212	120	84	18	175	14	18	24	26	60	84
LCZAP1415	121	227	150	100	18	190	14	25	24	29	75	114

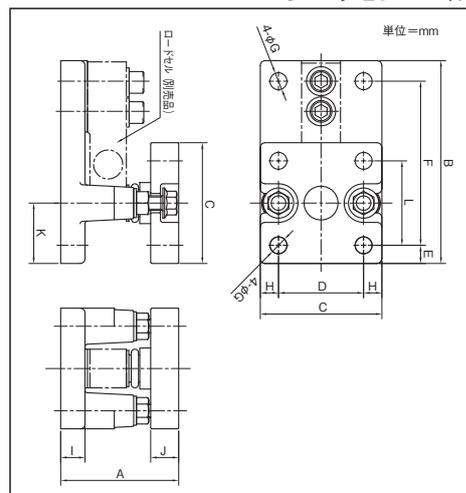

## ロードフットLCZAFT01S

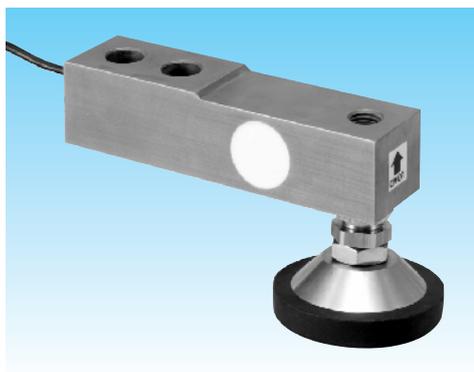

適合ロードセル	LCM13K100 LCM13K200 LCM13K300 LCM13K500 LCM13T001 LCM13T1.5 LCM19K500 LCM19T001 LCM19T1.5
---------	---

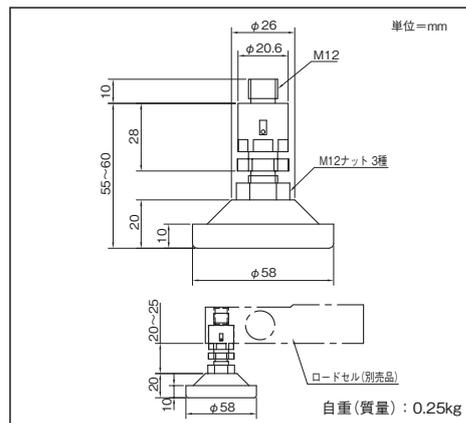

自重(質量) : 0.25kg