


GP


ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

最小表示 0.1g~

校正用分銅内蔵型 重量級天びん

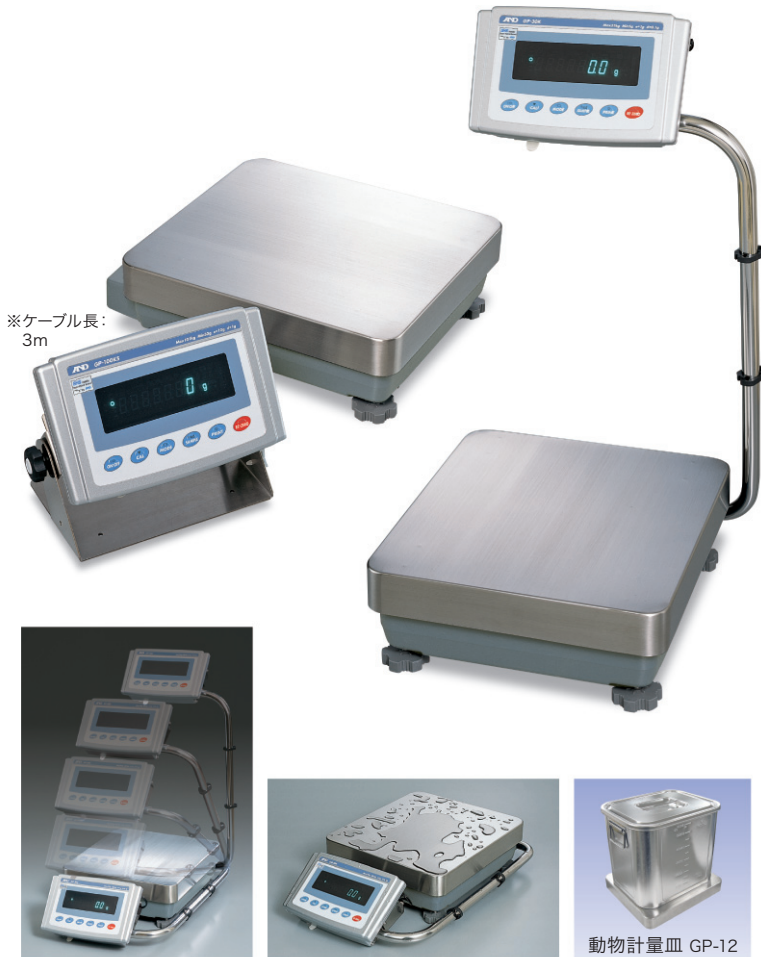

※ケーブル長：
3m

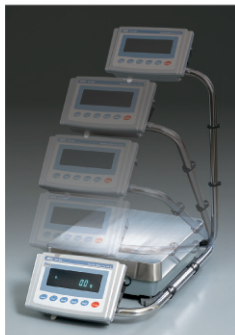

動物計量皿 GP-12

防塵・防水 IP65 スマートレンジ搭載

(GP-32K、GP-32KS、GP-102Kのみ)

ひょう量12kg~101kg、最小表示0.1g~10g

防塵・防水 IP65

粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適

校正用分銅内蔵

オート・セルフ・キャリブレーション

計量センサーシステムSHS搭載 ★特許取得済

応答速度 約1秒 < Super Hybrid Sensor >

RS-232Cインタフェース (D-Sub25Pメス)

標準装備

データ直送ソフト WinCT

使用可能

一体型と分離型

(-KSタイプ)

スイングアーム付の一体型とレイアウト自由な分離型

自動環境設定 ★特許取得済・自己点検機能

使用環境に対応し応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示

g・kg・個数・%・カラット・もんめモード

(GP-102Kはg・カラット表示は不可) ※もんめ：真珠計量用単位

- データメモリ 計量値：最大200個、校正結果：最新50個、
単位質量：最大50個、上下限值：最大20セット、
プリセット風袋値：最大20個
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- コンパレータ表示
- 床下ひょう量 専用金具別売 (GP-20、GP-21)
- オートパワーオン・オフ
- 動物計量 (ホールド機能)

* 取引・証明用 (検定付) モデルもございます。
検定済品GP-RはP.65をご覧ください。

モデル	GP-12K	GP-20K	GP-30K GP-30KS	GP-32K GP-32KS	GP-40K	GP-61K GP-61KS	GP-60K GP-60KS	GP-100K GP-100KS	GP-102K
ひょう量	12kg	21kg	31kg	6.1kg/31kg★	41kg	61kg	61kg	101kg	61kg/101kg★
最小表示		0.1g		0.1g/1g	0.5g	0.1g	1g		0.001kg/0.01kg
個数モード		0.1g		1g	0.5g	0.1g	1g		0.01kg
サンプル数	10, 25, 50または100個								
パーセントモード	100%登録最小質量		100g		50g	10g	100g	1kg	
パーセント最小表示	0.01%, 0.1%, 1% (100%質量により自動切り替え)								
計量皿寸法	384(W) × 344(D)mm							386(W) × 346(D)mm	
標準価格 (税抜)	¥200,000	¥240,000	GP-30K ¥320,000 GP-30KS ¥370,000	GP-32K ¥180,000 GP-32KS ¥230,000	¥280,000	GP-61K ¥430,000 GP-61KS ¥480,000	GP-60K ¥320,000 GP-60KS ¥370,000	GP-100K ¥400,000 GP-100KS ¥450,000	¥360,000
JANコード	4981046631105	4981046631204	K:4981046631402 KS:4981046631419	K:4981046600538 KS:4981046603263	4981046631501	K:4981046602556 KS:4981046602563	K:4981046631600 KS:4981046602570	K:4981046631709 KS:4981046631716	4981046631808
JCSS校正料金 (税抜)※	¥18,000		¥24,000						

★スマートレンジ：GP-32K/GP-32KSは6.1kg、GP-102Kは61kgを超えると自動的に標準レンジ (最小表示 各々1g、10g) に切り替わりますが、RE-ZEROキーを押すことにより精密レンジ (最小表示 各々0.1g、1g) に戻ります。ただし、精密レンジでの計量可能値は、各々6.1kg、61kgとなります。
重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。

※工場出荷時 (新品購入時) の料金です。

別売品

- GP-04* コンパレータ出力 (リレー・プザー付) / RS-232C / カレントループ (プザー音61dB (本体正面1mでの測定)) ¥25,000 (税抜)
- GP-06* アナログ電圧出力 (0~1V/0.2~1V) / カレントループ ¥60,000 (税抜)
- GP-07* 分離用ケーブル
- GP-12 GP-30KS、32KS、61KS、60KS、100KS用 5m ¥25,000 (税抜)
- GP-20 動物計量皿 (外寸288x360x317mm) ¥98,000 (税抜)
- GP-21 床下ひょう量金具
- GP-22 GP-12K、20K、30K、30KS、32K、32KS、40K用 ¥15,000 (税抜)
- GP-21 床下ひょう量金具
- GP-22 GP-60K、60KS、61K、61KS、100K、100KS、102K用 ¥15,000 (税抜)
- AD-8121B用プリンタ台 ¥20,000 (税抜)

* GP-04、GP-06、または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能です。

◆ 本体出荷時のみ取付可能です。

- AD-1682 充電式バッテリー・ユニット (約6時間使用可) ¥40,000 (税抜)
- AD-1687 環境口ガー ¥40,000 (税抜)
- AD-1688 計量データロガー ¥18,000 (税抜)
- AD-8121B コンパクト・プリンタ ¥65,000 (税抜)
- AD-8126 ミニプリンタ ¥48,000 (税抜)
- AD-8526 イーサネット・コンバータ (データ収集ソフト WinCT-Plus付) ¥45,000 (税抜)
- AD-8527 クイックUSBアダプタ ¥16,000 (税抜)
- AD-8920A 外部表示器 ¥12,000 (税抜)
- AD-8922A 外部コントローラ ¥36,000 (税抜)
- AX-USB-25P USBコンバータ・ケーブルセット ¥10,000 (税抜)
- AX-KO1710-200 RS-232Cケーブル 2m (25P-9P) ¥9,000 (税抜)
- AX-SW128 フットスイッチ ¥5,500 (税抜)
- AX-TB135 ACアダプタ (標準付属品) ¥4,500 (税抜)