

仕様 検定付きはかり〔精度等級Ⅲ級〕

※ご注文時に使用地区をご指定ください

標準タイプ	HV-15KC-K	HV-60KC-K	HV-200KC-K	
内蔵プリンタ付きタイプ※1	HV-15KCP-K	HV-60KCP-K	HV-200KCP-K	
ひょう量	15kg	60kg	220kg	
目量※2	0.001kg (0～3kg)	0.005kg (0～15kg)	0.02kg (0～60kg)	
	0.002kg (3～6kg)	0.01kg (15～30kg)	0.05kg (60～150kg)	
	0.005kg (6～15kg)	0.02kg (30～60kg)	0.1kg (150～220kg)	
使用範囲	0.02kg～15kg	0.1kg～60kg	0.4kg～220kg	
防塵・防水等級	IP-65 (計量部のみ)			
検定 精度等級	Ⅲ級 (3級)			
最大計数値	150,000 個	120,000 個	110,000 個	
計量皿寸法	250 (W)×250 (D) mm	330 (W)×424 (D) mm	390 (W)×530 (D) mm	
本体質量	HV-C-K 約6kg / HV-CP-K 約7kg	HV-C-K 11kg / HV-CP-K 約12kg	HV-C-K 約17kg / HV-CP-K 約18kg	
材質	計量皿: SUS430 / 表示部: ABS / ポール部: SUS304S ポール付け根部: ADC12 (アルミダイカスト・60kg、200kg モデルのみ) ※15kg モデルはポール一体型			
表示	kg (キログラム) / pcs (個数) / コンパレータライト (3色 / 3段または5段を選択)			
電源	HV-C-K: AC アダプタ (AX-TB266 付属)・乾電池 (単一×4本: 別売) HV-CP-K: AC アダプタ (AX-TB278 付属)			
標準付属品	取扱説明書、AC アダプタ TB266 (-C) / TB278 (-CP)、表示部ビニールカバー			
標準価格 (税抜)	HV-C-K	¥77,800	¥82,800	¥87,800
	HV-CP-K	¥125,800	¥130,800	¥141,000
JAN コード	HV-C-K	4981046152235	4981046152242	4981046152259
	HV-CP-K	4981046152266	4981046152273	4981046152280
注文コード	HV-C-K	HV15KC-K	HV60KC-K	HV200KC-K
	HV-CP-K	HV15KCP-K	HV60KCP-K	HV200KCP-K

※1 内蔵プリンタ: サーマルドット (感熱紙) 方式


※2 トリプルレンジ: 計量値によって目量 (最小表示) が変わります。表示単位は kg (キログラム) です。g (グラム) 表示にはなりません。

## 別売品

USB インタフェース (双方向) 市販の USB ケーブル AB タイプが別途必要です。 はかり本体と PC を USB インタフェースで通信させるには、専用ドライバーが必要です。	HVW-02CBJA	¥9,000 (税抜)
RS-232C 出力 (D-Sub9P)	HVW-03CJA	¥8,000 (税抜)
コンパレータ・リレー出力 / ブザー / 接点入力	HVW-04CJA	¥15,000 (税抜)
大型ローラコンベア (ひょう量 220kg モデル 用)	HVW-13	¥50,000 (税抜)
中型ローラコンベア (ひょう量 60kg モデル 用)	HVW-14	¥45,000 (税抜)
RS-232C 用ケーブル (D-sub9 ピン、2m)	AX-KO2466-200	¥5,000 (税抜)
内蔵プリンタ用印字用紙 (感熱紙・紙幅 58mm) 5 巻	AX-PP147-S	¥5,000 (税抜)
AC アダプタ 標準タイプ用 (プリンタの付いていない-C モデル用)	AX-TB266	¥4,500 (税抜)
AC アダプタ 内蔵プリンタ付タイプ用 (内蔵プリンタ付-CP モデル用)	AX-TB278	¥5,000 (税抜)
マルチプリンタ	AD-8127	¥65,000 (税抜)
マルチプリンタ AD-8127 用 プリンタ台	HVW-12C	¥12,000 (税抜)
表示部保護ビニールカバー	AXP-3003217D	¥700 (税抜)

※ 検定付きはかりは、表示部を別に設置するなど、ポールを外したりケーブルを延長する改造はできません。

### 表示部背面

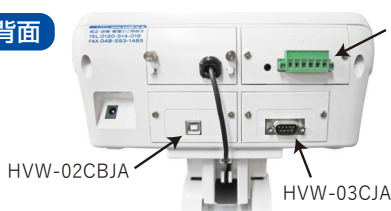

HVW-04CJA

USB インタフェース (HVW-02CBJA) と RS-232C 出力 (HVW-03CJA) は最大 2ch まで取付できます。

- ① RS-232C を 2ch
- ② USB を 2ch
- ③ RS-232C・USB を 1ch ずつ



ローラコンベア HVW-13

**AND** 株式会社 **エー・アンド・デイ**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3 丁目 23 番 14 号  
TEL.03-5391-6128 (直) FAX.03-5391-6129

- 札幌出張所 TEL.011-251-2753 (代) FAX.011-251-2759
- 仙台出張所 TEL.022-211-8051 (代) FAX.022-211-8052
- 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377 (代) FAX.028-633-2166
- 東京北営業所 TEL.048-592-3111 (代) FAX.048-592-3117
- 東京南営業所 TEL.045-476-5231 (代) FAX.045-476-5232
- 静岡営業所 TEL.054-286-2880 (代) FAX.054-286-2955
- 名古屋営業所 TEL.052-726-8760 (代) FAX.052-726-8769
- 大阪営業所 TEL.06-7668-3900 (代) FAX.06-7668-3901
- 広島営業所 TEL.082-233-0611 (代) FAX.082-233-7058
- 福岡営業所 TEL.092-441-6715 (代) FAX.092-441-2815

<http://www.aandd.co.jp>



安全上のご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

● 本カタログの内容は 2017 年 11 月 現在のものです。

\*HVCK-ADJT-01-AD2-17b000