

NEW タングレス専用 ブラシレス® 電動ドライバー

ACI-030

(手動挿入 / 抜取工具、電動プリワインダーツール対応)



手動工具



電動プリワインダー
ツール




専用電源 T-45BL

ACI-100

(手動挿入 / 抜取工具のみ対応)



手動工具

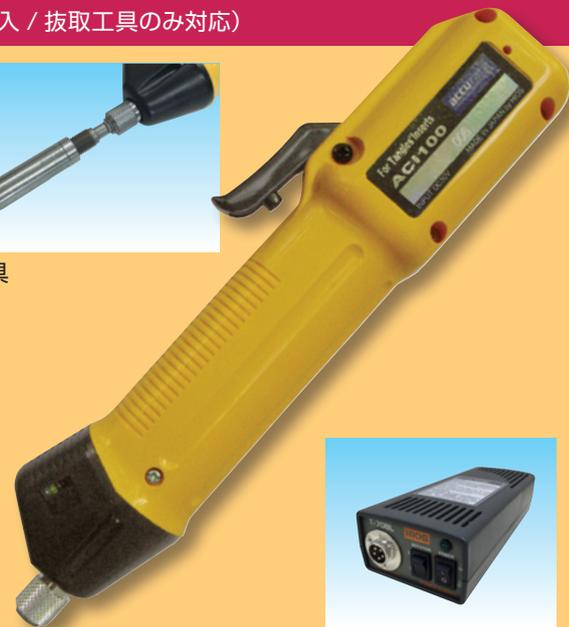

専用電源 T-70BL

【ブラシレス®ドライバーの特徴】

●地球に優しいブラシレスモーター採用

ブラシレスモーター採用によりカーボン粒子の排出がなく、電子部品や職場にクリーンな環境をご提供します。また漏電などの心配がありません。

●安心・安全の低電圧DC 30V

どなたでも安心してお使いいただける低電圧設計でメンテナンスも可能です。

●ドライバーの発熱を大幅に削減

ドライバーの発熱が少なくドライバーの性能を損なう事ありません。

●抜群の耐久性

消耗部品の摩耗によるドライバーの動作不良や故障を解消して、耐久性が大幅にUPしました。

●国際規格認証

米国安全規格UL、欧州安全規格CE対応品です。

●ROHS対応品

EU特定有害物質使用禁止令

■仕様

機種名		ACI-030	ACI-100
適合サイズ	メトリック	M2, M2.5, M2.6, M3, M4, M5, M6	M6, M8, M10, M12, M16
	ユニファイ	2-56, 4-40, 6-32, 8-32, 10-24 1/4-20, 10-32, 1/4-28	1/4-20, 5/16-18, 3/8-16
出力トルク範囲	N・m (kgf・cm)	0.10 ~ 0.55 (1 ~ 5.5)	0.2 ~ 1.2 (2 ~ 12)
無負荷回転速度 (r.p.m) ±10%	HI(DC30V)	1,000	790
	LOW(DC20V)	690	490
付帯機能		自動反転装置	
付属品		専用電源T-45BL(HIOS社製) 1台 ドライバーコード1.5m(5P) 1本 電源コード1.8m 1本 トルク調整スプリング(青色) 取扱説明書、保証書	専用電源T-70BL(HIOS社製) 1台 ドライバーコード1.5m(5P) 1本 電源コード1.8m 1本 取扱説明書、保証書

※ M6、1/4-20に関してはACI-030、ACI-100のどちらでも作業ができます。

■お問い合わせ / 株式会社アキュレイト カスタマーセンター(CC)