

A10139 吊バンド


SGP管用の蝶番式吊バンド。

- 175A以上はリブの無い平鋼製となります。
- 350A以上はバンド耳部に補強板を溶接しています。
- 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10139 吊バンド

単位(mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト 径×長さ	D	F	入 数 (個)
0019	10A	3/8	17.3	1.8	25	M 6×20	26	6	500
0023	15A	1/2	21.7	1.8	25	M 6×20	26	6	300
0292	VP20	V-20	26.0	1.8	25	M 6×20	26	6	300
0038	20A	3/4	27.2	1.8	25	M 6×20	26	6	250
0235	VP25	V-25	32.0	1.8	25	M 6×20	26	6	250
0042	25A	1	34.0	1.8	25	M 6×20	26	6	200
0240	VP30	V-30	38.0	1.8	25	M 6×20	26	6	170
0057	32A	1 1/4	42.7	1.8	25	M 6×20	26	6	150
0061	40A	1 1/2	48.6	1.8	25	M 6×20	26	6	140
0076	50A	2	60.5	1.8	25	M 8×25	26	6	100
0095	65A	2 1/2	76.3	2.3	25	M 8×25	26	6	150
0108	80A	3	89.1	2.3	25	M 8×25	26	6	120
0112	90A	3 1/2	101.6	2.3	25	M 8×25	26	6	70
0127	100A	4	114.3	2.3	25	M 8×25	26	6	70
0131	125A	5	139.8	3.2	32	M10×30	36	8	50
0146	150A	6	165.2	3.2	32	M12×45	36	8	50
0165	175A	7	190.7	4.5	32	M12×45	40	10	
0170	200A	8	216.3	4.5	38	M12×45	45	10	
0184	250A	10	267.4	6.0	38	M16×50	55	13	
0199	300A	12	318.5	6.0	50	M16×50	65	13	
0201	350A	14	355.6	受 注 生 産					
0216	400A	16	406.4						

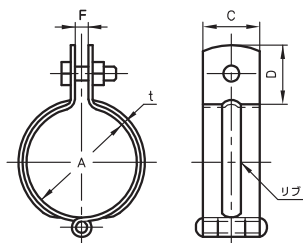

営業所により在庫商品が異なる場合がありますのでご確認ください。
共回り防止金具付

A10198 ステン吊バンド


ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド。

- SGP管にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。⚠注意
- 250A以上はリブのない平鋼製となります。
- 350A以上は製作品。
- SUS 304製。

品番コード A10198 ステン吊バンド

単位(mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト 径×長さ	D	F	入 数 (個)
0010	15A	1/2	21.7	2.0	25	M 6×20	26	8	300
0024	20A	3/4	27.2	2.0	25	M 6×20	26	8	250
0039	25A	1	34.0	2.0	25	M 6×20	26	8	200
0043	32A	1 1/4	42.7	2.0	25	M 6×20	26	8	150
0058	40A	1 1/2	48.6	2.0	25	M 6×20	26	8	140
0062	50A	2	60.5	2.0	25	M 6×20	26	8	100
0077	65A	2 1/2	76.3	2.3	25	M 8×25	26	8	150
0081	80A	3	89.1	2.3	25	M 8×25	26	8	120
0096	90A	3 1/2	101.6	2.3	25	M 8×25	26	8	70
0109	100A	4	114.3	2.3	25	M 8×25	26	8	70
0113	125A	5	139.8	3.0	32	M10×35	36	11	50
0128	150A	6	165.2	3.0	32	M12×45	36	11	25
0132	200A	8	216.3	3.0	32	M12×45	36	11	20
0147	250A	10	267.4	4.0	50	M16×50	55	15	10
0151	300A	12	318.5	4.0	50	M16×50	60	15	10

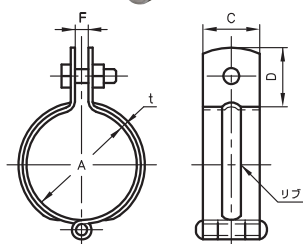

営業所により在庫商品が異なる場合がありますのでご確認ください。
共回り防止金具付