


A10157 VP吊タン無し

VP管用の提灯式吊バンド。

- VP30、VP40、VP50は、32幅もあります。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10157 VP吊タン無し

単位 (mm)

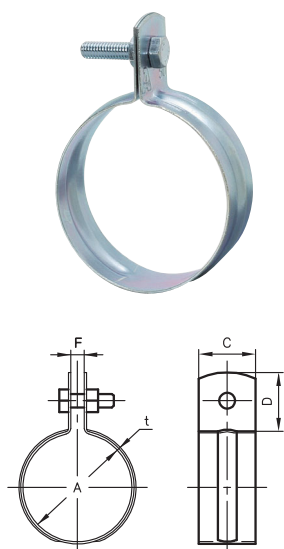

サイズコード	サイズ	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	F	入数(個)
0017	13	18.0	1.0	25	M6×25	26	6	300
0021	16	22.0	1.0	25	M6×25	26	6	300
0036	20	26.0	1.0	25	M6×25	26	6	300
0055	25	32.0	1.0	25	M6×25	26	6	300
0178	30	38.0	1.0	25	M6×25	26	6	250
0182	40	48.0	1.0	25	M6×25	26	6	200
0197	50	60.0	1.0	25	M6×25	26	6	140
0093	65	76.0	1.0	32	M8×25	26	6	120
0106	75	89.0	1.0	32	M8×25	26	6	90
0125	100	114.0	1.0	32	M8×25	26	6	60
0130	125	140.0	2.0	32	M8×25	36	8	25
0144	150	165.0	2.0	32	M8×25	36	8	20
0159	200	216.0	2.0	32	M8×25	36	8	22
0163	250	267.0	2.0	32	M8×25	36	8	17


A10204 ステンVP吊タン無し

VP管用の提灯式吊バンド。

- VP30、VP40、VP50は32幅もあります。
- SUS 304製。

品番コード A10204 ステンVP吊タン無し

単位 (mm)

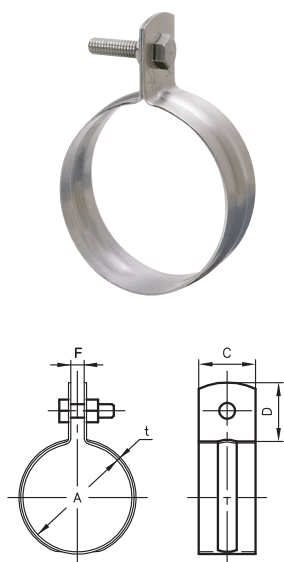

サイズコード	サイズ	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	F	入数(個)
0019	13	18.0	1.0	25	M6×25	26	6	300
0023	16	22.0	1.0	25	M6×25	26	6	300
0038	20	26.0	1.0	25	M6×25	26	6	300
0042	25	32.0	1.0	25	M6×25	26	6	300
0170	30	38.0	1.0	25	M6×25	26	6	250
0184	40	48.0	1.0	25	M6×25	26	6	200
0199	50	60.0	1.0	25	M6×25	26	6	140
0095	65	76.0	1.0	32	M8×25	26	6	120
0108	75	89.0	1.0	32	M8×25	26	6	90
0112	100	114.0	1.0	32	M8×25	26	6	60
0127	125	140.0	2.0	32	M8×25	36	8	25
0131	150	165.0	2.0	32	M8×25	36	8	20
0146	200	216.0	2.0	32	M8×25	36	8	22
0165	250	267.0	2.0	32	M8×25	36	8	17