

# 床貫通用金具

# アカギのバンド

## A10424 ステンCL床バンド

納期確認


外面被覆鋼管用の床バンド。

●SUS 304製。

品番コード A10424 ステンCL床バンド

単位 (mm)

| サイズ<br>コード | 径 称<br>(A) | 呼び径<br>(B) | 適合管<br>外径 | t   | C  | 締付ボルト<br>径×長さ | L   | P  | 入 数<br>(個) |
|------------|------------|------------|-----------|-----|----|---------------|-----|----|------------|
| 0012       | 15A        | 1/2        | 25.7      | 3.0 | 25 | M 8×25        | 151 | 30 |            |
| 0027       | 20A        | 3/4        | 31.2      | 3.0 | 25 | M 8×25        | 157 | 30 |            |
| 0031       | 25A        | 1          | 37.6      | 3.0 | 25 | M 8×25        | 164 | 30 |            |
| 0046       | 32A        | 1 1/4      | 46.3      | 3.0 | 25 | M 8×25        | 173 | 30 |            |
| 0065       | 40A        | 1 1/2      | 52.2      | 3.0 | 25 | M 8×25        | 179 | 30 |            |
| 0070       | 50A        | 2          | 64.1      | 3.0 | 25 | M 8×25        | 191 | 30 |            |
| 0084       | 65A        | 2 1/2      | 79.9      | 4.0 | 25 | M 8×30        | 208 | 30 |            |
| 0099       | 80A        | 3          | 92.7      | 4.0 | 25 | M 8×30        | 221 | 30 |            |
| 0101       | 100A       | 4          | 118.3     | 4.0 | 25 | M 8×30        | 247 | 30 |            |
| 0116       | 125A       | 5          | 143.8     | 4.0 | 32 | M10×30        | 353 | 55 |            |
| 0135       | 150A       | 6          | 170.2     | 4.0 | 32 | M10×40        | 380 | 55 |            |

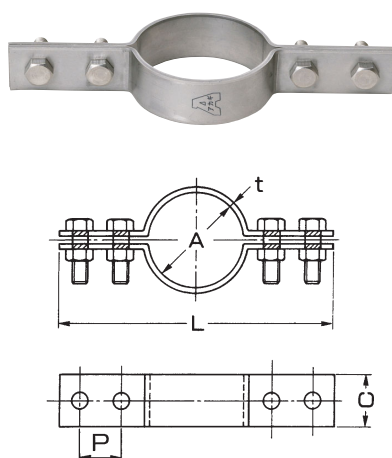

## A10411 デップ銅管用床バンド

受注製作

銅管用の床バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。

●電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。⚠


●電気亜鉛めっき仕上げ。

注意

品番コード A10411 デップ銅管用床バンド

単位 (mm)

| サイズ<br>コード | 径 称<br>(A) | 呼び径<br>(B) | 適合管<br>外径 | t   | C  | 締付ボルト<br>径×長さ | L   | P  | 入 数<br>(個) |
|------------|------------|------------|-----------|-----|----|---------------|-----|----|------------|
| 0014       | 15A        | 1/2        | 15.88     | 3.2 | 25 | M 8×25        | 146 | 30 |            |
| 0029       | 20A        | 3/4        | 22.22     | 3.2 | 25 | M 8×25        | 152 | 30 |            |
| 0033       | 25A        | 1          | 28.58     | 3.2 | 25 | M 8×25        | 159 | 30 |            |
| 0048       | 32A        | 1 1/4      | 34.92     | 3.2 | 25 | M 8×25        | 168 | 30 |            |
| 0052       | 40A        | 1 1/2      | 41.28     | 3.2 | 25 | M 8×25        | 174 | 30 |            |
| 0067       | 50A        | 2          | 53.98     | 3.2 | 25 | M 8×25        | 186 | 30 |            |
| 0071       | 65A        | 2 1/2      | 66.68     | 4.5 | 25 | M 8×30        | 204 | 30 |            |
| 0086       | 80A        | 3          | 79.38     | 4.5 | 25 | M 8×30        | 217 | 30 |            |
| 0103       | 100A       | 4          | 104.78    | 4.5 | 25 | M 8×30        | 243 | 30 |            |
| 0118       | 125A       | 5          | 130.18    | 4.5 | 32 | M10×30        | 348 | 55 |            |
| 0122       | 150A       | 6          | 155.58    | 4.5 | 32 | M10×30        | 374 | 55 |            |

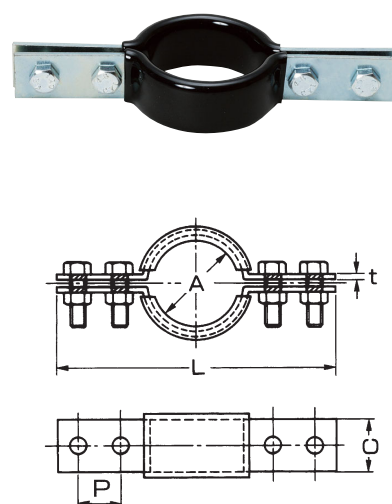

## A10412 銅管用床バンド (ゴム付)

納期確認

銅管用の床バンド。3mmゴム付。

●管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

●電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10412 銅管用床バンド (ゴム付)

単位 (mm)

| サイズ<br>コード | 径 称<br>(A) | 呼び径<br>(B) | 適合管<br>外径 | t   | C  | 締付ボルト<br>径×長さ | L   | P  | 入 数<br>(個) |
|------------|------------|------------|-----------|-----|----|---------------|-----|----|------------|
| 0011       | 15A        | 1/2        | 15.88     | 3.2 | 25 | M 8×25        | 146 | 30 |            |
| 0026       | 20A        | 3/4        | 22.22     | 3.2 | 25 | M 8×25        | 152 | 30 |            |
| 0045       | 25A        | 1          | 28.58     | 3.2 | 25 | M 8×25        | 159 | 30 |            |
| 0050       | 32A        | 1 1/4      | 34.92     | 3.2 | 25 | M 8×25        | 168 | 30 |            |
| 0064       | 40A        | 1 1/2      | 41.28     | 3.2 | 25 | M 8×25        | 174 | 30 |            |
| 0079       | 50A        | 2          | 53.98     | 3.2 | 25 | M 8×25        | 186 | 30 |            |
| 0083       | 65A        | 2 1/2      | 66.68     | 4.5 | 25 | M 8×30        | 204 | 30 |            |
| 0098       | 80A        | 3          | 79.38     | 4.5 | 25 | M 8×30        | 217 | 30 |            |
| 0115       | 100A       | 4          | 104.78    | 4.5 | 25 | M 8×30        | 243 | 30 |            |
| 0120       | 125A       | 5          | 130.18    | 4.5 | 32 | M10×30        | 348 | 55 |            |
| 0134       | 150A       | 6          | 155.58    | 4.5 | 32 | M10×30        | 374 | 55 |            |

