


# ナイロンケーブルグランド

## NYLON CABLE GLANDS


盤やボックス、装置などから電線を引き出す際に、電線取り出し口に取り付けて電線を締め付けることによって電線を固定することができるケーブルグランドです。

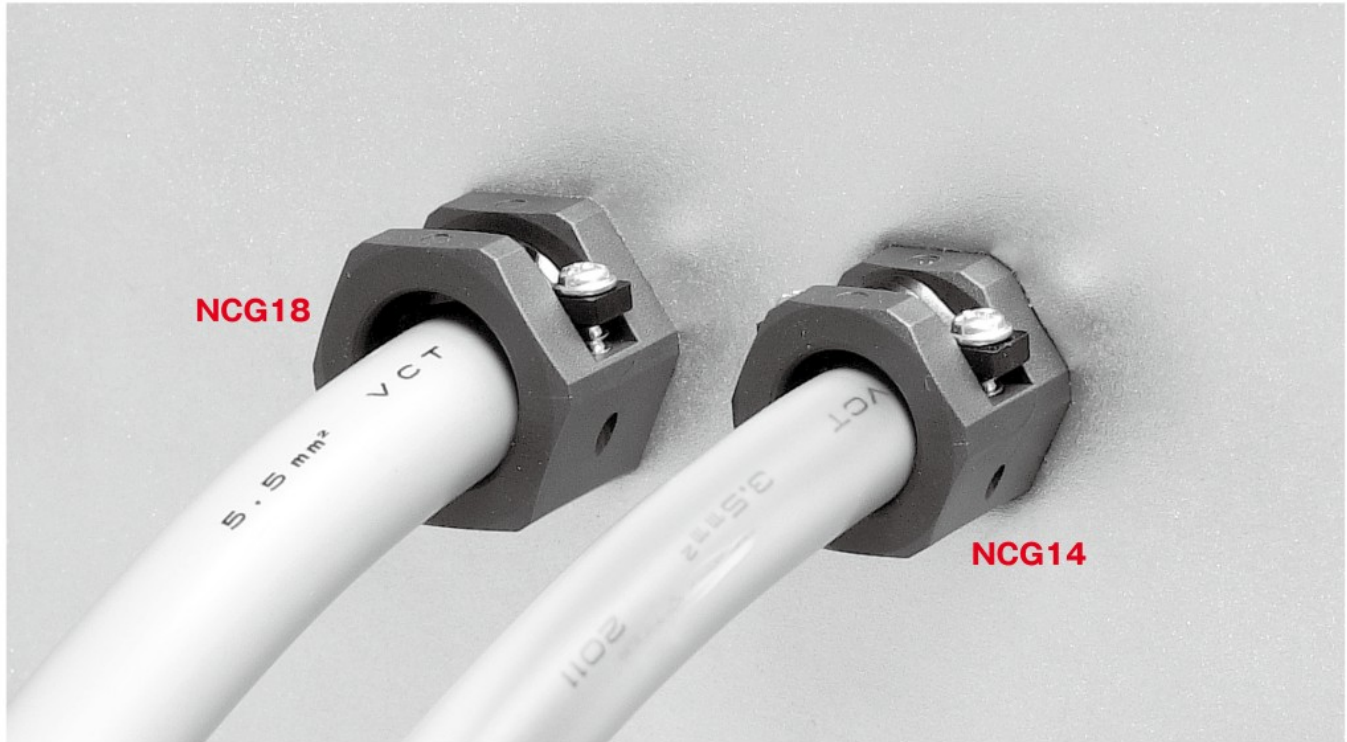


接続機器に多大な影響を及ぼす可能性のある、電線への過度な荷重による電線の脱落や緩み、端子部への負担増加を防ぐことができます。

またグリップを止めねじで締め付ける構造により、しっかりとした固定を可能にしました。

さらに取付面から突出する部分を最小限(11.0mm/17.5mm)に抑えたことにより、省スペース化にも貢献します。耐熱性・耐油性・耐薬品性に優れたUL94 V-2以上の難燃仕様ナイロン樹脂を採用したことで、耐環境性も向上しました。

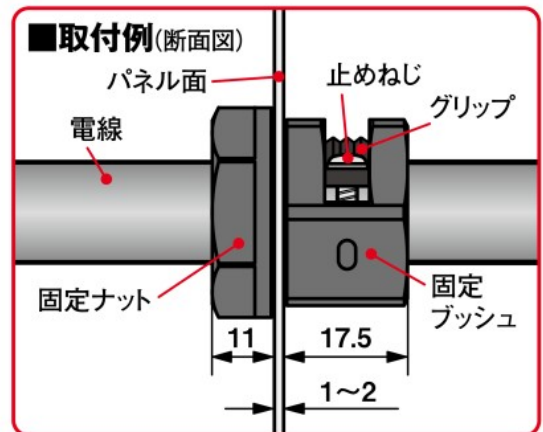

### ■形状寸法 Dimension

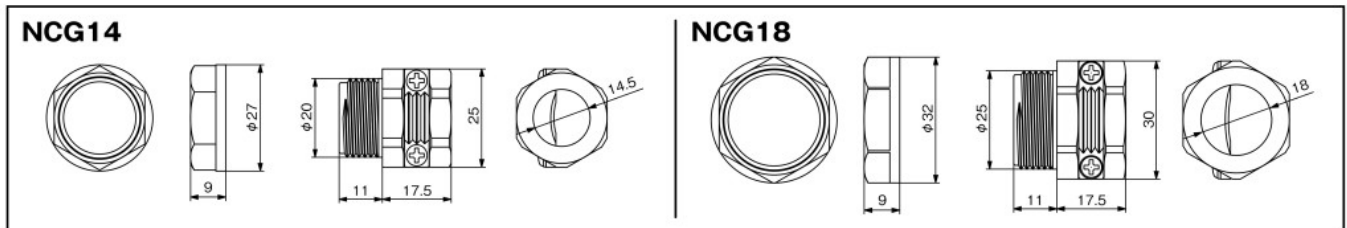

### ■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	内径 Inside Diameter	適用ケーブル外径 Applicable Cord Outside Diameter	取付穴寸法 Dimension for Setting	取付板厚 Panel Thickness	備考 Note
NCG14	1,350	14.5	φ7~φ14	φ20.3	1~2	5ヶ入
NCG18	1,550	18	φ9~φ17.5	φ25.3		

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

コードフッティング

L

ナイロンケーブルグランド



適合規格等

**RoHS2**

本体難燃性  
**UL94 V-2**