


BF 銅管用フレア型

油・空圧機器に

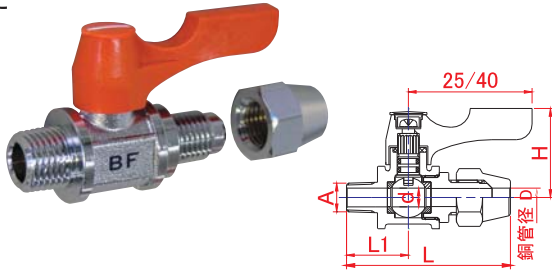


品番	φd	A (R)	φD	L1	L	H (約)
BF-1106	6	1/8	6	20	53	29
BF-1206	6	1/4	6	20	53	29
BF-1202	6	1/4	6.35	20	53	29
BF-1208	6	1/4	8	20	53	29
BF-1303	6	3/8	9.53	20	55.5	29
BF-1310	6	3/8	10	20	55.5	29
BF-2303	8	3/8	9.53	26.5	65.5	31
BF-2310	8	3/8	10	26.5	65.5	31
BF-2412	8	1/2	12	26.5	69	31
BF-2404	8	1/2	12.7	26.5	69	31

BU ウレタンチューブ接続型

エア用ハンドツールに

RoHS対応

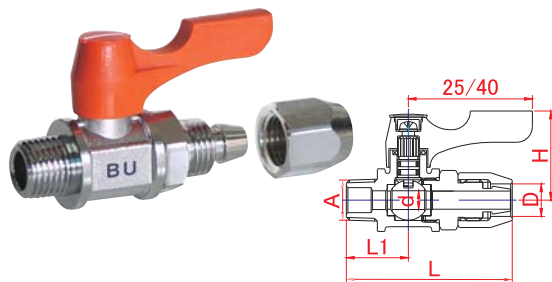


品番	φd	A (R)	D (適用チューブサイズ)	L1	L	H (約)
BU-1165	6	1/8	φ6.5 × φ10	20	54	29
BU-1185	6	1/8	φ8.5 × φ12.5	20	56	29
BU-1265	6	1/4	φ6.5 × φ10	20	54	29
BU-1285	6	1/4	φ8.5 × φ12.5	20	56	29
BU-1365	6	3/8	φ6.5 × φ10	20	54	29
BU-1385	6	3/8	φ8.5 × φ12.5	20	56	29



BO カップリング接続型

エア用ハンドツールに

(金属製丸ハンドル)

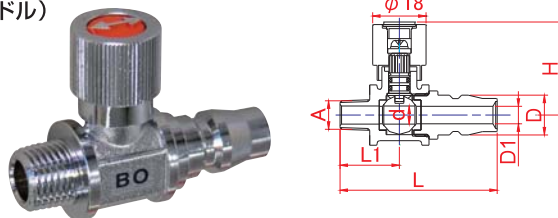


品番	φd	A (R)	φD	φD1	L1	L	H (約)
BO-1100	6	1/8	13	6	20	53	31
BO-1200	6	1/4	13	6	20	53	31
BO-1300	6	3/8	13	6	20	53	31

エア用のカップリング(ソケット)と接続します。

BK メートルコック型

圧力計に

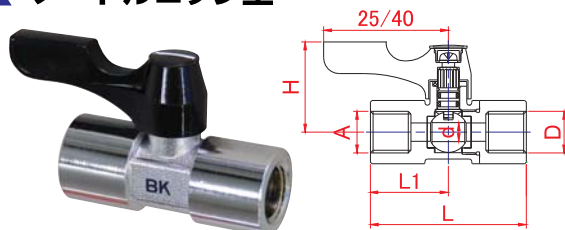


品番	φd	A (G)	D (G)	L1	L	H (約)
BK-1022	6	1/4	1/4	25	50	29
BK-1033	6	3/8	3/8	25	50	29

簡単操作で確実ロック!
安全タイプのボール弁!
ロック式 新登場!

操作要領

レバー部分に内蔵した金具が常時ハンドルをロックしておりボタンを押すとロックが解除されてハンドルが動く構造になっています。

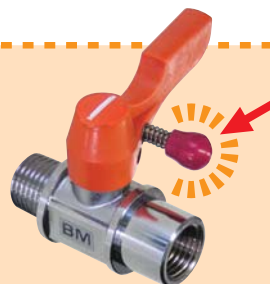

このレバーが誤作動を防ぎます。

- 振動の激しい用途での自転防止
- 誤操作を防ぐ安全ロック機構
- エースボールすべての機種にセット可能
- ロック式は受注製品です。

