

特長

接続の省力化、流体抵抗極少、優れた機能美、豊富なバリエーション

用途

あらゆる油、空圧機器に、水道・給湯などの設備配管に

使用条件

圧力 0.98MPa (10kgf/cm²) 以下
 流体 水、油、空気
 温度 -10℃~+80℃ (凍結無き事)


■アイテムは自由自在 (受注生産)




アングル配管用



パネルまたは容器取付用

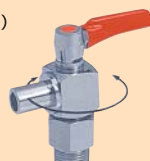

アングル配管用
フリーターン機構付き
(360°任意の方向に自在)

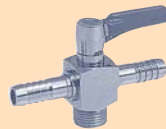


アングルポート
切替用

■パピンドル




ポリカーボネート製
全機種取付可能

BS 両外ネジ型

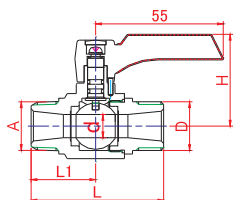


| 品番 | φd | A (R) | D (G) | L1 | L | H (約) |
|---------|----|-------|-------|------|------|-------|
| BS-0033 | 10 | 3/8 | 3/8 | 27.5 | 55.5 | 40 |
| BS-0044 | 10 | 1/2 | 1/2 | 27.5 | 55.5 | 40 |
| BS-0066 | 13 | 3/4 | 3/4 | 29 | 58.5 | 41 |

BW 両内ネジ型

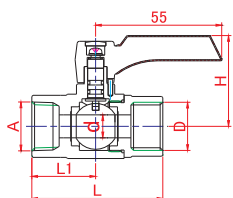


| 品番 | φd | A (Rc) | D (G) | L1 | L | H (約) |
|---------|----|--------|-------|------|------|-------|
| BW-0033 | 10 | 3/8 | 3/8 | 27.5 | 55.5 | 40 |
| BW-0044 | 10 | 1/2 | 1/2 | 27.5 | 57.5 | 40 |
| BW-0066 | 13 | 3/4 | 3/4 | 29 | 59 | 41 |

BM 外・内ネジ型

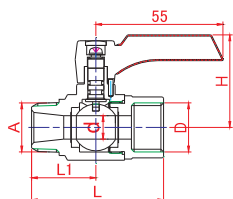



| 品番 | φd | A (R) | D (G) | L1 | L | H (約) |
|---------|----|-------|-------|------|------|-------|
| BM-0033 | 10 | 3/8 | 3/8 | 27.5 | 55.5 | 40 |
| BM-0044 | 10 | 1/2 | 1/2 | 27.5 | 57.5 | 40 |
| BM-0066 | 13 | 3/4 | 3/4 | 29 | 59 | 41 |

BL 外ネジ・ドレン型

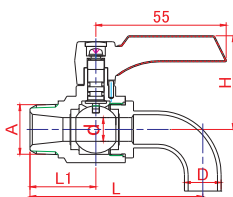


| 品番 | φd | A (R) | φD | L1 | L | H (約) |
|---------|----|-------|------|------|----|-------|
| BL-0400 | 10 | 1/2 | 12.7 | 27.5 | 66 | 40 |
| BL-0600 | 13 | 3/4 | 16 | 29 | 81 | 41 |

BH ホースニップル一体型

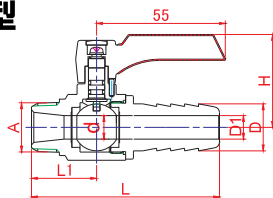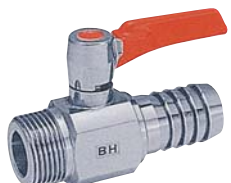

| 品番 | φd | A (R) | φD | φD1 | L1 | L | H (約) |
|---------|----|-------|------|-----|------|------|-------|
| BH-0440 | 10 | 1/2 | 12.7 | 9 | 27.5 | 72.5 | 40 |
| BH-0414 | 10 | 1/2 | 14 | 10 | 27.5 | 72.5 | 40 |
| BH-0416 | 10 | 1/2 | 16 | 10 | 27.5 | 72.5 | 40 |
| BH-0620 | 13 | 3/4 | 20.5 | 13 | 29 | 81 | 41 |

BY ホースジョイント型

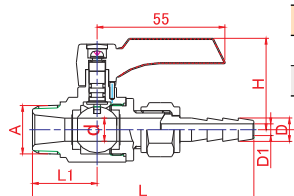

| 品番 | φd | A (R) | φD | φD1 | L1 | L | H (約) |
|---------|----|-------|------|-----|------|------|-------|
| BY-0414 | 10 | 1/2 | 14 | 10 | 27.5 | 94.5 | 40 |
| BY-0620 | 13 | 3/4 | 20.5 | 15 | 29 | 103 | 41 |