



B-200/B-200小径 北川油圧・エアチャック用

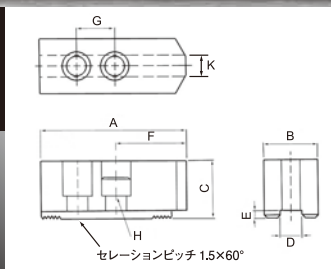

爪形状

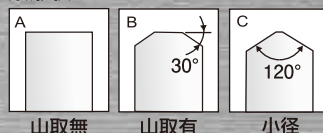

取付ボルト穴寸法

インチ	穴径(mm)
4	13.5
5	13.5
6	17
12	25

単位：mm

生爪型式		希望小売価格 (1set3個入/円税別)	A	B	C	D	E	F	G	H	K	爪形状		
B	204	H23	3,100	51	23	23	10	4	27	14	M8	3	C	
		H36	4,000			36								
	205	H27	3,300	62	23	27	10	4	38	14	M8	3	C	
		H36	4,100			36								
		H48	5,300			48								
	206	H70	9,800	66	26	70	12	5	34	20	M10	5	B	
		H28	4,100			28								
		H40	4,500			40								
		H60	6,500			60								
		208	北川「HO-8」をご使用ください(29ページ掲載)											
		210	北川「HO-10」をご使用ください(29ページ掲載)											
	B	212	H48	7,900	129	48	48	21	5	60	30	M16	22	B
			H60	10,000			60							
			H80	15,000			80							
			H100	16,000			100							
H120			20,000	120										
H150			30,000	150										
H180			45,000	180										
H200			51,000	200										
H220	56,000	220												
B	212S (小径)	H48	9,000	129	48	48	21	5	74	30	M16	3	C	
		H60	11,000			60								
		H80	15,000			80								
		H100	18,000			100								
	215	北川「N-15」をご使用ください(35ページ掲載)												

※生爪兼用表は37ページを参照ください。

B-200高爪 北川油圧・エアチャック用



生爪型式	希望小売価格 (1set3個入/円税別)	A	B	C	D	E	F	G	H	爪形状
B	206	北川高爪「HO-6」をご使用ください(31ページ掲載)								
	208	北川高爪「HO-8」をご使用ください(31ページ掲載)								
	210	北川高爪「HO-10」をご使用ください(31ページ掲載)								

※生爪兼用表は37ページを参照ください。

B-200幅広爪 北川油圧・エアチャック用



生爪型式	希望小売価格 (1set3個入/円税別)	A	B	C	D	E	F	G	H	爪形状
B	206	北川幅広爪「HO-6」をご使用ください(31ページ掲載)								
	208	北川幅広爪「HO-8」をご使用ください(31ページ掲載)								
	210	北川幅広爪「HO-10」をご使用ください(31ページ掲載)								

※生爪兼用表は37ページを参照ください。

B-200長爪 北川油圧・エアチャック用



生爪型式	希望小売価格 (1set3個入/円税別)	A	B	C	D	E	F	G	H	爪形状		
B	208	北川長爪「HO-8」をご使用ください(31ページ掲載)										
	210	北川長爪「HO-10」をご使用ください(31ページ掲載)										
	212	H48	L150	28,000	150	48	21	5	81	30	M16	A
			L170	29,000	170				101			
			L200	31,000	200				131			
		H60	L170	31,000	170				101			
			L200	33,000	200				131			
			L170	38,000	170				101			

※生爪兼用表は37ページを参照ください。

生爪