

R-STJ円形 ビクター・ノーベルスクロールチャック用



単位: mm



■ 材質: S45C

生爪型式	希望小売価格 (1set3個入/円税別)	A	B	C	D	E	F	G	爪形状
R-STJ	190 (7")	北川円形生爪[R-SBS-7]をご使用ください(42ページ掲載)							
	230 (9")	北川円形生爪[R-SBS-9]をご使用ください(42ページ掲載)							
	310 (12")	北川円形生爪[R-SBS-12]をご使用ください(42ページ掲載)							

*生爪兼用表は下記を参照ください。

ビクター・ノーベル生爪兼用表

生爪型式	共用チャック型式							
	小林鉄工				カワタテック			
	FCT型	MCT型	TA型	TC型		NST型	SJ型	
STJ110(4")				110F*				
STJ130(5")				130F*		5	62	
STJ165(6")	6		5F165	6A	165F*	6	70	
SBS-7	8		5F/6F200	8A	190F*	7	85	
SBS-9			6F230		230F*	9/10	100	
SBS-10	10		6F/8F250	10A	273F*			
SBS-12	12,14	12	6F/8F310	12A	310F*	12	115	
STJ385(15")	16		6F/8F/11F385		356/385/400F*	15	135	
STJ460(18")			8F/11F460		460F*	18/21/24	150	


*には数字が入ります。数字が無い場合は3爪です。

△注意 生爪の出荷単位: 1セット3個入(チャックの爪数に応じた数量販売はしておりません)


WAK SMWクイックジョーチェンジチャック用



■ 材質: S45C

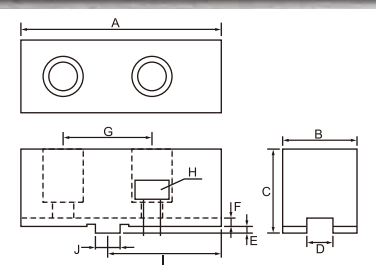

爪形状

 

取付ボルト

インチ	穴径(mm)
140	14
160	14
200	14
250	20
400	20
500	26

単位: mm

生爪型式	希望小売価格 (1set3個入/円税別)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	爪形状		
WAK	140	H40	9,800	69	20	40	8	4	4.5	32	M8	35	18	A
		H64	18,000			64								
	160	H40	11,500	85	20	40	8	4	4	32	M8	51	18	A
		H64	21,000			64								
		H94	27,000			94								
	200	H47	12,000	105	22	47	10	4	4	40	M8	60	20	A
		H64	18,000			64								
		H94*	25,000			94								
		H124	32,000			124								
	250	H55*	18,000	125	30	55.5	12	5	4	40	M12	80	20	A
		H65	20,000			65								
		H95	29,000			95								
H125		33,000	125											
400	H60	27,000	145	35	60	12	6	4	54	M12	87	26	A	
	H96	38,000			96									
	H126	46,000			126									
500	H80	40,000	180	50	80	18	7	5	60	M16	115	30	A	
	H97	47,000			97									
	H127	60,000			127									

*受注生産品です。

生爪型式	共用チャック型式
	KNCS-N
WAK-140	KNCS-N140
WAK-160	KNCS-N170
WAK-200	KNCS-N210,225
WAK-250	KNCS-N260,275,325,340
WAK-400	KNCS-N400
WAK-500	KNCS-N500,630

△注意 生爪の出荷単位: 1セット3個入(チャックの爪数に応じた数量販売はしておりません)