


- 台金は高精度のオールレーザー加工
- 超微粒、高硬度、高抗折力の最高級チップ採用
- フッ素コーティング仕様
- 用途…使用機種に応じたオリジナル設計

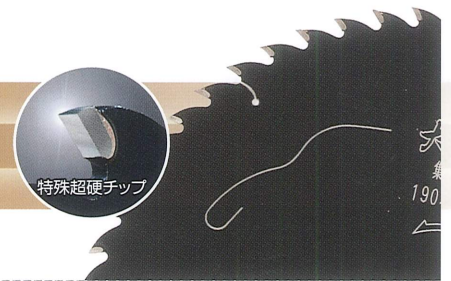

仕上用



切断適合材 一般木材・集成材・化粧合板・デコラ

一般木材・集成材などの仕上げ用切断にお勧めです！

■ **耐久性トップクラスの特種超硬チップ**

超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上！

■ **ブラックフッ素コーティング**

縦・横・斜めの切断が爽快に！

■ **N-スリット**

制振・消音効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。



仕上用		
品番	サイズ	価格
99166	147×1.5×64p	¥4,650
99167	165×1.5×72p	¥5,250
99168	190×1.5×72p	¥5,250

強化(石こうボード用)



切断適合材 強化石こうボード・化粧硬質石こうボード・各種石こうボード・ケイカル板・他

強くブレない！硬質・強化ボードに対応！

■ **安定感の刃厚1.3mm**

■ **6:1組刃**

切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上！

■ **耐久性トップクラスの特種超硬チップ**

超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上！

■ **ブラックフッ素コーティング**

縦・横・斜めの切断が爽快に！



強化石こうボード用		
品番	サイズ	価格
97290	100×1.3×35p	¥3,900
97291	125×1.3×42p	¥4,200

ボード職人(石こうボード用)



切断適合材 石こうボード・化粧石こうボード・ケイカル板・ノンアスベストボード・ラスボード・他

薄刃で軽快！組刃6：1でまっすぐ切断！

■ **最速0.8mmの刃厚**

■ **6:1組刃**

切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上！

■ **耐久性トップクラスの特種超硬チップ**

超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上！

■ **ネイビーフッ素コーティング**

縦・横・斜めの切断が爽快に！



石こうボード用		
品番	サイズ	価格
97300	100×0.8×35p	¥4,200
97301	125×0.8×42p	¥4,500

下地材用(新建材ボード用)



切断適合材 パーチクルボード・ハードボード・ホモセメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯業サイディングボード

新建材ボード・パーティクルボード等の切断にお勧めです！

■ **ストレートウイング** 木くず・切り粉のハケが良く軽快な直進性。

■ **耐久性トップクラスの特種超硬チップ**

超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上！

■ **オレンジフッ素コーティング**

縦・横・斜めの切断が爽快に！

■ **レーザースリット**

制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。



下地材用		
品番	サイズ	価格
99389	100×1.5×16p	¥2,700
99390	125×1.5×18p	¥3,000
99391	147×1.5×22p	¥3,300
99392	165×1.5×24p	¥3,600
99393	190×1.5×28p	¥3,900

キッチンパネル用



切断適合材 キッチンパネル全般・化粧合板・石こうボード・一般木材等

アイカもバリなく切断！抗菌メラニン不燃化粧板用！

■ **最高の精度、最高のチップで最高に美しい仕上がり！**

(ホーロー不可、鉄人の刃ステンレスカットが最適)



キッチンパネル用		
品番	サイズ	価格
97420	100×1.1×46p	¥4,800
97421	125×1.1×56p	¥5,100
97422	147×1.5×66p	¥5,700
97423	165×1.5×74p	¥6,000