

ダイレクトリング照明

Direct Ring Light

主な用途 基板検査 / キズ検査 / 表面検査 / 汚れ検査



- 様々な用途の検査に向いている照明です。
- 直接的な照射により高輝度が得られます。
- 360°方向からの照射により、設置・調整が容易にできる照明です。
- 拡散板、偏光板の使用により光質を変更する事ができます。
- オプション品(P.80参照)

ダイレクトリング照明


シリーズ名	型式名	発光色	リング内径(mm)	リング外径(mm)	消費電力	外形図
UDRシリーズ	UDR-10R32	赤 ●	φ10	φ32	24V/1.4W	UDR-10*32
	UDR-10W32	白 ○	φ10	φ32	24V/2.4W	
	UDR-10B32-2	青 ●	φ10	φ32	24V/2.4W	
	UDR-15R38※	赤 ●	φ15	φ38	24V/2.3W	UDR-15*38
	UDR-15W38※	白 ○	φ15	φ38	24V/5.8W	
	UDR-15B38※	青 ●	φ15	φ38	24V/5.8W	
	UDR-16R28※	赤 ●	φ16	φ28	24V/1.4W	UDR-16*28
	UDR-16W28※	白 ○	φ16	φ28	24V/1.2W	
	UDR-16B28※	青 ●	φ16	φ28	24V/1.2W	
	UDR-16R48	赤 ●	φ16	φ48	24V/2.9W	UDR-16*48
	UDR-16W48	白 ○	φ16	φ48	24V/4.9W	
	UDR-16B48-2	青 ●	φ16	φ48	24V/4.9W	
	UDR-28R50	赤 ●	φ28	φ50	24V/2.4W	UDR-28*50
	UDR-28W50	白 ○	φ28	φ50	24V/4.1W	
	UDR-28B50-2	青 ●	φ28	φ50	24V/4.1W	
	UDR-30R66	赤 ●	φ30	φ66	24V/4.8W	UDR-30*66
	UDR-30W66	白 ○	φ30	φ66	24V/8.2W	
	UDR-30B66-2	青 ●	φ30	φ66	24V/8.2W	
	UDR-35R70-F	赤 ●	φ35	φ70	24V/4.3W	UDR-35*70-F
	UDR-35W70-F	白 ○	φ35	φ70	24V/7.3W	
UDR-35B70-F-2	青 ●	φ35	φ70	24V/7.3W		
UDR-50R90	赤 ●	φ50	φ90	24V/8.6W	UDR-50*90	
UDR-50W90	白 ○	φ50	φ90	24V/14.7W		
UDR-50B90-2	青 ●	φ50	φ90	24V/14.7W		
UDR-60R120※	赤 ●	φ60	φ120	24V/17.3W	UDR-60*120	
UDR-60W120※	白 ○	φ60	φ120	24V/29.4W		
UDR-60B120※	青 ●	φ60	φ120	24V/29.4W		
UDR-95R140※	赤 ●	φ95	φ140	24V/14.4W	UDR-95*140	
UDR-95W140※	白 ○	φ95	φ140	24V/12.2W		
UDR-95B140※	青 ●	φ95	φ140	24V/12.2W		

※印は受注生産品です。●緑色は受注生産にて対応させていただきます。
赤色は、より明るい4元素LEDでの製作も可能です。この場合、型式末尾に「-2」が付きま

照射イメージ図



UDR 30R60 配光特性

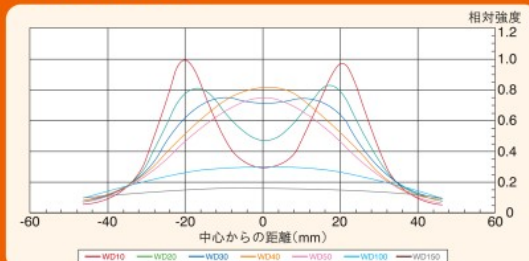

UDR 30R60 配光特性 (WD=40mm時)

