


No.481 窓締

用途 開き小窓
 材質 黄銅
 取付ネジ 皿木ネジ3.5×25mm
 平受：皿木ネジ3.5×16mm
 ※左右勝手があります。



サテンニッケル
写真は右勝手

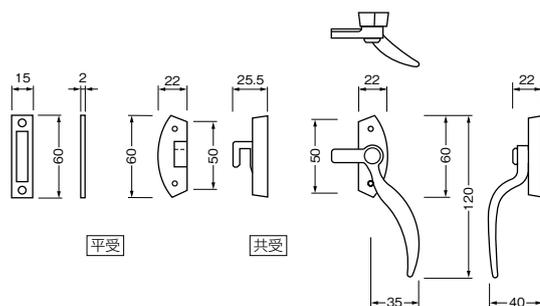

黄銅磨き



古代ブロンズ

No.460 フランス落

用途 木製親子開ドア
 材質 黄銅
 ※カバー付平受 (No.460専用)
 No.443はP.198参照。




黄銅磨き



サテンクローム



古代ブロンズ

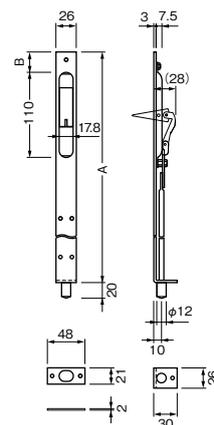

寸法表 (mm)


呼称	A	B	穴数	タッピングネジ
200mm	200	24	4	4×30 4×20
400mm	400	26	6	4×30 4×20

No.367 角引手

材質 黄銅
 ※ツバは取付面と一致するように
 彫込んでください。



 
サテンニッケル



黄銅磨き



古代ブロンズ

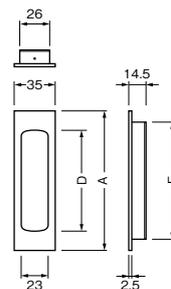

寸法表 (mm)

呼称	A	D	F
105mm	105	72	85
120mm	120	87	100

シドア
システム

手すり

2000

クアリティ

錠

蝶番

開きドア金物

引戸金物

ドアハンドル
つまみ・引取り

窓金物

フック金物

傘立て

消火
ツクス器

車止め

外部金物

ラバトリー
物

金
サニタリー
物