

室内プッシュプルハンドル錠 ケース BEZT-6/8/0


価格表 ▶▶ K019

BEZT プッシュプルハンドル錠 Z (ゼット)

材 質 アルミニウム
 バックセット 64mm
 ドア厚 35~42mm
 ケース BEZT-6/8/0
 付属ネジ ケース：皿木ネジ3.8×20mm
 ストライク：皿木ネジ3.8×20mm

特 長

- **使い勝手とデザインで、時代感覚をリードする錠前です。**
 ゼット錠は、次代の商品としてユニバーサルデザインの視点から開発されました。
 衣類が引っかからない、有効な廊下幅を広く取りたい等、安全性、使いやすさ、便利さを追求しました。
 またドアの付まいに、モダンで新鮮な印象をあたえるデザインです。
- **セルフキャンセル機能採用により閉め出しを防止しています。**
 誤ってサムターンを操作したままドアを閉めてしまっても、施錠されない安全機能を設けましたので、閉め出し事故を防止することができます。

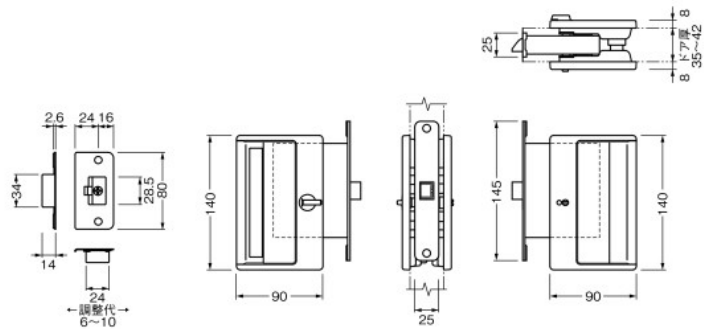

BEZT-6
(間仕切錠)



BEZT-0
(空錠)



シルバー

BEZT-8
(表示錠)



サテンニッケル



黒

ファンクション一覧表

呼 称	機 能	錠の組合せ		用途例
		内 側	外 側	
BEZT-6	間仕切錠	サムターン	コイン等で解錠 ※1	間仕切 トイレ 洗面室
BEZT-8	表示錠	サムターン	使用中の表示 コイン等で解錠 ※1	トイレ 洗面室
BEZT-0	空錠	施錠装置なし	施錠装置なし	通 路

※1：施錠時のラッチボルトは固定。



室内側



室外側

移動間仕切システムでもお使いいただけます。

