



スイッチ単品形番表示方法


● スイッチ本体+取付金具一式

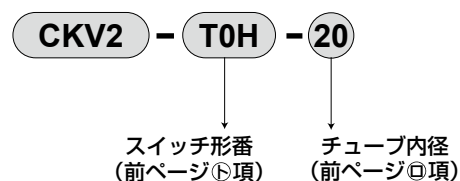

● スイッチ本体のみ

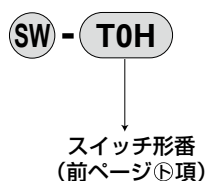

● 取付金具一式

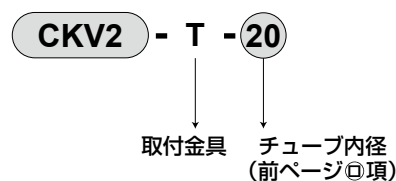

取付金具形番表示方法

チューブ内径 (mm)	φ20	φ25	φ32	φ40
取付金具				
軸方向フート形 (LB) ロッド側	M1-LB-20	M1-LB-30	M1-LB-30	M1-LB-30
軸方向フート形 (LB) ヘッド側	M1-LBV-20	M1-LBV-30	M1-LBV-30	M1-LBV-40
フランジ (FA)	M1-FA-20	M1-FA-30	M1-FA-30	M1-FA-30
トラニオン (TA)	M1-TA-20	M1-TA-30	M1-TA-30	M1-TA-40
ヘッド側トラニオン (TB) 用ボルト	M1-TB-20	M1-TB-30	M1-TB-30	M1-TB-40

注1：取付金具について軸方向フート形ロッド側、フランジ形には取付用ナット・歯付座金又、トラニオン形には取付用ナット又、軸方向フート形ヘッド側には取付用ボルトを添付してあります。

注2：取付金具の材質は、668ページをご参照ください。

注3：軸方向フート形の場合は、上表「M1-LB-※」および「M1-LBV-※」が各1セット必要になります。

SCP※3
CMK2
CMA2
SCM
SCG
SCA2
SCS2
CKV2
CAV2・COVP/N2
SSD2
SSG
SSD
CAT
MDC2
MVC
SMG
MSD・MSDG
FC※
STK
SRL3
SRG3
SRM3
SRT3
MRL2
MRG2
SM-25
ジョックキア
FJ
FK
スピードコントローラ
巻末