


MSR 異径ネジシート(サニタリーサイズ)

材質 304/316L



- ①他のサニタリーサイズの配管に直接溶接が可能です。
- ②寸法表以外のサイズも製作可能です。
- ③偏心タイプも製作可能です。

ネジ部/溶接部	1S	1.5S	2S	2.5S	3S
1.5S D/d/L	25.4/23.0/21	---	---	---	---
2S D/d/L	25.4/23.0/21	38.1/35.7/21	---	---	---
2.5S D/d/L	25.4/23.0/21	38.1/35.7/21	50.8/47.8/21	---	---
3S D/d/L	25.4/23.0/21	38.1/35.7/21	50.8/47.8/21	63.5/59.5/21	---
4S D/d/L	25.4/23.0/28	38.1/35.7/28	50.8/47.8/28	63.5/59.5/28	76.3/72.3/28

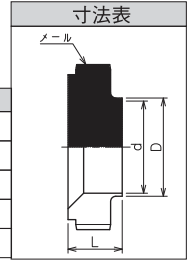


LSR 異径ライナー(サニタリーサイズ)

材質 304/316L



- ①他のサニタリーサイズの配管に直接溶接が可能です。
- ②寸法表以外のサイズも製作可能です。
- ③偏心タイプも製作可能です。

ネジ部/溶接部	1S	1.5S	2S	2.5S	3S
1.5S D/d/L	25.4/23.0/21	---	---	---	---
2S D/d/L	25.4/23.0/21	38.1/35.7/21	---	---	---
2.5S D/d/L	25.4/23.0/21	38.1/35.7/21	50.8/47.8/21	---	---
3S D/d/L	25.4/23.0/21	38.1/35.7/21	50.8/47.8/21	63.5/59.5/21	---
4S D/d/L	25.4/23.0/28	38.1/35.7/28	50.8/47.8/28	63.5/59.5/28	76.3/72.3/28

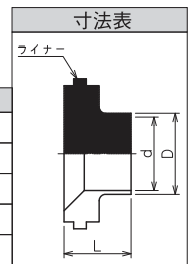


FPS ヘルル管メネジソケット

材質 304/316L



- ①管用平行メネジ(Rp)が切っであるのでネジ接続の配管をヘルル接続に変換が可能です。
- ②在庫品で即納が可能です。
- ③ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。
- ④寸法表以外のサイズも製作可能です。

ヘルル部/メネジ	8A	10A	15A	20A	25A	32A	40A	50A
1S/1.5S	○	○	○	○	○	-	-	-
2S	○	○	○	○	○	○	○	-
2.5S	○	○	○	○	○	○	○	○
3S	○	○	○	○	○	○	○	○
4S	○	○	○	○	○	○	○	○

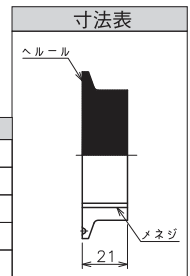


FA-R ヘルル管用オネジアダプター

材質 304/316L



- ①管用オネジ(R)が切っであるのでネジ接続の配管をヘルル接続に変換が可能です。
- ②在庫品で即納が可能です。
- ③寸法表以外のサイズも製作可能です。

ヘルル部×オネジ	L
1S×10A	40
1S×15A	60/40
1S×20A	60/40
1S×25A	60/40
1.5S×20A	40
1.5S×25A	60/40
1.5S×32A	65
1.5S×40A	65
2S×40A	70
2S×50A	70
2.5S×50A	80

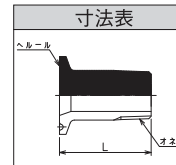

WA-R 溶接オネジアダプター

材質 304/316L



- ①管用オネジ(R)が切っであるのでネジ接続のサニタリー配管が製作できます。
- ②在庫品で即納可能です。
- ③各種継手と組み合わせてオネジアダプターが製作可能です。

溶接部×オネジ	L
1S×15A	39
1S×20A	39
1S×25A	39
1.5S×25A	39
1.5S×32A	44
1.5S×40A	44
2S×40A	49
2S×50A	49



※は別途お問い合わせください