


ダイスライドプレートPA寸法表

部品番号の表示方法

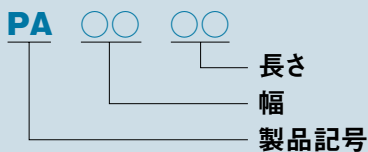

PA 1875

Parts No.でご指示ください



(単位：mm)

部品番号	幅	長さ	取付穴ピッチ					取付穴ボルト	
	W	L	a	b	c	d	e	ボルト種類	本数
PA1875	18 ⁰ _{-0.2}	75 ⁰ _{-0.2}	15	45				M6六角穴付	2
PA18100		100 ⁰ _{-0.2}	25	50				〃	2
PA18125		125 ⁰ _{-0.2}	25	75				〃	2
PA18150		150 ⁰ _{-0.2}	25	100				〃	2
PA2875	28 ⁰ _{-0.2}	75 ⁰ _{-0.2}	15	45				〃	2
PA28100		100 ⁰ _{-0.2}	25	50				〃	2
PA28125		125 ⁰ _{-0.2}	25	75				〃	2
PA28150		150 ⁰ _{-0.2}	25	100				〃	2
PA35100	35 ⁰ _{-0.2}	100 ⁰ _{-0.3}	20	60				M8平小ネジ	2
PA35150		150 ⁰ _{-0.3}	20	55	55			〃	3
PA35200		200 ⁰ _{-0.3}	20	55	50	55		〃	4
PA35250		250 ⁰ _{-0.3}	20	70	70	70		〃	4
PA35300		300 ⁰ _{-0.3}	20	65	65	65	65	〃	5
PA35350		350 ⁰ _{-0.3}	20	80	75	75	80	〃	5
PA3875	38 ⁰ _{-0.2}	75 ⁰ _{-0.2}	15	45				M6六角穴付	2
PA38100		100 ⁰ _{-0.2}	25	50				〃	2
PA38125		125 ⁰ _{-0.2}	25	75				〃	2
PA38150		150 ⁰ _{-0.2}	25	100				〃	2
PA4875	48 ⁰ _{-0.2}	75 ⁰ _{-0.2}	15	45				〃	2
PA48100		100 ⁰ _{-0.2}	25	50				〃	2
PA48125		125 ⁰ _{-0.2}	25	75				〃	2
PA48150		150 ⁰ _{-0.2}	25	100				〃	2
PA50100	50 ⁰ _{-0.2}	100 ⁰ _{-0.3}	20	60				M8平小ネジ	2
PA50150		150 ⁰ _{-0.3}	20	55	55			〃	3
PA50200		200 ⁰ _{-0.3}	20	55	50	55		〃	4
PA50250		250 ⁰ _{-0.3}	20	70	70	70		〃	4
PA50300		300 ⁰ _{-0.3}	20	65	65	65	65	〃	5
PA50400		400 ⁰ _{-0.5}	20	90	90	90	90	〃	5

※ベース金属は高力黄銅です。