

後入れ可能油圧ホース用保護チューブ



油圧ホースの保護に最適なチューブです。

- 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けすることができます。
- ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。
- スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。
- 編目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。
- 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。

CORRUGATED FLEXIBLE TUBING FOR WIRING ARRANGEMENT




スペック

材質	ナイロンマルチフィラメント
使用温度範囲	-60~125℃
融点	220℃±10
難燃性	VW-1相当
標準色	黒

使用例/カスタム例



外形図

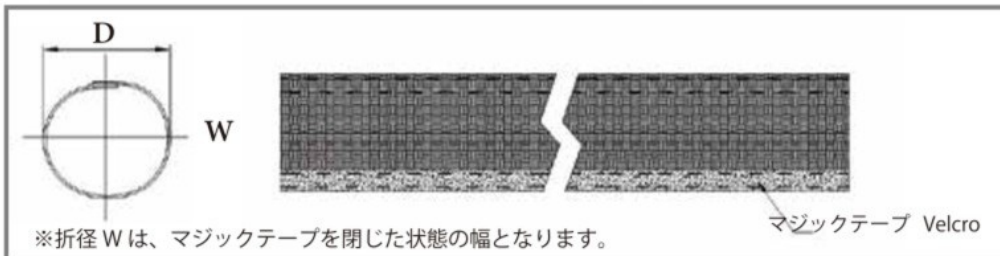

サイズ

型番	折径W(mm)	マジックテープ幅(mm)	最大束線径D(mm)	梱包単位(m/巻)
YHKM-020	20.0	10.0	12.0	40
YHKM-025	25.0	20.0	15.0	40
YHKM-030	30.0	20.0	18.0	20
YHKM-035	35.0	20.0	21.0	20
YHKM-040	40.0	20.0	24.0	20
YHKM-045	45.0	20.0	28.0	20
YHKM-050	50.0	20.0	31.0	20
YHKM-060	60.0	20.0	37.0	20
YHKM-070	70.0	20.0	44.0	20
YHKM-080	80.0	20.0	50.0	20
YHKM-090	90.0	20.0	56.0	20
YHKM-100	100.0	20.0	62.0	20
YHKM-115	115.0	20.0	72.0	20
YHKM-145	145.0	20.0	90.0	20
YHKM-176	176.0	20.0	110.0	20
YHKM-200	200.0	20.0	125.0	20