


ハイスピードカッター

面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け

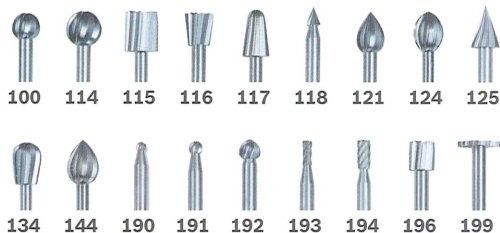

ハイスピードカッターは軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またテーバー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。#199は小さな溝彫りに使用できます。

型番	入数	最大幅	価格(税抜価格):円
100	1	6.4mm	1,176(1,120)
114	1	7.9mm	1,218(1,160)
115	1	7.9mm	1,218(1,160)
116	1	6.4mm	1,218(1,160)
117	1	6.4mm	1,218(1,160)
118	1	3.2mm	1,218(1,160)
121	1	6.4mm	1,218(1,160)
124	1	7.9mm	1,218(1,160)
125	1	6.4mm	1,218(1,160)
134	1	7.9mm	1,218(1,160)
144	1	7.9mm	1,218(1,160)
190	1	2.4mm	1,218(1,160)
191	1	3.2mm	1,218(1,160)
192	1	4.8mm	1,218(1,160)
193	1	2.0mm	1,218(1,160)
194	1	3.2mm	1,218(1,160)
196	1	5.6mm	1,218(1,160)
199	1	9.5mm	1,218(1,160)



3.2mm軸

全ロータリーツール
使用可能アクセサリ



軟質金属



硬質木材



木材



プラスチック



アクリル樹脂



ゴム

構成刃超硬カッター

大きな材料の切除(高速切削用)



構成刃超硬カッターは、グラスファイバーや木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、合板、チップボード、セラミックタイル等の大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃です。



3.2mm軸

全ロータリーツール
使用可能アクセサリ

型番	入数	最大幅	価格(税抜価格):円
9931	1	6.4mm	5,723(5,450)
9933	1	7.9mm	6,300(6,000)
9934	1	7.9mm	6,300(6,000)
9935	1	7.9mm	5,870(5,590)
9936	1	19.1mm(外径)	6,867(6,540)



軟質金属



チップボード



硬質木材



ラミネート板



エポキシ樹脂



プラスチック



ゴム