
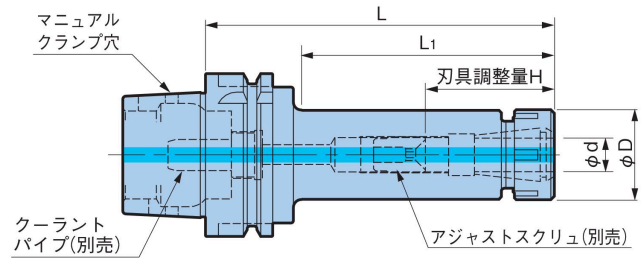


把握径：φ0.25～φ20

NEW BABY CHUCK **ニューベビーチャック**

ショートからロングサイズまで、豊富なシリーズで高精度加工をしっかりとサポート。

- 振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
- ドリル加工からリーマ、エンドミルまでベビーシックホルダに最適です。

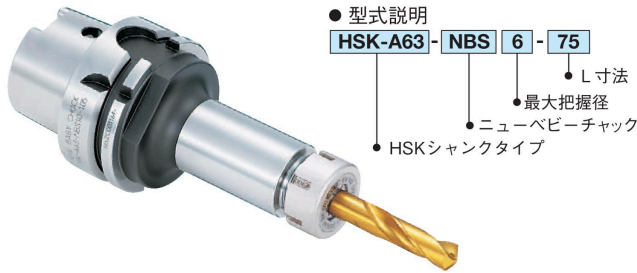

Aタイプ (DIN 69893-1) (ISO 12164)

型 式	把握径 φd	φD	L	L ₁	刃具調整量H	適合コレット	質量 (kg)
HSK-A63-NBS 6- 75	0.25～ 6	20	75	35	20～35	NBC 6-□	0.9
-105			105	63	20～40		0.9
-135			135	91			1.0
-165			165	121	1.0		
-NBS 8- 75	0.5 ～ 8	25	75	35	23～37	NBC 8-□	0.9
-105			105	61	23～42		1.0
-135			135	91			1.1
-165			165	121	1.2		
-NBS10- 75 ※	1.5 ～10	30	75	35	48	NBC10-□	1.0
-105			105	63	35～45		1.1
-135			135	93			1.3
-165			165	123	1.4		
-NBS13- 75 ※	2.5 ～13	35	75	37	48	NBC13-□	1.0
-105			105	67	41～55		1.2
-135			135	97	41～60		1.5
-165			165	127	1.7		
-NBS16- 75 ※	2.5 ～16	42	75	37	45	NBC16-□	1.1
-105			105	67	45～55		1.4
-135			135	97	45～65		1.8
-165			165	127	2.0		
-200			200	162			2.4
-NBS20- 75 ※	2.5 ～20	46	75	39	48	NBC20-□	1.2
-105			105	69	48～53		1.5
-135			135	99	48～65		1.9
-165			165	129	2.3		
-200			200	164			2.7

1. ナットは付属しています。アジャストスクリュ、コレット、レンチは別途ご注文ください。
2. 貫通穴が空いていますのでセンタスルーにてご使用できます。
3. 刃具調整量Hはアジャストスクリュ (NBA)を用いた場合の調整量です。
4. ※の型式は、アジャストスクリュはご使用いただけません。H寸法は、最大刃具挿入量です。
5. クーラントパイプは付属していません。 B67

<p>付属品</p> <p>ニューベビーナット</p> <p>予備用にお求めの場合は D26</p>	<p>アクセサリ</p> <p>ニューベビレンチ</p> <p> D27</p>	<p>コレット</p> <p> D4</p>	<p>ベビーパーフェクトシール ベビーパーフェクトジェット</p> <p> D23</p>	<p>アジャストスクリュ</p> <p> D10</p>	<p>タップアジャストスクリュ</p> <p> D26</p>
--	---	------------------------	---	------------------------------	---------------------------------

ベビーパーフェクトシール/ジェットをお求めの場合、ナット(標準)の付属していない「ナット無し本体」もごぞいます。

- **ご注文例** ホルダ本体型式の末尾に **/NL** (ナット無し) を付け、別途NBCコレット・ベビーパーフェクトシール/ジェットと併せてご注文ください。


 +
 
 +
 

メガニューベビーチャック型式+NL
HSK-A63-NBS 6-75/NL
 (型式末尾のNLはナットが付いていません)

ベビーパーフェクトシール型式
BPS6-03035

ベビーパーフェクトジェット型式
BPSL6-03035