


URP series ウレタンベアリング (中荷重タイプ)

ベアリングケースにウレタンを焼付したタイプです。
接着性に優れています。

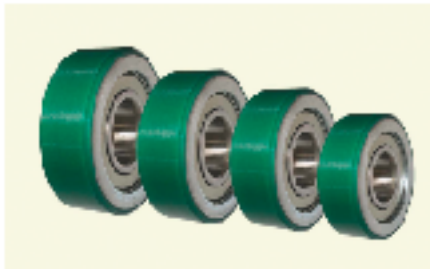


ウレタン： エーテル系ポリウレタン
ショア A90 グリーン色
ケース部： SPCC 三価クロメートメッキ

寸法単位:mm

型番	D	d	B	ベアリング	ショア-A硬度
URP-0830	30	8	11	608ZZ	90
URP-1240	40	12	14	6201ZZ	90
URP-1545	45	15	15	6202ZZ	90
URP-2055	55	20	18	6204ZZ	90

オーダーメイドで、ウレタン部分を他のグレードに変更することも可能です。
また、使用ベアリングをステンレス等に変更することも可能です。

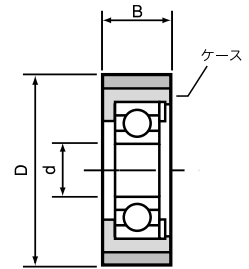


U series ウレタンベアリング (軽荷重タイプ)

ベアリングに直接ウレタンを焼付したタイプです。

ウレタン： エーテル系ポリウレタン
ショア A90 グレー色


■ Aタイプ

型番	D	d	B	内蔵ベアリング
U-0312	12	3	3	W683ZZ
U-0413	13	4	4	W684ZZ
U-0416	16	4	5	624ZZ
U-0516	16	5	5	WBC5-13ZZ
U-0520	20	5	5	625ZZ
U-0620	20	6	5	696ZZ
U-0628	28	6	6	626ZZ
U-0828	28	8	7	608ZZ

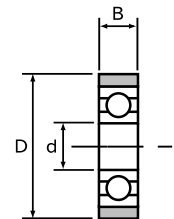

■ Bタイプ

型番	D	d	B	内蔵ベアリング
U-0830	30	8	11	608ZZ
U-1030	30	10	11	6000ZZ
U-1040	40	10	11	6200ZZ
U-1540	40	15	12	6002ZZ
U-1545	45	15	15	6202ZZ
U-2045	45	20	12	6904ZZ
U-2055	55	20	18	6204ZZ
U-2565	65	25	19	6205ZZ

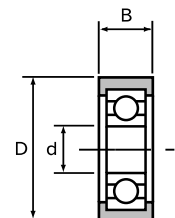

オーダーメイドで、仕様を変更することも可能です。

- ・ウレタン硬度：50/70に変更
- ・ウレタングレード、ウレタン色の変更
- ・内蔵ベアリングをステンレスベアリングに変更
- ・ボルト付きでご用意することも可能です。

