


空気バネ・シングルベローズ型セレクションチャート

型式	アクチュエータとしての仕様					防振としての仕様			
	枝番	最大ストローク (mm)	7kgf/cm ² 時の力 (kgf)				7kgf/cm ² 時の使用重量範囲 (kgf)	概略固有振動数 (Hz)	使用推奨高さ (mm)
			25mmストローク	50mmストローク	75mmストローク	最大ストローク			
YM-1B5	-500	50	567	249	—	249	499 ~ 621	3.2	64 ~ 76
	-510	76	681	544	227	227	442 ~ 708	2.7	64 ~ 101
	-520	75	726	681	521	204	431 ~ 705	2.6	89 ~ 127
YM-1B6	-530	71	908	748	385	385	658 ~ 889	2.7	77 ~ 101
	-535	129	1,066	998	930	340	567 ~ 1,033	2.2	102 ~ 152
YM-1B7	-540	81	1,135	930	612	204	590 ~ 1,010	2.6	102 ~ 127
	-542	73	1,044	794	363	204	590 ~ 1,010	2.6	102 ~ 127
YM-1B8	-550	83	1,566	1,339	908	363	749 ~ 1,345	2.8	96 ~ 120
	-560	81	1,634	1,543	1,384	499	408 ~ 1,516	2.3	102 ~ 165
YM-1B9	-202	73	2,292	1,884	1,271	703	1,464 ~ 1,772	2.5	115 ~ 127
	-204	73	2,292	1,884	1,271	703	1,464 ~ 1,772	2.5	115 ~ 127
YM-1B12	-313	83	3,950	3,632	3,133	1,634	3,133 ~ 4,004	2.3	77 ~ 127
	-304	83	3,950	3,632	3,133	1,634	3,133 ~ 4,004	2.3	77 ~ 127
YM-1B14	-350	83	5,743	5,221	4,495	2,225	4,393 ~ 5,441	2.3	102 ~ 133
	-352	83	5,743	5,221	4,495	2,225	4,393 ~ 5,441	2.3	102 ~ 133
	-364	106	6,130	5,789	5,221	2,202	5,108 ~ 6,157	2.2	83 ~ 133
	-362	106	6,130	5,789	5,221	2,202	5,108 ~ 6,157	2.2	82 ~ 133
YM-1B15	-375	88	6,765	6,311	5,539	2,247	5,210 ~ 6,238	2.1	112 ~ 137
	-377	88	6,765	6,311	5,539	2,247	5,210 ~ 6,238	2.1	112 ~ 137

※圧縮時の底付バンパーを用意できる機種もあります。ご相談ください。
 ※エア供給口：R1/4を標準にしていますが、R1/2、R3/4のできるものもあります。ご相談ください。
 ※最低空気圧：1.5kgf/cm²
 ※最大許容圧力：7kgf/cm²
 ※アクチュエータとして、ご使用の際は、横方向の安定性を維持するためガイドを設けてください。


取付スタイル

取付スタイル2

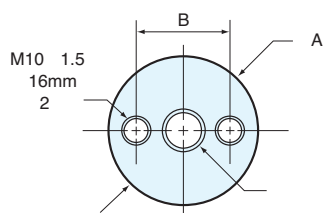


片面は、エア供給口を除いた図となります。

取付スタイル3

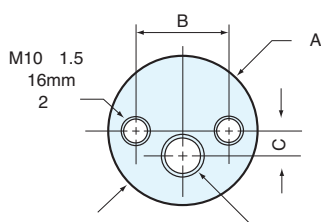

片面は、エア供給口を除いた図となります。

取付スタイル4

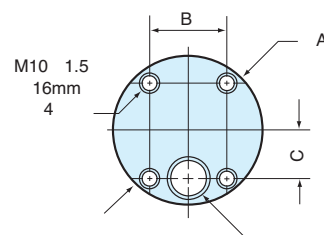

片面は、エア供給口を除いた図となります。