

スプレーガン(吸上式)



- 使用圧力…0.3~0.34MPa
- 吐出し空気量…280ℓ/min
- ノズル径…1.5mm
- 取付ねじ…G1/4"
- 重量…410g
- 使用コンプレッサー…0.75kW

品番	カップ容量	価格	税込価格(10%)
EA121B-2	750mℓ	16,100円	17,710円
EA121B-12	替カップ	4,870円	5,357円

スプレーガン(吸上式)



- 使用圧力…0.3~0.34MPa
- 吐出し空気量…150ℓ/min
- ノズル径…1.5mm
- 取付ねじ…G1/4"
- 重量…450g
- 一般塗装用、水系塗料にも対応
- 使用コンプレッサー…0.75kW

品番	カップ容量	価格	税込価格(10%)
EA121BA-1	750mℓ	18,800円	20,680円
EA121BA-11	替カップ	4,460円	4,906円

スプレーガン(吸上式)



- 使用圧力…0.34MPa
- 吐出し空気量…290ℓ/min
- ノズル径…2.0mm
- 取付ねじ…G1/4"
- 重量…680g
- 大型スプレーガン、噴出量重視の厚塗りに
- 使用コンプレッサー…1.5~2.2kW

品番	カップ容量	価格	税込価格(10%)
EA121BA-2	1,000mℓ	26,100円	28,710円
EA121BA-12	替カップ	5,140円	5,654円

スプレーガン(吸上式)



- 使用圧力…0.2~0.5MPa
- 吐出し空気量…200~400ℓ/min
- ノズル径…1.6mm
- 取付ねじ…G1/4"
- 重量…1.1kg
- エアレギュレーター付
- 使用コンプレッサー…1.5kW

品番	カップ容量	価格	税込価格(10%)
EA121BC	1,000mℓ	10,000円	11,000円

スプレーガン(吸上式)



- 使用圧力…0.34MPa
- 吐出し空気量…200~400ℓ/min (0.2~0.5MPa時)
- ノズル径…1.8mm
- 取付ねじ…G1/4"
- 全高…295mm
- 重量…1.27kg
- 使用コンプレッサー…1.2kW

ESCO

品番	カップ容量	価格	税込価格(10%)
EA121BG	1,000mℓ	14,200円	15,620円

スプレーガン(吸上式)



- 使用圧力…0.34MPa
- 吐出し空気量…180ℓ/min
- ノズル径…1.5mm
- 取付ねじ…G1/4"
- 重量…740g
- フィルター付
- 使用コンプレッサー…0.75~1.5kW

品番	カップ容量	価格	税込価格(10%)
EA121BA-3	600mℓ	13,300円	14,630円
EA121BA-3C	替カップ	5,550円	6,105円

スプレーガン(加圧式)



品番	カップ容量	価格	税込価格(10%)
EA121BX-1A	2,000mℓ	33,300円	36,630円

- 加圧式
- 使用圧力…0.2MPa
- 吐出し空気量…175ℓ/min
- ノズル径…1.0mm
- エア取付ねじ…G1/4"
- 重量…2.1kg
- 両ホース全長…1.5m
- 塗装用
- 付属品…スパナ、ストレーナー、ブラシ
- 使用コンプレッサー…1.85kW

スプレーガン(吸上式)



- 使用圧力…0.34MPa
- 吐出し空気量…250ℓ/min
- ノズル径…2.0mm
- 取付ねじ…G1/4"
- 重量…750g
- 一般塗装用
- カブラー付属
- 使用コンプレッサー…0.8kW

品番	カップ容量	価格	税込価格(10%)
EA121BM-1	1,000mℓ	5,400円	5,940円

エアダスター(ウレタンホース付)



- 最高使用圧力…1.2MPa
- ノズル穴径…2mm
- 材質…本体:アルミ製
ホース:ウレタン樹脂



品番	ホースサイズ(内径×外径)	ホース長(使用範囲)	価格	税込価格(10%)
EA123AB-111	5×8mm	4m(3m)	3,060円	3,366円

- ノズル取付ねじ…M12×1.25
- ホースがよじれにくいスイベル金具付
- 標準ノズル…EA123AB-31(P.1016)

ESCO

エアダスター(ウレタンホース付)



- 最高使用圧力…1.2MPa
- ノズル穴径…2mm
- ノズル長…150mm



品番	ホースサイズ(内径×外径)	ホース長(使用範囲)	価格	税込価格(10%)
EA123AB-112	5×8mm	4m(3m)	3,860円	4,246円

- 材質…本体:アルミ製
ホース:ウレタン樹脂
- ノズル取付ねじ…M12×1.25
- ホースがよじれにくいスイベル金具付
- 標準ノズル…EA123AB-22(P.1016)

ESCO

エアダスター(ウレタンホース付)



- 最高使用圧力…1.2MPa
- 静音ノズル仕様
- 材質…本体:アルミ製
ホース:ウレタン樹脂



品番	ホースサイズ(内径×外径)	ホース長(使用範囲)	価格	税込価格(10%)
EA123AB-113	5×8mm	4m(3m)	3,540円	3,894円

- ノズル取付ねじ…M12×1.25
- ホースがよじれにくいスイベル金具付
- 標準ノズル…EA123AB-32(P.1016)

エアブローガン(ウレタンホース付)



- 吊り下げ用
- 常用圧力…0.69MPa
- 穴径…2mm

品番	ホースサイズ(内径×外径)	ホース長(使用範囲)	価格	税込価格(10%)
EA123AE-6	5×8mm	5m(2.4m)	7,190円	7,909円

- エア量…145ℓ/min
- 本体材質…アルミダイカスト製
- エア流量調整付
- ノズル取付ねじ…G1/2"
- プラグ付 ●吊り下げ重量…200g

エアブローガン(ウレタンホース付)



- 常用圧力…0.69MPa
- 穴径…2mm
- 本体材質…アルミダイカスト製
- ノズル取付ねじ…G1/2"
- プラグ付

品番	ホースサイズ(内径×外径)	ホース長(使用範囲)	価格	税込価格(10%)
EA123AD-11	5×8mm	5m(3.5m)	6,640円	7,304円
EA123AD-12	5×8mm	5m(3.5m)	7,100円	7,810円
EA123AD-13	5×8mm	5m(3.5m)	7,260円	7,986円

品番	ノズル長	エア量
EA123AD-11	100mm	160ℓ/min
EA123AD-12	200mm	150ℓ/min
EA123AD-13	300mm	150ℓ/min

- 標準ノズル…11:EA123AE-100C(P.1018)
12:EA123AE-200(P.1018)
13:EA123AE-300(P.1018)


エアブローガン(ウレタンホース付)



- 吊り下げ用
- 常用圧力…0.69MPa
- 穴径…2mm

品番	ホースサイズ(内径×外径)	ホース長(使用範囲)	価格	税込価格(10%)
EA123AE-6B	5×8mm	5m(2.4m)	8,110円	8,921円

- エア量…160ℓ/min
- ノズル長…100mm
- 本体材質…アルミダイカスト製
- ノズル取付ねじ…G1/2"
- プラグ付
- 標準ノズル…EA123AE-100C(P.1018)

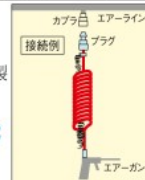

エアブローガン(ウレタンホース付)



- 常用圧力…0.69MPa
- 穴径…2mm
- エア量…145ℓ/min

品番	ホースサイズ(内径×外径)	ホース長(使用範囲)	価格	税込価格(10%)
EA123AE-20	5×8mm	5m(3.5m)	6,220円	6,842円

- 本体材質…アルミダイカスト製 ●ノズル取付ねじ…G1/2"
- エア流量調整付 ●プラグ付

<http://www.esco-net.com>

商品に関する詳しい情報をご覧いただけます。



在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。

