

固定バンド【ステンレス】



(アメリカ)  
●材質…SUS316


**BAND-IT**

品番	バンドサイズ		価格	税込価格 (10%)
	幅×厚 (mm)	全長 (m)		
EA463DC-40	12.7×0.76	25	<b>21,000円</b>	23,100円

引張強度 1.2kN      穴サイズ ø5.0mm

●スパイラルダクトや軽量物の支持や固定に

固定バンド(樹脂コーティング)

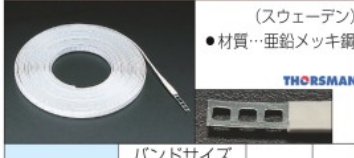


(スウェーデン)  
●材質…亜鉛メッキ鋼

**THORSMAN**

品番	バンドサイズ		価格	税込価格 (10%)
	幅×厚 (mm)	全長 (m)		
EA947K-13	14×2.5	10	<b>3,100円</b>	3,410円

 引張強度 1.0kN      穴サイズ 6×6mm



固定バンド(亜鉛メッキ)



(スウェーデン)  
●材質…亜鉛メッキ鋼

**THORSMAN**

品番	バンドサイズ		価格	税込価格 (10%)
	幅×厚 (mm)	全長 (m)		
EA947KT-12	12.7×0.7	10	<b>1,840円</b>	2,024円
EA947KT-20	20×1.0	10	<b>2,530円</b>	2,783円
EA947KT-25	25×2.0	10	<b>6,690円</b>	7,359円

引張強度 1.2kN      穴サイズ(大×小) 5×2.5mm

EA947KT-20      2.5kN      7×3.5mm

EA947KT-25      7.0kN      8×4.0mm

固定バンド(ステンレス)




●材質…SUS304

品番	バンドサイズ		価格	税込価格 (10%)
	幅×厚 (mm)	全長 (m)		
EA463DA-25	23×0.8	25	<b>24,800円</b>	27,280円

引張強度 1.47kN      穴サイズ ø10.5mm

ケーブルクランプ

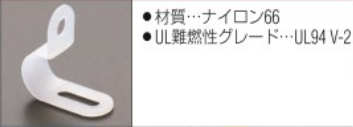

●材質…ナイロン66  
●UL難燃性グレード…UL94 V-2

品番	ケーブル径 (mm)	取付穴径 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA947FA-62	6.7~9.5	5.0×16.1	100	<b>800円</b>	880円
EA947FA-63	9.5~14.3	5.0×20.7	100	<b>1,000円</b>	1,100円

ケーブルクランプ(高耐久タイプ)



(イギリス)  
●材質…熱安定化ナイロンアルミニウム


★取付部をアルミでコーティングした耐久タイプ

**E'SSENTIAL**

 品番	ケーブル径 (mm)	取付穴径 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA947FA-42	6.4	5.2	10	<b>1,550円</b>	1,705円
EA947FA-43	7.9	5.2	10	<b>1,680円</b>	1,848円
EA947FA-44	9.5	5.2	10	<b>2,440円</b>	2,684円
EA947FA-45	11.1	5.2	10	<b>2,440円</b>	2,684円
EA947FA-46	12.7	5.2	10	<b>2,440円</b>	2,684円

●UL難燃性グレード…UL94 V-2


ケーブルクリップ



●材質…冷延鋼板  
●サイズ…130×60×10mm  
●接着・ビス止め併用

品番	結束径 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)

丸型ケーブルクリップ

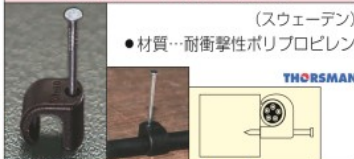


(スウェーデン)  
●材質…耐衝撃性ポリプロピレン

**THORSMAN**

 品番	ケーブル径 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA947CB-10	7~10	100	<b>740円</b>	814円
EA947CB-14	10~14	100	<b>770円</b>	847円

●コンクリートに使用する場合はEA947CP-0(P.1277)をご使用下さい。

ケーブルクリップ




●粘着タイプ  
●サイズ…130×60×15mm  
●材質…鉄  
●電線止め用

(5個価格)

品番	結束径 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA947FA-71			<b>310円</b>	341円

 ケーブルクリップ



●サイズ…130×60×10mm  
●材質…本体:鉄板  
●スポンジ:ソフトロン  
●粘着テープ:スポンジ絶縁体付

品番	結束径 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA947FA-73	10	5	<b>280円</b>	308円

丸型ケーブルクリップ



(スウェーデン)  
●材質…耐衝撃性ポリプロピレン

**THORSMAN**

品番	ケーブル径 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA947C-5	3~5	100	<b>600円</b>	660円

カラー:クリア

ケーブルクランプ



●材質…ナイロン ●穴径…4.6mm

品番	ケーブル径 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA947F-5A	5.0	10	<b>60円</b>	66円
EA947F-6.5A	6.35	10	<b>80円</b>	88円
EA947F-8A	7.9	10	<b>90円</b>	99円
EA947F-9.5A	9.5	10	<b>100円</b>	110円
EA947F-13A	12.7	10	<b>120円</b>	132円
EA947F-16A	15.8	10	<b>160円</b>	176円
EA947F-19A	19.4	10	<b>200円</b>	220円
EA947F-25A	25.4	10	<b>200円</b>	220円

EA947F-3.2      3.1      100      **530円**      583円

EA947F-5      5.0      100      **490円**      539円

EA947F-6.5      6.35      100      **650円**      715円

EA947F-8      7.9      100      **670円**      737円

EA947F-9.5      9.5      100      **750円**      825円

EA947F-13      12.7      100      **980円**      1,078円

EA947F-16      15.8      100      **1,250円**      1,375円

EA947F-19      19.4      100      **1,590円**      1,749円

EA947F-25      25.4      100      **1,620円**      1,782円

ケーブルパイプクランプ



(スウェーデン)

品番	ケーブル径 (mm)	木ねじ (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA947FW-7A	7~10	3.5	10	<b>120円</b>	132円
EA947FW-10A	10~14	3.5~4.0	10	<b>120円</b>	132円
EA947FW-5	5~7	3.5	100	<b>1,480円</b>	1,628円
EA947FW-7	7~10	3.5	100	<b>1,040円</b>	1,144円
EA947FW-10	10~14	3.5~4.0	100	<b>1,100円</b>	1,210円

●材質…ポリプロピレン

ケーブルクランプ(粘着タイプ)




(イギリス)

品番	適合直径 (mm)	ベースサイズ (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA947FA-2A	7~8	25×20	5	<b>440円</b>	484円
EA947FA-3A	9~10	30×24	5	<b>420円</b>	462円
EA947FA-4A	12~14	30×24	5	<b>500円</b>	550円

●材質…グレーナイロン66  
●粘着テープ付

ワイヤークリップ(粘着タイプ)

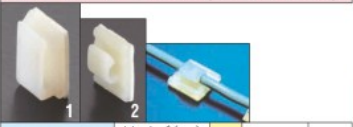

品番	サイズ(mm)			入数	価格	税込価格 (10%)
	L1	H	H1			
EA945AD-1A	8.0	5.2	2.8	10	<b>250円</b>	275円
EA945AD-2A	4.0	6.8	4.0	10	<b>260円</b>	286円
EA945AD-1	8.0	5.2	2.8	100	<b>2,050円</b>	2,255円
EA945AD-2	4.0	6.8	4.0	100	<b>2,070円</b>	2,277円

●材質…ナイロン66  
●粘着テープ付

自在ケーブルクランプ(粘着タイプ)



品番	ケーブル径 (mm)	入数 (個)	価格	税込価格 (10%)
EA947FA-12A	10~12.5	10	<b>570円</b>	627円
EA947FA-15A	12.6~15.4	10	<b>640円</b>	704円
EA947FA-10	7.9~10.3	100	<b>4,120円</b>	4,532円
EA947FA-12	10~12.5	100	<b>4,640円</b>	5,104円
EA947FA-15	12.6~15.4	100	<b>5,210円</b>	5,731円

●材質…ナイロン  
●粘着テープ付

コードクリップ(粘着タイプ)



●粘着タイプ  
●サイズ…16×16×7mm  
●材質…樹脂  
●電線の固定に

(9個価格)

品番	ケーブル径 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA947FA-21			<b>370円</b>	407円

ケーブルクリップ(同軸ケーブル用)



品番	ケーブル径 (mm)	入数 (個)	価格	税込価格 (10%)
EA947FB-6.3	6.3	100	<b>2,100円</b>	2,310円

●材質…ナイロン ●粘着テープ付  
●サイズ…21.2(W)×12.8(D)×8.7(H)mm

平型ケーブルクリップ



(スウェーデン)

品番	ケーブル径 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA947D-6	4×6	100	<b>820円</b>	902円

カラー:ホワイト


EA947D-8      5×8      100      **870円**      957円

カラー:ライトグレー

EA947DA-10      6×10      100      **970円**      1,067円

●コンクリートに使用する場合はEA947CP-0(P.1277)をご使用下さい。

コードクリップ(粘着タイプ)

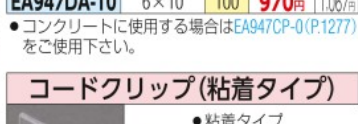


●粘着タイプ  
●材質…ABS樹脂  
●サイズ…26×15×9mm

品番	コード径 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)

●家電コードや電話線など、コードをすっきり整理できる便利な粘着付フックです。

コードクリップ(粘着タイプ)

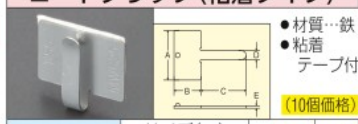

●材質…鉄  
●粘着テープ付

(10個価格)

品番	サイズ(mm)					価格	税込価格 (10%)
	A	B	C	D	E		
EA947FA-31	19.4	10	15	5	0.5	<b>330円</b>	363円
EA947FA-32	25	15	25	5	0.5	<b>460円</b>	506円

●家電コードや電話線など、コードをすっきり整理できる便利な粘着付フックです。