

伸縮型サービスミラー (アメリカ)



品番	倍率	サイズ(mm) ミラー 伸縮長	価格	税込価格 (10%)
EA724CH-2	3倍	57×63 165~698	3,070円	3,377円
EA724CH-3	等倍	50×95 165~698	3,200円	3,520円

- ミラーは180°回転し、回転した位置をしっかりと保持するよう設計されています
- ミラー材質…CH-2:3倍ガラス、CH-3:ステンレス
- ミラー受部…スチール ●シャフト部…ステンレス
- ウレタンハンドル

伸縮型サービスミラー (ドイツ)



品番	倍率	サイズ(mm) ミラー 伸縮長	価格	税込価格 (10%)
EA724L	等倍	50×40 200~1,380	6,120円	6,732円

- 拡大鏡
- ミラー材質…ガラス
- シャフト部…真鍮
- ミラー受部…ユニクロムメッキ
- 重量…209g ●段数…10段 ●ケース付


[ステンレス製]伸縮型サービスミラー



品番	倍率	サイズ(mm) ミラー 伸縮長	価格	税込価格 (10%)
EA724RK-1	等倍	54×86 145~735	2,660円	2,926円

- 伸縮自在ハンドル
- 保護ケース付 ●ミラー材質…ステンレス
- ハンドル…スチール
- ジョイント部…スチール製

サービスミラー[マグネット付] (アメリカ)

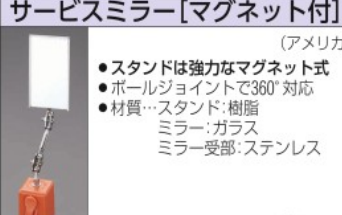


- スタンドは強力なマグネット式
- ボールジョイントで360°対応
- 材質…スタンド:樹脂
ミラー:ガラス
ミラー受部:ステンレス

品番	倍率	サイズ(mm) ミラー 伸縮長	価格	税込価格 (10%)
EA724CE-5	等倍	54×88 50~90	6,170円	6,787円

[旧EA756BH-20用]替球(2個)

品番	番型	価格	税込価格 (10%)
EA756BH-29	TK02 BULB(17006)	260円	286円

すき間ライト

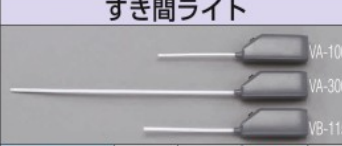


品番	使用電池	タイプ	価格	税込価格 (10%)
EA724VA-100	単3×2本	光進行	3,210円	3,531円
EA724VA-300	光進行		5,450円	5,995円
EA724VB-115	レンズ部		3,210円	3,531円

明るさ(ルーメン)	電池寿命(時間)
—	5~6

- 狙った場所を的確に照らすスポット照明 ●散光
- 折り曲げ自在
- ポケットタイプ
- チューブサイズ…
VA-100:φ2.5×100mm、
VA-300:φ4.5×300mm、
VB-115:φ4.5×115mm

 伸縮型サービスミラー (アメリカ)




品番	倍率	サイズ(mm) ミラー 伸縮長	価格	税込価格 (10%)
EA724EJ-1	等倍	54×286~387	1,470円	1,617円
EA724EJ-2	等倍	89 438~698	2,170円	2,387円

品番 替ミラー 価格 税込価格(10%)

EA724EJ-1M EA724EJ-1-2用 600円 660円


- 使用中に回転しない六角軸
- ビニール製絶縁グリップ
- ミラー材質…ガラス ●ミラー受部…ステンレス
- シャフト…パネ鋼メッキ

 伸縮型サービスミラー (ドイツ)



品番	サイズ(mm) ミラー 伸縮長	価格	税込価格 (10%)
EA724RS-6	65×43 310~750	8,900円	9,790円

 [ステンレス製]伸縮型サービスミラー



品番	倍率	サイズ(mm) ミラー 伸縮長	価格	税込価格 (10%)
EA724RK-2	等倍	100×75 140~730	4,450円	4,895円

- ステンレスミラー ●ステンレス製シャフト

作業用ミラー[マグネット付] (アメリカ)



品番	倍率	ミラー	価格	税込価格 (10%)
EA724EK-1	等倍	φ57mm	3,090円	3,399円
EA724EK-2	等倍	φ82mm	3,300円	3,630円

品番 替ミラー 価格 税込価格(10%)

EA724EG-1M EA724EK-1用 600円 660円

EA724EH-1M EA724EK-2用 950円 1,045円

- ミラーの裏面は耐腐食ステンレス製
- 材質…ミラー:ガラス、ミラー受部:ステンレス

LEDペンライト




- コンパクトで、すき間ライトとしても使えます

品番	使用電池	価格	税込価格 (10%)
EA758RS-102	AAAA電池×3本(付属)	1,900円	2,090円

明るさ(ルーメン)	電池寿命(時間)
12	24

- サイズ…φ9.5×165mm
- 重量…18.5g

 LEDフレキシブルすき間ライト




品番	使用電池	価格	税込価格 (10%)
EA758RS-201	単4×2本(別売)	2,650円	2,915円

明るさ(ルーメン)	電池寿命(時間)
12	100

- 長い時間照らすことのできる長寿命タイプ
- 先端径…6.5mm
- 全長…525mm
- フレキシブルケーブル長…410mm
- 重量…70g

 伸縮型サービスミラー (アメリカ)



品番	倍率	サイズ(mm) ミラー 伸縮長	価格	税込価格 (10%)
EA724GT-3	等倍	32×51 325~760	2,620円	2,882円
EA724GT-4	等倍	51×95 368~800	3,100円	3,410円

- 頑丈な構造になっています
- 重量…3:88g、4:108g
- 材質…ミラー:スチール
シャフト:スチール
- ミラーカバー付属
- ボールジョイント付(360°回転可能)


[ステンレス製]伸縮型サービスミラー



品番	倍率	サイズ(mm) ミラー 伸縮長	価格	税込価格 (10%)
EA724GC-20	等倍	55×60 210~610	3,400円	3,740円
EA724GC-21	等倍	60×75 150~550	3,780円	4,158円
EA724GC-22	等倍	60×75 220~1250	5,560円	6,116円

- ミラー材質…ステンレス
- シャフト材質…ステンレス
- ステンレスミラーは割れない為、安全に作業が行えます。
- 20・21はペンクリップ付
- 22はストラップ付
- 裏面はホワイトボードとして利用可能

 伸縮式サービスミラー(キャスター付)



- ミラー材質…アクリル樹脂
+ポリプロピレン
- シャフト材質…アルミ
- キャスター径…φ40mm
- キャスター…自在キャスター×3

品番	倍率	サイズ(mm) ミラー 伸縮長	価格	税込価格 (10%)
EA724MY-1	等倍	φ300 480~1010	27,000円	29,700円

- 重量…1,42kg
- 自動車・車両・機械設備などの重量物下部の確認作業に
- 鏡面が湾曲した球面ミラーで、広い範囲を確認できます。
- 底部がキャスター付の為、持ち運びが簡単で見回りなどの保安業務の負担を軽減します。

LEDフレキシブルすき間ライト (アメリカ)



品番	使用電池	価格	税込価格 (10%)
EA724TA-5	単4×3本(別売)	5,130円	5,643円

- 細いケーブルで狭い箇所でも明るく照らせます
- 全長…405mm
- 軸径×軸長…5×224mm
- 先端径…7mm ●重量…30g
- フレキシブルケーブル


伸縮型サービスミラー (アメリカ)



品番	倍率	サイズ(mm) ミラー 伸縮長	価格	税込価格 (10%)
EA724GT-12	等倍	51×76 228~770	2,900円	3,190円

- 人間工学に基づいた握りやすく滑りにくいハンドル
- 重量…66g
- 材質…ミラー:ポリカーボネート樹脂、ミラー受部:ナイロン、シャフト:ステンレス、ハンドル:ABS樹脂
- ボールジョイント付(360°回転可能)

 伸縮型サービスミラー (ドイツ)



品番	サイズ(mm) ミラー 伸縮長	価格	税込価格 (10%)
EA724RS-1	φ32 170~700	5,220円	5,742円
EA724RS-2	φ57 178~920	5,220円	5,742円
EA724RS-3	45×70 178~925	5,440円	5,984円

- ミラー材質…ステンレス
- ミラー受部…プラスチック
- シャフト部…ステンレス
- ボールジョイント付(180°回転可能)
- 薬品に強く握りやすいグリップ

LEDフレキシブルすき間ライト (アメリカ)




品番	使用電池	価格	税込価格 (10%)
EA758SF-7	AAAA電池×3本(付属)	3,750円	4,125円
EA758CL-10B	替電池×6本	940円	1,034円

明るさ(ルーメン)	電池寿命(時間)
11	24

- ポケットクリップ付
- 全長…ケーブル伸長時:356mm、折曲げ収納時:171mm
- 先端径…8mm
- 重量…48g(電池含)

 LEDフレキシブルライト (アメリカ)



品番	使用電池	価格	税込価格 (10%)
EA758SG-42	単3×2本(付属)	7,940円	8,734円

明るさ(ルーメン)	電池寿命(時間)
140	4.5

- マグネットクリップホルダー(壁面取付用)付
- 光源…C4 LED球
- サイズ…ヘッド径:20mm、全長:508mm、フレキシブルケーブル長:310mm
- 重量…173g(電池含)
- ボディ材質…アルミ
- ポリカーボネートレンズ

⚠️ 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

マークの説明

マーク	表示内容
50 ルーメン	明るさ
10時間	電池寿命(連続点灯)
200m	照射距離
点滅	照射タイプ(集光/散光/集光光切替式)
点滅	点滅機能付
単3	使用電池

※各マークが示す値につきましては、各メーカーによる参考値となります。また、メーカーによっては数値を公開していない場合がございます(マーク表示無し分)

※アメリカ製につきましては、ANSI(米国国家規格協会)規格に準じております。

※電池寿命(連続点灯)の時間につきましては、新しい電池、新しいバッテリー(フル充電)における参考値です。