
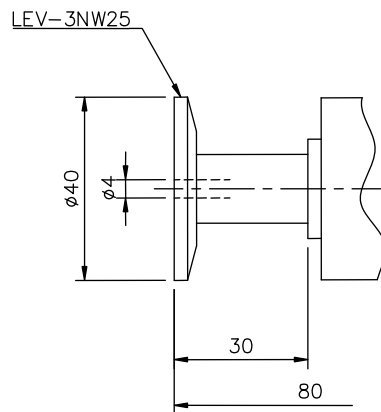


## 自動リークバルブLEV型

品 名	リークバルブ	
形 式	LEV-3	LEV-3NW25
口 径 (mm)	φ 4	
バルブ機能	ノーマルオープン	
作 動 方 式	ニューマチックバネ復帰	
リーク量 (Pa・m <sup>3</sup> /s)	1 × 10 <sup>-8</sup> 以下	
使用領域 (Pa)	10 <sup>5</sup> ~ 10 <sup>-5</sup>	
所要空気圧	0.4 ~ 0.6 MPa・G	
接続方式	φ15ゲージポート用	NW25用

※ 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

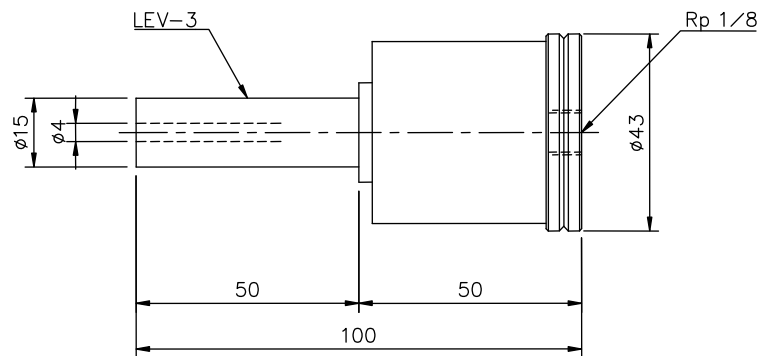

034-0164-S