



アイボルト

- 使用荷重は、垂直吊りとします。
- 2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。


NANIWA

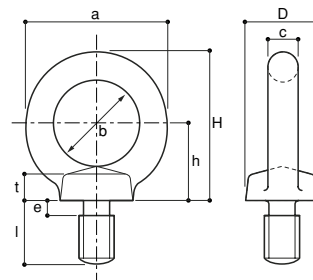

 垂直吊り



45度吊り

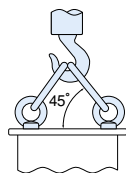

鉄		JIS B 1168										ユニクロメッキ	
品 番	ネジ径 (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	D (mm)	t (mm)	h (mm)	H (mm) (参考)	l (mm)	e (mm)	使用荷重 垂直吊り 45度吊り(2個につき) kgf (kN)	Weight (kg)	価 格
UIB- 6	M 6	26.0	16	5.0	13	4.9	13.5	26.5	12.5	3	60 (0.588)	0.016	¥ 395
UIB- 8	M 8	32.6	20	6.3	16	5.0	17.0	33.3	15.0	3	80 (0.785)	0.030	¥ 395
UIB-10	M10	41.0	25	8.0	20	7.0	21.0	41.5	18.0	4	150 (1.470)	0.060	¥ 395
UIB-12	M12	50.0	30	10.0	25	9.0	26.0	51.0	22.0	5	220 (2.160)	0.120	¥ 410
UIB-16	M16	60.0	35	12.5	30	11.0	30.0	60.0	27.0	5	450 (4.410)	0.220	¥ 620
UIB-20	M20	72.0	40	16.0	35	13.0	35.0	71.0	30.0	6	630 (6.180)	0.380	¥ 1,000
UIB-24	M24	90.0	50	20.0	45	18.0	45.0	90.0	38.0	8	950 (9.320)	0.800	¥ 1,970

※UIB-6のみJIS規格外です。