




JIS B 2291 油圧用 管フランジ 21Mpa SHF

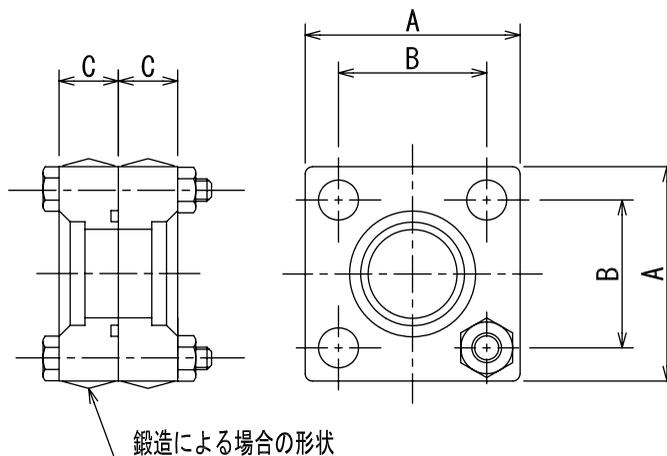

材質

ステンレス鋼
SUS304

炭素鋼
SS

サイズ

6A 8A 10A

15A 20A 25A

32A 40A 50A

65A 80A

規格表

品名	サイズ		A	B	C	参考	
						ボルト BOLT	JISB2401-B
SHF	10A	3/8	63	40	22	M10×55	G25
SHF	15A	1/2	63	40	22	M10×55	G25
SHF	20A	3/4	68	45	22	M10×55	G30
SHF	25A	1	80	53	28	M12×70	G35
SHF	32A	1 1/4	90	63	28	M12×70	G40
SHF	40A	1 1/2	100	70	36	M16×90	G50
SHF	50A	2	112	80	36	M16×90	G60
SHF	65A	2 1/2	140	100	45	M20×100	G75
SHF	80A	3	155	112	45	M22×100	G85

★SHFはSHAとSHBにボルト・ナット・ORでセットにされています。
ボルトの強さは11T、ナットはS45Cを使用しています。
ステンレス製フランジのボルトナットはSUS304を使用しています。

[例] SUS304の場合→SHF-10A-SU4

炭素鋼の場合 →SHF-10A

※これらの寸法は予告なしに多少変更する場合があります。