
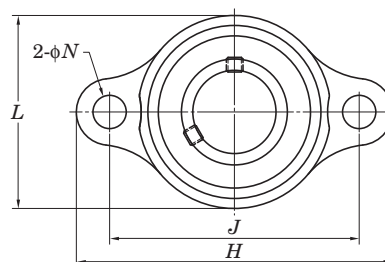


USFL-S6
円筒穴(止めねじ付き)
 d 10 ~ 30 mm

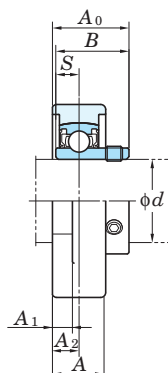

軸径 (mm) d	寸 法 (mm)										取付け ボルト の呼び	ユニット 呼び番号	適 用 軸受箱
	H	L	A	J	N	A_1	A_2	A_0	B	S			
10	60	34	12	45	7	5	6	16	15	5	M6	USFL000S6	SFL000
12	63	36	12	48	7	5	6	16	15	5	M6	USFL001S6	SFL001
15	67	41	13	53	7	6	6.5	17.5	16.5	5.5	M6	USFL002S6	SFL002
17	71	44	14	56	7	6	7	18.5	17.5	6	M6	USFL003S6	SFL003
20	91	53	16	71	10	6	8	22	21	7	M8	USFL004S6	SFL004
25	95	58	16	75	10	6	8	23	22	7	M8	USFL005S6	SFL005
30	110	66	18	85	13	7	9	26	24.5	7.5	M10	USFL006S6	SFL006

- 備考) 1. ユニット呼び番号及びカバー付きユニットの呼び番号には、内径番号の後にはめあい記号が付きます。
(55頁の表 10.5 参照)
2. 適用軸受の寸法及び形状は、軸受寸法表を参照ください。