


愛ぼうくん 20型

抗菌

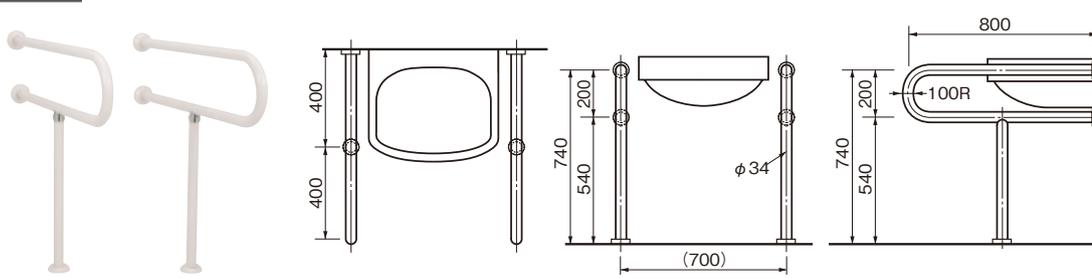


- ・洗面・手洗器用手すりとしてご使用いただけます。
- ▶ご注意
- ・2台1組価格です。
- ・色をご指示ください。
- ・はさみ込み取付の場合に限り、はさみ込み取付部品(別途)が4個必要となります。
- ・特注サイズにて製作可能です。

商品番号	商品名	価格	材質	仕上げ	色	サイズ	入数	重量	単位
453-617	愛ぼうくん 20型 AW	1組 76,500	SUS304・軟質塩ビ	軟質塩ビ被膜	アイボリーホワイト	740×800	1組(2台)	8.0kg	組
453-637	〃 〃 BU	〃 76,500	〃	〃	ベージュ	740×800	1組(2台)	8.0kg	〃
453-946	〃 〃 LG	〃 76,500	〃	〃	ライトグリーン	740×800	1組(2台)	8.0kg	〃
453-994	〃 〃 CP	〃 76,500	〃	〃	ピンク	740×800	1組(2台)	8.0kg	〃
453-590	はさみ込み取付部品	1個 5,500	SUS304	ヘアライン	—	φ69	—	130g	個

愛ぼうくん 21型

抗菌

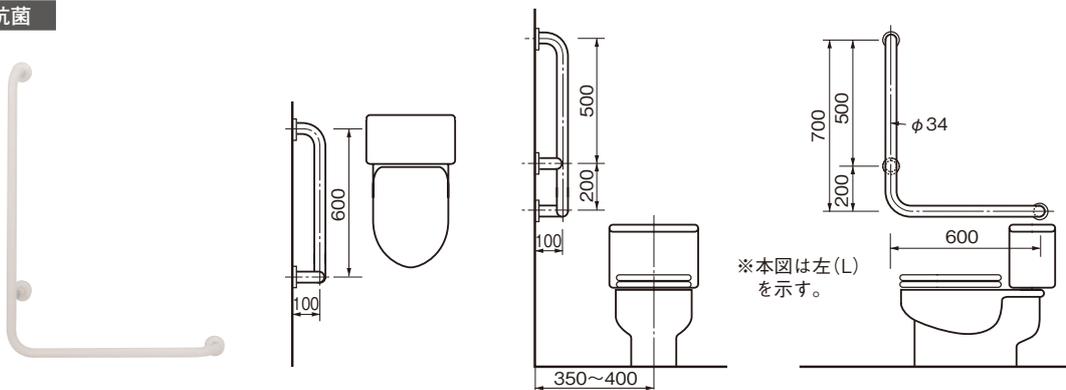


- ・多用途にご利用いただけるL型手すりです。
- ▶ご注意
- ・色をご指示ください。
- ・はさみ込み取付の場合に限り、はさみ込み取付部品(別途)が3個必要となります。
- ・特注サイズにて製作可能です。

商品番号		商品名	価格	材質	仕上げ	色	サイズ	入数	重量	単位
右	左									
453-620	453-618	愛ぼうくん 21型 AW	1台 34,100	SUS304・軟質塩ビ	軟質塩ビ被膜	アイボリーホワイト	700×600×100	2	3.1kg	台
453-640	453-638	〃 〃 BU	〃 34,100	〃	〃	ベージュ	700×600×100	2	3.1kg	〃
453-947	453-948	〃 〃 LG	〃 34,100	〃	〃	ライトグリーン	700×600×100	2	3.1kg	〃
453-995	453-996	〃 〃 CP	〃 34,100	〃	〃	ピンク	700×600×100	2	3.1kg	〃
453-590		はさみ込み取付部品	1個 5,500	SUS304	ヘアライン	—	φ69	—	130g	個

愛ぼうくん 23型

抗菌

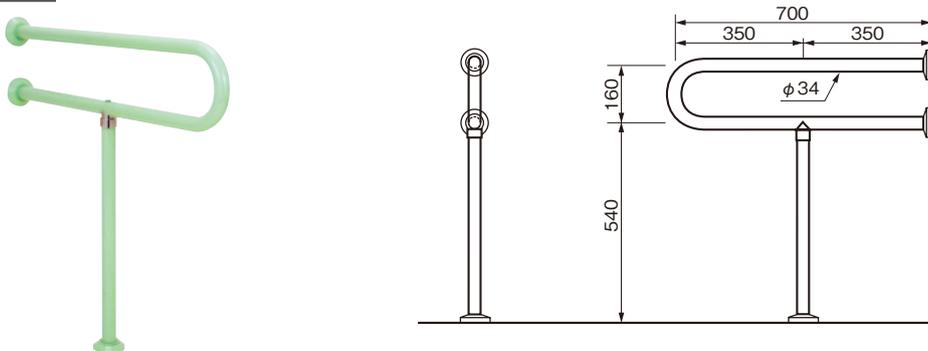

- ▶ご注意
- ・色をご指示ください。
- ・はさみ込み取付の場合に限り、はさみ込み取付部品(別途)が2個必要となります。
- ・特注サイズにて製作可能です。

商品番号	商品名	価格	材質	仕上げ	色	サイズ	入数	重量	単位
453-658	愛ぼうくん 23型 AW	1台 37,000	SUS304・軟質塩ビ	軟質塩ビ被膜	アイボリーホワイト	700×700	1	5kg	台
453-678	〃 〃 BU	〃 37,000	〃	〃	ベージュ	700×700	1	5kg	〃
453-698	〃 〃 LG	〃 37,000	〃	〃	ライトグリーン	700×700	1	5kg	〃
453-998	〃 〃 CP	〃 37,000	〃	〃	ピンク	700×700	1	5kg	〃
453-590	はさみ込み取付部品	1個 5,500	SUS304	ヘアライン	—	φ69	—	0.13kg	個