

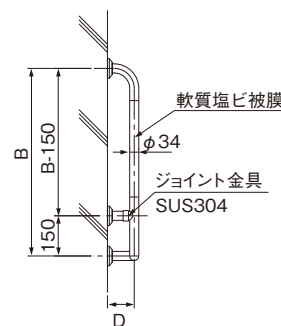
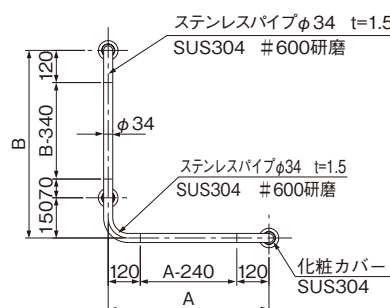
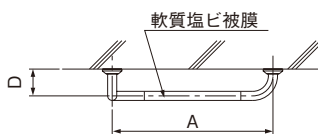


60 アイボリーホワイト

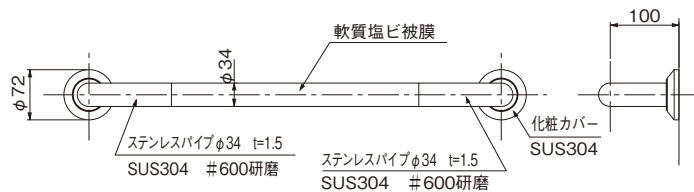

※本図は、左(L)勝手を示す。

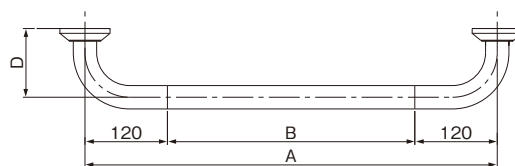

7060左 木目調ナチュラル

- ・化粧カバーを含むエンドブラケット部(L型はコーナー部含む)は、高級感のあるステンレス研磨(#600研磨)となっており、直線のにぎり部分には軟質塩ビ被膜が施されているコンビタイプです。
- ・ホテルや商業ビルなどデザイン性の高い公共施設におすすめです。
- ▶ご注意
- ・表記以外の形状も特注にて製作可能です。


カラーバリエーション



アイボリーホワイト



ベージュ

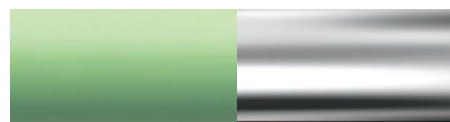


ライトグリーン



ピンク



木目調ナチュラル

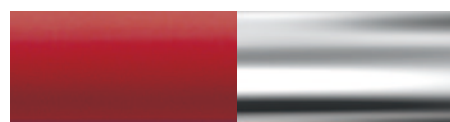

カーディナルレッド

商 品 番 号						商 品 名	価 格	材 質		仕上げ	サイズ			入数	重量	単位
アイボリーホワイト	ベージュ	ライトグリーン	ピンク	木目調ナチュラル	カーディナルレッド			エンド部・コーナー部	直線部		A	B	C			
456-040	456-045	456-050	456-055	456-065	456-060	愛ぼうくん デュオ 45	1本 21,000	SUS304	軟質塩ビ被膜	研磨	450	210	100	6	1.0kg	本
・456-041	・456-046	456-051	456-056	・456-066	456-061	〃 60	〃 21,900	〃	〃	〃	600	360	100	6	1.3kg	〃
・456-042	・456-047	456-052	456-057	・456-067	456-062	〃 80	〃 23,300	〃	〃	〃	800	560	100	6	1.7kg	〃
・456-043	・456-048	456-053	456-058	・456-068	456-063	〃 7060 右	1台 50,500	〃	〃	〃	600	700	100	2	2.6kg	台
・456-044	・456-049	456-054	456-059	・456-069	456-064	〃 7060 左	〃 50,500	〃	〃	〃	600	700	100	2	2.6kg	〃