



トリプルディンプル手すり BR-557

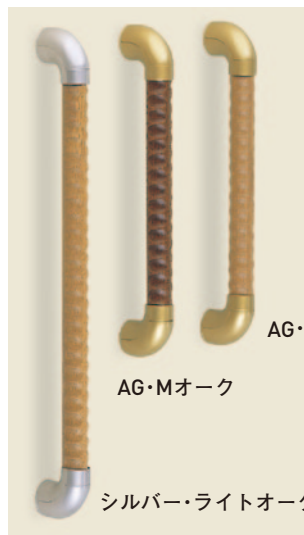

AG・ライトオーク

AG・Mオーク

シルバー・ライトオーク

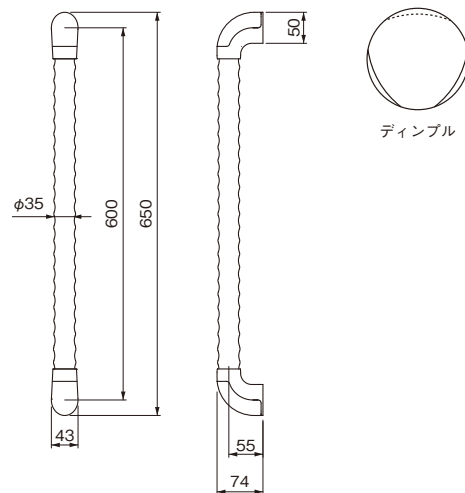


■付属部品

スチール十字穴付皿木ネジ A形4×40：6本

商品番号			商 品 名	1本価格	材 質	サイズ	耐荷重 取付ピッチ910以内	入数	重量	単位
シルバー・ライトオーク	AG・Mオーク	AG・ライトオーク								
・457-725	・457-726	・457-727	トリプルディンプル手すり BR-557	8,200	タモ集成材・亜鉛合金	φ35×600	60kgf	2	860g	本
・457-728	・457-729	・457-730	〃 BR-557	7,500	〃	φ35×400	60kgf	2	690g	〃


トリプルディンプル手すり L形 BR-558

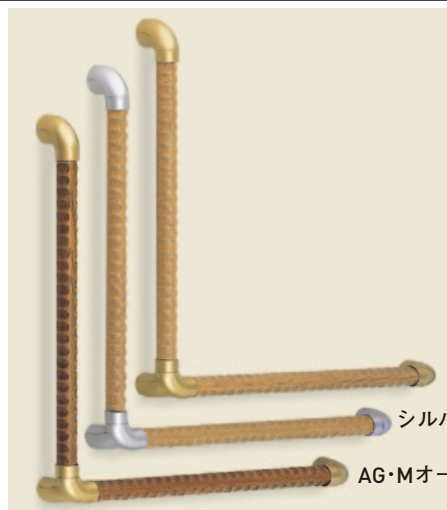

AG・ライトオーク

シルバー・ライトオーク

AG・Mオーク

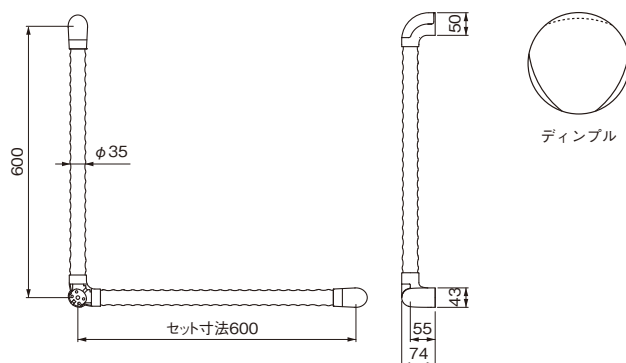

■付属部品

スチール十字穴付皿木ネジ A形4×40：10本
スチール十字穴付皿木ネジ A形4×20：1本

・木ネジ1本で簡単に組立てることができ、取付けも簡単です。

商品番号			商 品 名	1組価格	材 質	サイズ	耐荷重 取付ピッチ910以内	入数	重量	単位
シルバー・ライトオーク	AG・Mオーク	AG・ライトオーク								
・457-731	・457-732	・457-733	トリプルディンプル手すり L形 BR-558	15,550	タモ集成材・亜鉛合金	φ35×600×600	60kgf	1	1510g	組


ユニバーサル手すり BR-559



AG・Mオーク


シルバー・ライトオーク

AG・ライトオーク

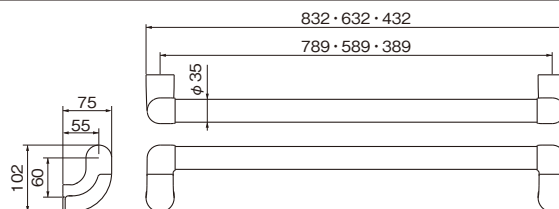

■付属部品

スチール十字穴付皿木ネジ A形4×80：4本
スチール十字穴付皿木ネジ A形4×40：6本
スチール丸皿+頭小ネジ M4×30：2本(蓋取付け用)

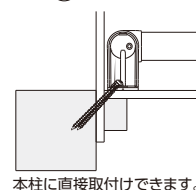

本柱に直接取付けできます。

- ・本柱に直接取付けることができます。
- ・オフセットタイプにはご使用にならないでください。

商品番号			商 品 名	1本価格	材 質	サイズ	耐荷重 取付ピッチ910以内	入数	重量	単位
シルバー・ライトオーク	AG・Mオーク	AG・ライトオーク								
・457-734	・457-735	・457-736	ユニバーサル手すり BR-559	6,850	タモ集成材・亜鉛合金	φ35×800	120kgf	2	1250g	本
・457-737	・457-738	・457-739	〃 BR-559	6,350	〃	φ35×600	120kgf	2	1140g	〃
・457-740	・457-741	・457-742	〃 BR-559	5,850	〃	φ35×400	120kgf	2	970g	〃