
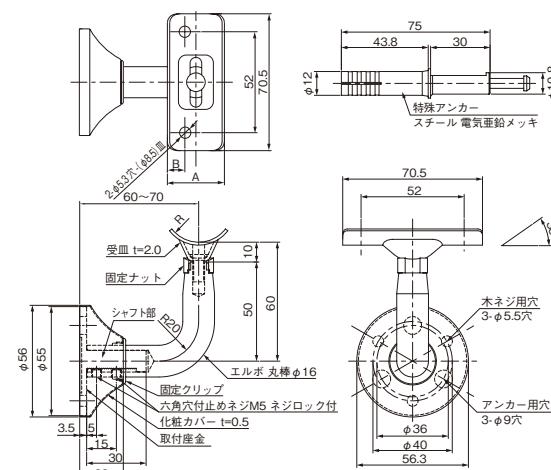


フリーハンドDブラケット 木ネジ・特殊アンカータイプ

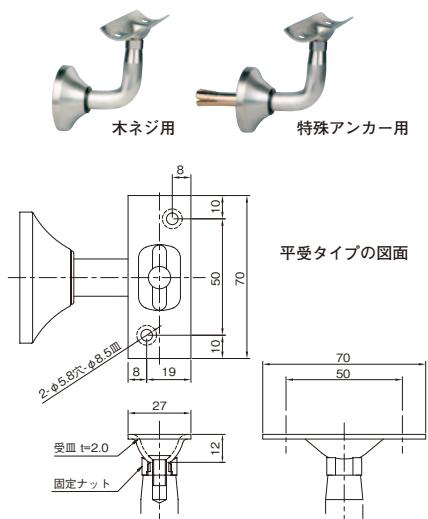

※本図は木ネジ用です。特殊アンカー用には取付座金が付いておりません。


- ・手すりブラケット(支持金具)としてご使用いただけます。
 - ・持ち出し方向、10mmの許容範囲で調節可能です。
 - ・受皿の角度調節がドライバー1本で容易にできます。

▶ご注意

 - ・ブラケット取付けピッチは、900mm以内としてください。
 - ・本体を取付座金の軸芯棒(木ネジ用)、または特殊アンカーに取付ける際は六角穴付止ネジ(付属)2本をしっかりと締めてご使用ください。
 - ・木ネジ用の場合、出幅寸法は通常60～70mmですが、10mmの出幅調整を効かせたタイプで出幅100～110mmのものまで製作可能です。
 - ・平受タイプも製作可能です。お問い合わせください。

| 商品番号 | | 木ネジ・アンカー共通 1個価格 | パイプ径 | 材質 | 仕上げ | サイズ | | | 耐荷重 (取付ピッチ900以内) | 入数 | 重量 | | 単位 |
|----------|----------|--------------------|-------|--------|--------|-------|------|------|---------------------|----|------|-------|----|
| 木ネジ用 | 特殊アンカー用 | | | | | R | A | B | | | 木ネジ用 | アンカー用 | |
| ・222-566 | ・222-556 | 3,900 | 48.6 | SUS304 | ヘアーライン | 24.3 | 40 | 17.5 | 120kgf | 5 | 260g | 250g | 個 |
| ・222-565 | ・222-555 | 3,900 | 45 | 〃 | 〃 | 22.5 | 38 | 16.5 | 120kgf | 5 | 258g | 248g | 〃 |
| ・222-564 | ・222-554 | 3,900 | 42.7 | 〃 | 〃 | 21.35 | 36.5 | 15.5 | 120kgf | 5 | 256g | 246g | 〃 |
| ・222-563 | ・222-553 | 3,900 | 40 | 〃 | 〃 | 20 | 34.5 | 14.5 | 120kgf | 5 | 253g | 243g | 〃 |
| ・222-562 | ・222-552 | 3,900 | 38 | 〃 | 〃 | 19 | 32.5 | 13.5 | 120kgf | 5 | 252g | 242g | 〃 |
| ・222-561 | ・222-551 | 3,900 | 34・35 | 〃 | 〃 | 17 | 31 | 12 | 120kgf | 5 | 250g | 240g | 〃 |
| ・222-560 | ・222-550 | 3,900 | 32 | 〃 | 〃 | 16 | 29 | 11 | 120kgf | 5 | 246g | 236g | 〃 |
| ・222-642 | ・222-643 | 3,900 | 平受 | 〃 | 〃 | — | 27 | 8 | 120kgf | 5 | — | — | 〃 |

フリーハンドDブラケット 化粧座金タイプ

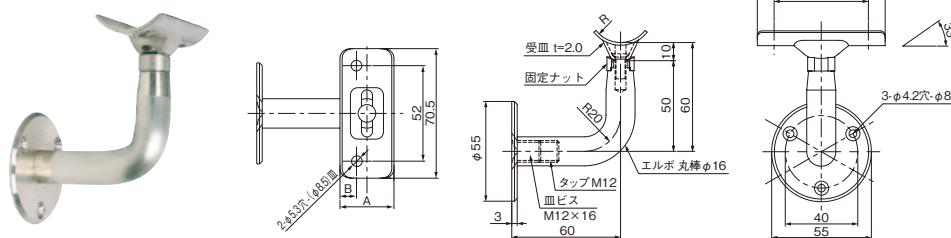


- ・手すりブラケット（支持金具）としてご使用いただけます。
 - ・化粧カバーなしの平丸座金タイプなので取付けが簡単です。
 - ・受皿の角度調節がドライバー1本で簡単にできます。

▶ご注意

 - ・ブラケット取付けピッチは、900mm以内としてください。
 - ・出幅60~90のものまで製作可能です。

| 商品番号 | 商品名 | 1個価格 | 材質 | 仕上げ | サイズ | 耐荷重 (取付ピッチ900以内) | 入数 | 重量 | 単位 |
|----------|----------------------------|-------|--------|--------|--------------|---------------------|----|------|----|
| ・222-651 | フリーハンドDブラケット 化粧座金タイプ 34・35 | 3,600 | SUS304 | ヘアーライン | φ34・35×60×60 | 120kgf | 5 | 232g | 個 |
| ・222-652 | 〃 〃 38 | 3,600 | 〃 | 〃 | φ38×60×60 | 120kgf | 5 | 234g | 〃 |

フリーハンドDブラケット ガラス挟込みタイプ

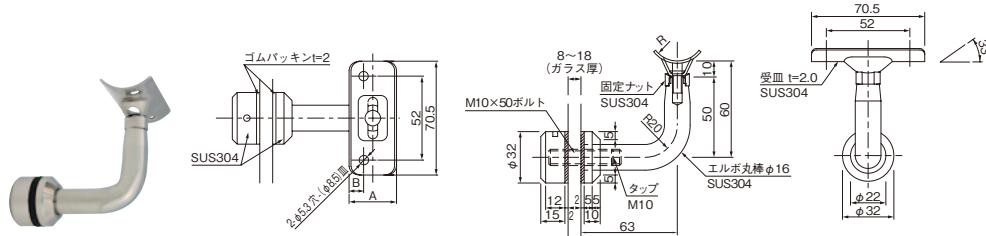

- ・手すりブラケット(支持金具)としてご使用いただけます。
 - ・ガラスに挟込んで取付ける手すりブラケットとしてご使用いただけます。
 - ・8~18mmの厚みに対応します。
 - ・受皿の角度調節がドライバー1本で簡単にできます。

▶ご注意

 - ・ガラスは強化ガラスをご使用ください。
 - ・ブラケット取付けピッチは、900mm以内としてください。

| 商品番号 | 商品名 | 1個価格 | 材質 | 仕上げ | サイズ | 耐荷重 (取付ピッチ900以内) | 入数 | 重量 | 単位 | |
|----------|------------------------|-------|-------|--------|-----|---------------------|--------|----|------|---|
| ・222-640 | フリーハンドDブラケット ガラス挿込みタイプ | 34・35 | 6,700 | SUS304 | 研磨 | φ34・35×75×63 | 120kgf | 5 | 328g | 個 |
| ・222-641 | 〃 | 38 | 6,700 | 〃 | 〃 | φ38×75×63 | 120kgf | 5 | 330g | 〃 |