


SUS Cローラー車

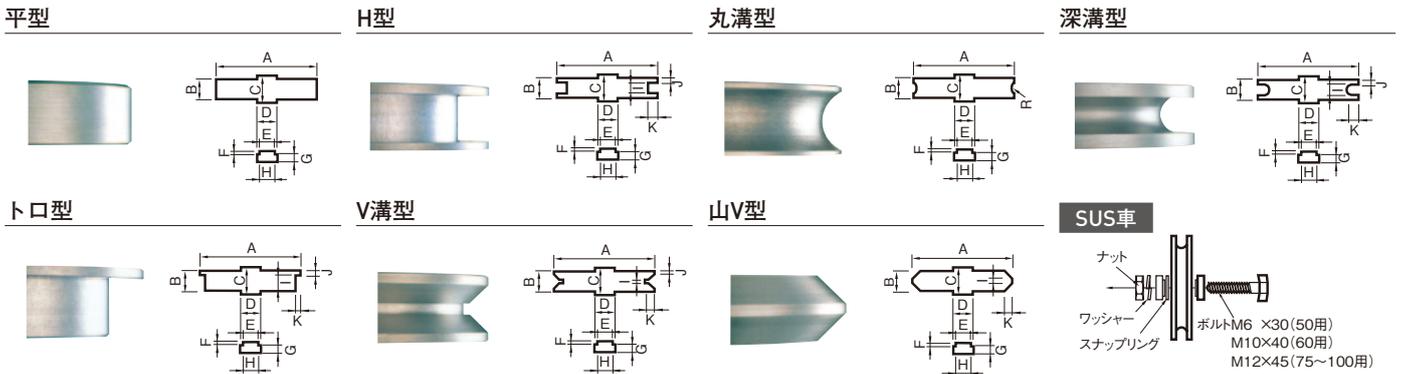

- ・高級ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
- ・多様途にご使用いただけます。


〈材 質〉車：SUS303、ボルト・ワッシャ・ナット：SUS304

商品番号	呼 称	1個価格	サ イ ズ											ベアリング	耐荷重 (1個あたり)	入数	重量	単位	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K						R
151-050	SUS Cローラー車 平型	50 3,360	50	11	12.5	14	8	1.5	3	6	-	-	-	-	# 608ZZ	30kgf	1	0.15kg	個
151-051	〃	60 5,000	60	14	17	20	17	2	2	10	-	-	-	# 6200ZZ	40kgf	1	0.27kg	〃	
151-052	〃	75 6,800	75	16	27	21	15	3	8	12	-	-	-	# 6202ZZ	50kgf	1	0.48kg	〃	
151-053	〃	90 8,800	90	18	27	21	15	3	8	12	-	-	-	# 6202ZZ	60kgf	1	0.81kg	〃	
151-054	〃	100 10,200	100	20	27	21	15	3	8	12	-	-	-	# 6202ZZ	60kgf	1	1.13kg	〃	
151-054	〃 H型	50 3,360	50	11	12.5	14	8	1.5	3	6	7	2	4	-	# 608ZZ	30kgf	1	0.12kg	〃
151-055	〃	60 5,000	60	14	17	20	17	2	2	10	8	3	5	-	# 6200ZZ	40kgf	1	0.21kg	〃
151-056	〃	75 6,800	75	16	27	21	15	3	8	12	10	3	6	-	# 6202ZZ	50kgf	1	0.38kg	〃
151-057	〃	90 8,800	90	18	27	21	15	3	8	12	11	3.5	9	-	# 6202ZZ	60kgf	1	0.55kg	〃
151-057	〃	100 10,200	100	20	27	21	15	3	8	12	13	3.5	10	-	# 6202ZZ	60kgf	1	0.84kg	〃
151-060	〃 丸溝型	50 3,360	50	11	12.5	14	8	1.5	3	6	9.2	0.9	3	R5	# 608ZZ	30kgf	1	0.13kg	〃
151-061	〃	60 5,000	60	14	17	20	17	2	2	10	11	1.5	3.5	R6	# 6200ZZ	40kgf	1	0.23kg	〃
151-062	〃	75 6,800	75	16	27	21	15	3	8	12	12.6	1.7	4	R7	# 6202ZZ	50kgf	1	0.42kg	〃
151-063	〃	90 8,800	90	18	27	21	15	3	8	12	14.8	1.6	5	R8	# 6202ZZ	60kgf	1	0.70kg	〃
151-063	〃	100 10,200	100	20	27	21	15	3	8	12	17	1.5	6	R9	# 6202ZZ	60kgf	1	0.96kg	〃
151-064	〃 深溝型	50 3,360	50	11	12.5	14	8	1.5	3	6	6	2.5	4.5	-	# 608ZZ	30kgf	1	0.12kg	〃
151-065	〃	60 5,000	60	14	17	20	17	2	2	10	8	3	9	-	# 6200ZZ	40kgf	1	0.18kg	〃
151-066	〃	75 6,800	75	16	27	21	15	3	8	12	10	3	12	-	# 6202ZZ	50kgf	1	0.31kg	〃
151-067	〃	90 8,800	90	18	27	21	15	3	8	12	11	3.5	14	-	# 6202ZZ	60kgf	1	0.55kg	〃
151-067	〃	100 10,200	100	20	27	21	15	3	8	12	13	3.5	16	-	# 6202ZZ	60kgf	1	0.83kg	〃
151-070	〃 トロ型	50 3,360	50	11	12.5	14	8	1.5	3	6	8	3	4	-	# 608ZZ	30kgf	1	0.12kg	〃
151-071	〃	60 5,000	60	14	17	20	17	2	2	10	11	3	4	-	# 6200ZZ	40kgf	1	0.18kg	〃
151-072	〃	75 6,800	75	16	27	21	15	3	8	12	13	3	8	-	# 6202ZZ	50kgf	1	0.31kg	〃
151-073	〃	90 8,800	90	18	27	21	15	3	8	12	15	3	9	-	# 6202ZZ	60kgf	1	0.55kg	〃
151-073	〃	100 10,200	100	20	27	21	15	3	8	12	17	3	10	-	# 6202ZZ	60kgf	1	0.84kg	〃
151-074	〃 V溝型	50 3,360	50	11	12.5	14	8	1.5	3	6	3	1	5	-	# 608ZZ	30kgf	1	0.12kg	〃
151-075	〃	60 5,000	60	14	17	20	17	2	2	10	3	3	4.5	-	# 6200ZZ	40kgf	1	0.24kg	〃
151-076	〃	75 6,800	75	16	27	21	15	3	8	12	3	3	5.5	-	# 6202ZZ	50kgf	1	0.43kg	〃
151-077	〃	90 8,800	90	18	27	21	15	3	8	12	3	3	6.5	-	# 6202ZZ	60kgf	1	0.73kg	〃
151-077	〃	100 10,200	100	20	27	21	15	3	8	12	3	3	7.5	-	# 6202ZZ	60kgf	1	0.96kg	〃
151-080	〃 山V型	50 3,360	50	11	12.5	14	8	1.5	3	6	3	-	4	-	# 608ZZ	30kgf	1	0.13kg	〃
151-081	〃	60 5,000	60	14	17	20	17	2	2	10	3	-	5.5	-	# 6200ZZ	40kgf	1	0.23kg	〃
151-082	〃	75 6,800	75	16	27	21	15	3	8	12	3	-	6.5	-	# 6202ZZ	50kgf	1	0.41kg	〃
151-083	〃	90 8,800	90	18	27	21	15	3	8	12	3	-	7	-	# 6202ZZ	60kgf	1	0.71kg	〃
151-083	〃	100 10,200	100	20	27	21	15	3	8	12	3	-	8.5	-	# 6202ZZ	60kgf	1	0.96kg	〃

SUS重量戸車



SUS枠
SUS車

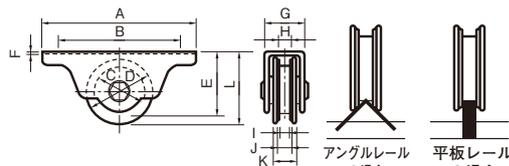

〈材 質〉枠・芯棒・車：SUS304
〈仕上げ〉ヘアライン

- ・アングルレール及び平板レール
のどちらでもご使用になれます。
- ・ベアリングは440Cを使用し
ています。
- ・門扉、工場出入口門扉、各種倉庫
用扉などにご使用いただけます。

商品番号	商 品 名	1個価格	サ イ ズ											適用レール幅 (別途)	耐荷重 (2個あたり)	入数	重量	単位	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K						L
151-105	SUS重量戸車 S-100	24,800	220	174	φ77.5	φ100	97	3.0	44	13	14	20	30	108.25	12	1000kgf	2	2.13kg	個
151-104	〃 S- 90	20,300	200	143	φ70	φ90	87	3.0	42	13	10.5	18.5	28.5	97	9	700kgf	2	1.72kg	〃
151-103	〃 S- 80	16,400	170	127	φ61	φ80	78.5	2.5	38	10	7.5	18	25.5	88	6	550kgf	2	1.16kg	〃
151-102	〃 S- 70	14,100	145	111	φ53	φ70	69	2.5	36	10	7.5	15.5	23.5	77.5	6	400kgf	2	0.82kg	〃
151-101	〃 S- 60	8,060	130	100	φ46	φ60	57.5	2.0	32	10	7.5	12.5	19.5	64.5	6	300kgf	2	0.65kg	〃
151-100	〃 S- 50	6,540	113	82	φ37	φ50	49	2.0	28	10	7.5	11.5	16	55.5	6	200kgf	2	0.28kg	〃