


# J Type

サイズ 75mm

J型 中荷重用旋回金具

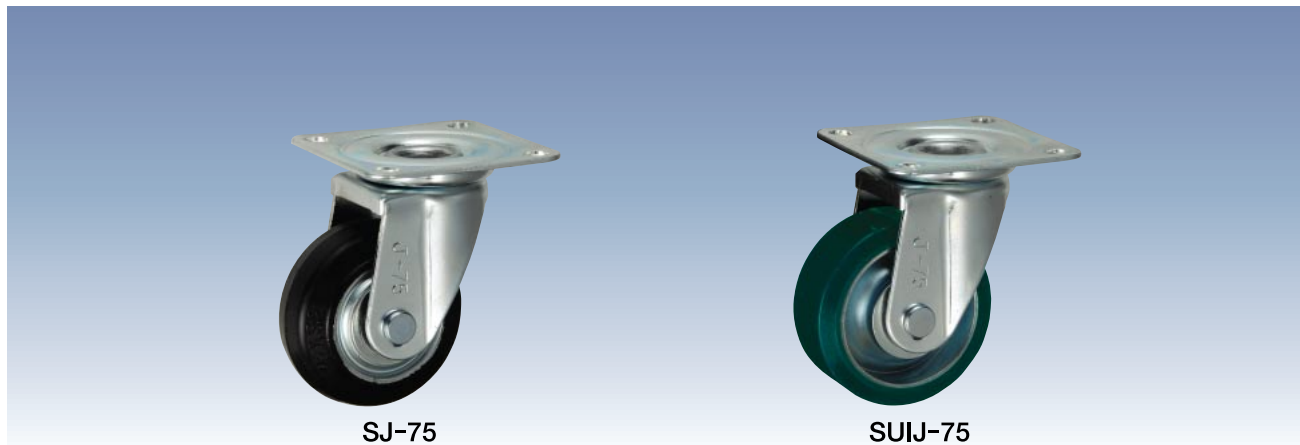

SJ-75

SUIJ-75

単位：mm

サイズ A	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2	取付穴径 d	偏心 E	自重 (g)	
				(daN)	(kgf)									
75	■鋼板製ゴム													
	SJ-75	ゴム	B/B入	80	81.6	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	570	
	SRJ-75	赤ゴム	B/B入	60	61.2								570	
	CRJ-75	耐熱ゴム	B/B入	80	81.6								590	
	■鋼板製ウレタンゴム													
	SUIJ-75	ウレタン	B/B入	120	122.4	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	650	
	SUIEJ-75	導電性ウレタン	B/B入										650	
	■樹脂製ゴム													
	PNJ-75	ゴム	B/B入	70	71.4	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	550	
	PNDJ-75	ゴム	SUS入										550	
	PNAJ-75	ゴム											510	
	■樹脂製ウレタンゴム													
	PNUJ-75	ウレタン	B/B入	100	102.0	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	540	
	PNUDJ-75	ウレタン	SUS入										540	
	PNUAJ-75	ウレタン		70	71.4								490	
	■ナイロン													
	PJ-75	ナイロン		100	102.0	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	460	
	PBJ-75	NEW ナイロン	B/B入	120	122.4								520	
	PBDJ-75	NEW ナイロン	SUS入										520	
	■MCナイロン													
	UWBJ-75	MCナイロン	B/B入	120	122.4	24	10	101	82/82	63/63	9.5	22	560	
UWBDJ-75	MCナイロン	SUS入	560											
UWAJ-75	MCナイロン		520											
UWBSJ-75	MCナイロン	B/B入	540											
UWBSDJ-75	MCナイロン	SUS入	26			540								

軸受 無印 : 滑り軸受け  
 B/B入 : 鋼板製ベアリング入り  
 SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

は受注生産品です。