


価格はオープン価格です



アルミジョイナー-V溝付 (B2 アルマイト)



サイズ	品番 (995mm)	入数	品番 (1995mm)	入数	品番 (1820mm)	入数
8mm×2.5mm	AJ8421	10	AJ8425	10	AJ8418	10
8mm×3.5mm	AJ8531	10	AJ8535	10	AJ8518	10
11mm×2.5mm	AJ1141	10	AJ1145	10	AJ1118	10
11mm×3.5mm	AJ1151	10	AJ1155	10	AJ1118	10
12mm×3.5mm	AJ2031	4	AJ2035	4	AJ2018	4

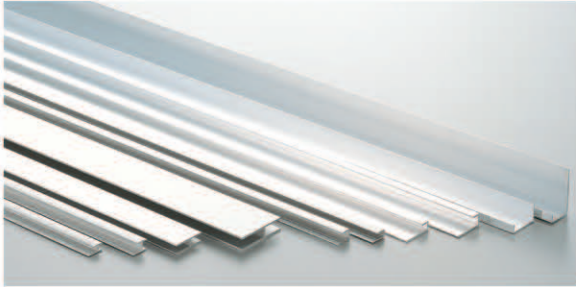

アルミジョイナー (B2 アルマイト)



サイズ	品番 (995mm)	入数	品番 (1995mm)	入数	品番 (1820mm)	入数
6mm×20mm	AJ6021	5	AJ6022	5		
6mm×25mm	AJ6251	5	AJ6252	5		
7mm×4.3mm	AJ7431	5	AJ7432	5		
7mm×6.5mm	AJ7651	5	AJ7652	5		
8mm×3.5mm	AJ8131	10	AJ8135	10	AJ8118	10
8mm×3.5mm	AJ8231	10	AJ8235	10	AJ8218	10
9mm×5.5mm	AJ9151	10	AJ9150	10	AJ9118	10
9mm×5.5mm	AJ9251	10	AJ9250	10	AJ9218	10
25mm×4.3mm	AJ2431	5	AJ2432	5		
40mm×6.5mm	AJ4651	5	AJ4652	5		

アルミ面取りジョイナー (B2 アルマイト)



サイズ	品番 (995mm)	入数	品番 (1995mm)	入数	品番 (1820mm)	入数
4mm×11mm×1mm	AU4111	10	AU4112	10	AU4118	10



アルミチャンネル (B2 アルマイト)



サイズ	品番 (995mm)	入数	品番 (1995mm)	入数	品番 (1820mm)	入数
8mm×5.5(3.5)mm×1mm	AC0851	5	AC5592	10		
10mm×7.5(5.5)mm×1mm	AC10751	5	AC7592	10	AC10758	10
10mm×12(10)mm×1mm	AC10121	5	AC1292	10	AC10128	10
12mm×14(12)mm×1mm	AC12141	5	AC1492	10	AC12148	10
12mm×18(16)mm×1mm	AC12181	5	AC1892	10	AC12188	10
16mm×25(22)mm×1.5mm	AC16251	5	AC16252	5		
20mm×20(16)mm×2mm	AC20207	5	AC20208	5		



アルミジュータン押え (B2 アルマイト)



サイズ	品番 (995mm)	入数	品番 (1820mm)	入数
1.8mm×36mm	JU36181	5	JU36188	5



アルミアングル (アルミブロンズ仕上げ)



サイズ	品番 (995mm)	入数	品番 (1995mm)	入数	品番 (1820mm)	入数
9mm×9mm×1mm	BA971	10	BA972	10	BA9718	10
12mm×12mm×1mm	BA1271	10	BA1272	10	BA1218	10
15mm×15mm×1mm	BA1571	10	BA1572	10	BA1518	10
19mm×19mm×1mm	BA1971	10	BA1972	10	BA1918	10

アルミ不等辺アングル (アルミブロンズ仕上げ)



サイズ	品番 (995mm)	入数	品番 (1995mm)	入数	品番 (1820mm)	入数
5mm×15mm×1mm	BF571	10	BF572	10	BF578	10