

キャスター

本書の内容を無断で転記、転載することを禁じます。


オフィス椅子取替用キャスター 50B

017406

オフィス椅子取替用キャスター J-50B

・すべらない床用 (ジュウタン、カーペット等)
・色移りしません。

ボルト寸法: 12φ×L14mm
ネジピッチ: 1.25mm

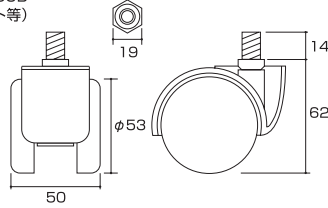


017407

オフィス椅子取替用キャスター JW-50B

・すべらない床用 (Pタイル、フローリング等)
(接面ウレタン使用)
・色移りしません。

ボルト寸法: 12φ×L14mm
ネジピッチ: 1.25mm

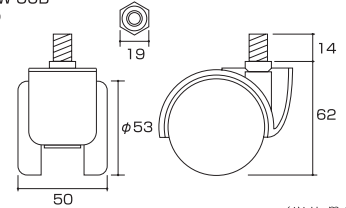

材質: 6ナイロン

(単位:φmm)

商品コード	品名	入数(個)	耐荷重	参考売価	4960983
017406	イス用キャスター J-50B	1	40kg	570	174067
017407	イス用キャスター JW-50B	1	40kg	690	174074


オフィス椅子取替用キャスター 50R

017408

オフィス椅子取替用キャスター STS-50R

・ゴムキャスター・色移りにご注意ください。
ネジ山が合わない場合は、1/2山をご注文下さい。

ボルト寸法: 12φ×L14mm
ネジピッチ: 1.25mm

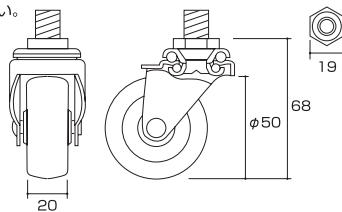


017409

オフィス椅子取替用キャスター UT-50R

・ゴムキャスター・色移りにご注意ください。

ボルト寸法: 12φ×L14mm
ネジピッチ: 1.25mm

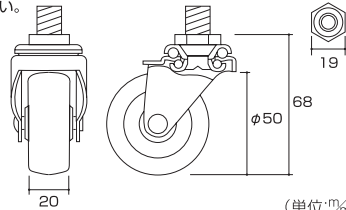

材質: 6ナイロン

(単位:φmm)


商品コード	品名	入数(個)	耐荷重	参考売価	4960983
017408	イス用キャスター STS-50R	1	30kg	360	174081
017409	イス用キャスター UT-50R	1	30kg	480	174098

座れば止まるキャスター

017397

座れば止まるキャスター L型 φ45mm


バネ圧: 約12kg φ3.1mmのネジをご使用下さい。

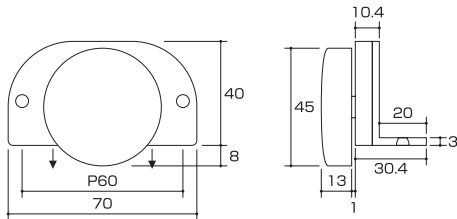

017399

座れば止まるキャスター 自在 φ30mm


バネ圧: 約5kg φ3.8mmのネジをご使用下さい。

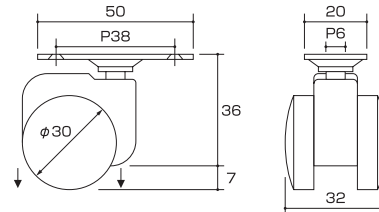

017398

座れば止まるキャスター 横付 φ45mm

バネ圧: 約5kg φ2.4mmのネジをご使用下さい。

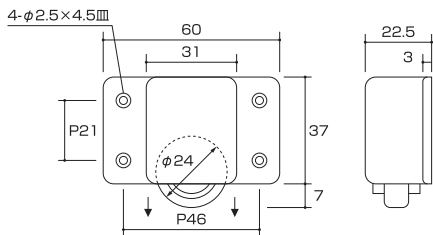


材質: ナイロン

(単位:φmm)

商品コード	品名	入数(個)	参考売価	4960983
017397	L型バネ圧キャスター φ45	1	250	173978
017398	横付バネ圧キャスター φ24	1	350	173985
017399	自在バネ圧キャスター φ30	1	300	173992

販売中止予定

面打カスター

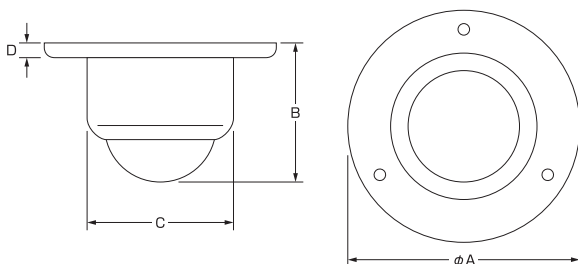

材質: 鉄

商品コード	品名	入数(個)	4960983
017420	面打カスター 20mm	1	174203
017421	面打カスター 25mm	1	174210
017422	面打カスター 32mm	1	174227

(単位:φmm)

商品コード	φA	B	C	D	耐荷重	取付穴径	参考売価
017420	37	23.5	22	2.8	15kg	φ2	460
017421	44	26.5	27	3.2	25kg	φ2	660
017422	57	32	33	3.4	40kg	φ4	1,160