

グリップタイ・マウントベース



標準グレード

屋内使用

色 黒

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40℃~+85℃




グリップタイマウントベースは、グリップタイ(P75~77)と併用してケーブルを固定することができる、配線固定具です。ラックなどの穴に、M5サイズのビスでしっかりと取り付けることができます。また、ビス穴の座面が小さく、高さがあるため、通信ラックやテツガ(鉄架)上の狭いスペースでも取り付けることが可能です。面ファスナー式のグリップタイ*で結束するため、繰り返し使用できるほか、ケーブルの被覆を傷つけません。
*：グリップタイは別売りです。



グリップタイと併用して、配線固定します。



M5サイズのビスで取り付けます。

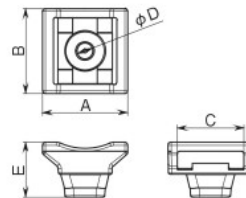

Article-No.	型番	使用グリップタイ	寸法(mm)					適用ビス	販売単位(個)	
			A	B	C	φD	E		袋	ケース
151-02530	GTMB22	タイ幅 21.3mmまで	28.0	28.0	22.0	5.2	18.0	M5	20	500

電源プラグ抜け止めキット



グリップステッカー (P78)、スナッパー (P198)、バックルグリップ (P77) を使用した、電源プラグ抜け止め用キットです。お使いの機器、使用環境に応じた施工をすることが可能です。

キット内容

スナッパー
(SNP-10-OW)
1個
(最大内径:φ17.0mm)

面ファスナー式固定具
(粘着テープ付き)
グリップステッカー(GT-ST)
2個
(26mm×25mm)



面ファスナー式ストラップ
バックルグリップ
(BGR-B-W16バンド部のみ)
1本
(全長:600mm×幅:16.5mm)

Article-No.	型番	販売単位	
		小箱	大箱
922-00094	BG-DPN	10キット	12小箱(120キット)



ラック棚板固定キット



ラック棚板用固定具 (P78)、バックルグリップ (P77) を使用し、通信機器やケーブルを固定できるキットです。棚板のスリット穴、丸穴どちらにも取り付け可能で、棚板の下側に手を回すことなく、上側だけで作業できます。

キット内容

ラック棚板用固定具(RSM16)
4個
(取付板厚:1.6~2.3mm
取付穴径:φ10mm
取付スリット幅:5.0mm)



面ファスナー式ストラップ
バックルグリップ
(BGR-B-W16バンド部のみ)
1本
(全長:1200mm×幅:16.5mm)

Article-No.	型番	販売単位	
		小箱	大箱
922-00093	BG-RSM	5キット	12小箱(60キット)



バックルグリップを折り返した貼り合わせ部分の長さについては、機器の大きさや重量・荷重をご考慮の上、十分な折り返しを設けてください。