

製品別の比較一覧表

型式	PV50HS-HD	PV50UHS-HD	PV100HS-HD	PV120UHS-HD	通常のステンレス製品 PV120FHS
					
仕様	メーカー希望小売価格 5,200円	メーカー希望小売価格 5,500円	メーカー希望小売価格 8,800円	メーカー希望小売価格 11,000円	メーカー希望小売価格 23,500円
メインボール	SUS420C	SUS420C	SUS420C	SUS420C	SUS440C
サブボール	SUS420C	SUS420C	SUS420C	SUS420C	SUS440C
ボール受け	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	SUS440C
ボールカバー/ フタ	—	—	SUS303	SUS303	—
ボディ/カバー	SUS304	SUS304	SUS304	SUS303	AL
耐食性	◎	◎	◎	◎	△
ゴミ排出穴	あり	あり	あり	あり	あり
推奨使用荷重	490N (50kgf)	490N (50kgf)	980N (100kgf)	1,176N (120kgf)	1,176N (120kgf)
使用方向	上向き	上向き	上向き	上向き	上向き

＜耐食性試験＞

塩水噴霧試験にて耐食性試験を行いました。一定の温度に保たれた塩水噴霧試験装置内に試料(SUS420Cのメインボールを使用した製品及びSUS440Cのメインボールを使用した製品)を設置し、その上から霧状にした塩水を噴霧して行いました。その後、一定時間を置いてから、表面に生じた錆の状態を観察した結果です。

＜塩水噴霧試験 結果＞

SUS420C


0時間

330時間

防錆油
あり



脱脂状態
において


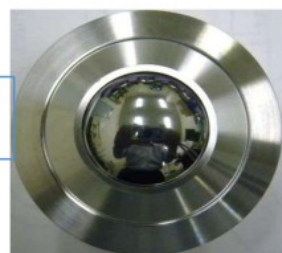


SUS440C


0時間

330時間

防錆油
あり

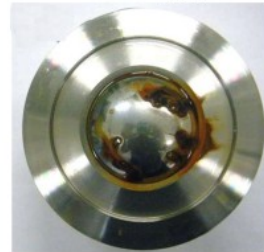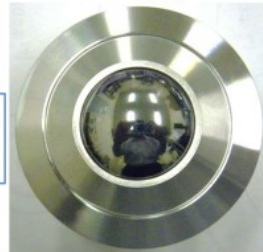

脱脂状態
において

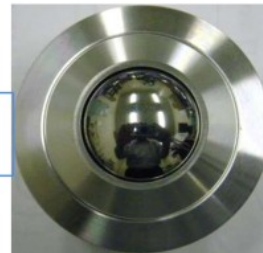

※通常ステンスタップからHDシリーズにすることにより耐食性を大幅にUPさせることが可能となりました!!(当社比)