


## ■ストレートプラグ


### ●0.141インチセミリジッドケーブル用ストレートプラグ

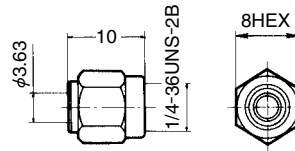

製品番号	HRS No.	備考	RoHS
HRM-101 (09)	CL323-0001-1-09	DC~18GHz対応	○
HRM-101S(09)	CL323-0153-0-09	DC~18GHz対応 シェルは金めっき、カップリングはパッシブイット処理	
HRM-P100-141BN(40)	CL323-0837-5-40	シェル 黄銅、ニッケルめっき	


※形状は代表例です。

### ●0.085インチセミリジッドケーブル用ストレートプラグ

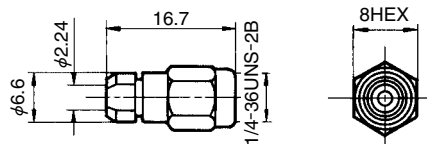


製品番号	HRS No.	表面処理	RoHS
HRM-100-1(40)	CL323-0142-3-40		○
HRM-100-1S(40)	CL323-0125-4-40	シェルとカップリングはパッシブイット処理、締め金具は金めっき	
HRM-P100-085BN(40)	CL323-0838-8-40	シェル 黄銅、ニッケルめっき	

※形状は代表例です。

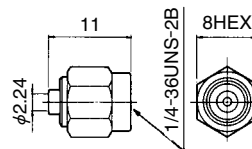

製品番号	HRS No.	表面処理	RoHS
HRM-100-2.19PSP(40)	CL323-0528-0-40	シェルは金めっき、カップリングはパッシブイット処理	○

### ●1.6mmセミリジッドケーブル用ストレートプラグ

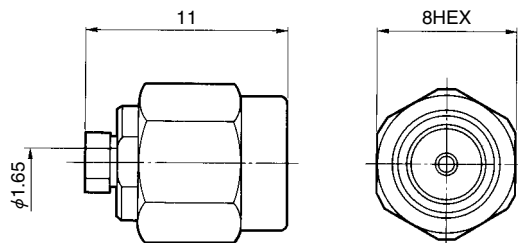

製品番号	HRS No.	表面処理	RoHS
HRM-100-18B(40)	CL323-0442-7-40	シェルはニッケルめっき、カップリングはパッシブイット処理、締め金具は金めっき	○