


●PPSワッシャー ●PPS washer ●PPS垫圈

仕様

- ・材 質 / PPS (ポリフェニレンサルファイド) ガラス繊維40%入
- ・色 / うす茶
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...260℃
- ・U L 規 格 / UL94V-0 (材料)
- ・RoHS対応製品

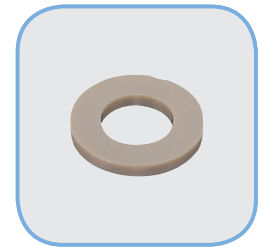

- スペーサーの選定
- 黄銅 1
- スペーサー
- ジュラコン 2
- スペーサー
- ステンレス 3
- スペーサー
- スチール 4
- スペーサー
- PPS 5
- スペーサー
- PBT 6
- スペーサー
- エコ 7
- スペーサー
- アルミ 8
- スペーサー
- ベーク 9
- スペーサー
- ナイロン・レーン 10
- スペーサー
- ビーク 11
- スペーサー
- ABS 12
- スペーサー
- LED取付 13
- スペーサー
- D-Sub取付 14
- スペーサー
- PTFE 15
- スペーサー
- セラミックス・ガス 16
- スペーサー
- チタン 17
- スペーサー
- ポリカーボネート 18
- スペーサー
- ガラエポ 19
- スペーサー
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用 24
- 端子
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子 28
- 取付台
- ケーブル端子 29
- 回路切替 30
- 端子
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックス 33
- パーツ
- インサート 34
- ナット
- ローレット 35
- ツマミ・ナット
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー 38
- 保護チューブ
- ばねポスト 39
- 樹脂 40
- ワッシャー
- 金属 41
- ワッシャー
- 樹脂 42
- ブッシュ
- 樹脂ネジ/ 43
- ボルト/ナット
- 金属ネジ/ボルト/ 44
- ナット/ワッシャー
- 材料資料

PSW-0000-00ワッシャー			
d	D	t	品番
3.2	7.0	0.5	PSW-0307-05
4.3	9.0	0.8	PSW-0409-08
5.3	10.0	1.0	PSW-0510-10
6.4	12.5	1.6	PSW-0612-16
8.4	17.0	1.6	PSW-0817-16
10.5	21.0	2.0	PSW-1021-20
13.0	24.0	2.5	PSW-1324-25

ご注文個数 50個～