

PVBT/PVBT-T/PVC/PVNT

●PVDF ボルト, 六角穴付ボルト, ナット ●PVDF bolt, cap bolt, nut ●PVDF六角螺钉, 内六角螺钉, 螺母


RoHS対応製品

仕様

- ボルト
 - ・材質 / PVDF (フッ化ビニリデン樹脂)
 - ・色 / 白色不透明
 - ・熱変形温度 / 1.82MPa...72°C
 - ・U L 規格 / UL94V-0 (材料)
- PTFEワッシャー (KW)
 - ・材質 / PTFE
 - ・色 / 白色不透明
 - ・耐熱温度 / 連続240°C不燃性
 - ・U L 規格 / UL94V-0 (材料)




PVBT-0000ボルト

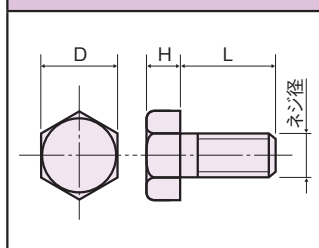

ねじ径	ピッチ-D-H	L	品番
M4	0.7-7-2.8	10	PVBT-0410
		15	PVBT-0415
		20	PVBT-0420
		25	PVBT-0425
M5	0.8-8-3.5	10	PVBT-0510
		12	PVBT-0512
		15	PVBT-0515
		20	PVBT-0520
M5	0.8-8-3.5	25	PVBT-0525
		30	PVBT-0530
		35	PVBT-0535
		10	PVBT-0610
M6	1.0-10-4	12	PVBT-0612
		15	PVBT-0615
		20	PVBT-0620
		25	PVBT-0625
M6	1.0-10-4	30	PVBT-0630
		35	PVBT-0635
		40	PVBT-0640
		M8	1.25-13-5.5
12	PVBT-0812		
15	PVBT-0815		
20	PVBT-0820		
25	PVBT-0825		
30	PVBT-0830		
35	PVBT-0835		
40	PVBT-0840		
M10	1.5-17-7	20	PVBT-1020
		25	PVBT-1025
		30	PVBT-1030
		35	PVBT-1035
M12	1.75-19-8	40	PVBT-1040
		20	PVBT-1220
		25	PVBT-1225
		30	PVBT-1230
M12	1.75-19-8	35	PVBT-1235
		40	PVBT-1240

ご注文個数 10個~


PVBT-0000-Tセットボルト

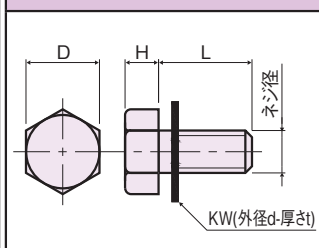

ねじ径	KW PTFE d-t	L	品番
M4	10-1.0	10	PVBT-0410-T
		15	PVBT-0415-T
		20	PVBT-0420-T
		25	PVBT-0425-T
M5	12-1.0	10	PVBT-0510-T
		12	PVBT-0512-T
		15	PVBT-0515-T
		20	PVBT-0520-T
M5	12-1.0	25	PVBT-0525-T
		30	PVBT-0530-T
		35	PVBT-0535-T
		10	PVBT-0610-T
M6	13-1.0	12	PVBT-0612-T
		15	PVBT-0615-T
		20	PVBT-0620-T
		25	PVBT-0625-T
M6	13-1.0	30	PVBT-0630-T
		35	PVBT-0635-T
		40	PVBT-0640-T

ご注文個数 10個~


PVC-0000六角穴付ボルト

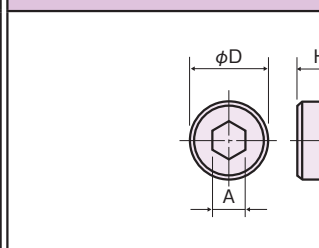

ねじ径 (ピッチ)	D-H-A	L	品番
M3 (0.5)	5.5-3-2.5	5	PVC-0305
		6	PVC-0306
		8	PVC-0308
		10	PVC-0310
M3 (0.5)	5.5-3-2.5	12	PVC-0312
		15	PVC-0315
		5	PVC-0405
		6	PVC-0406
M4 (0.7)	7-4-3	8	PVC-0408
		10	PVC-0410
		12	PVC-0412
		15	PVC-0415
M4 (0.7)	7-4-3	20	PVC-0420
		10	PVC-0510
		12	PVC-0512
		15	PVC-0515
M5 (0.8)	8.5-5-4	20	PVC-0520
		25	PVC-0525
		30	PVC-0530
		35	PVC-0535
M6 (1.0)	10-6-5	10	PVC-0610
		12	PVC-0612
		15	PVC-0615
		20	PVC-0620
		25	PVC-0625
		30	PVC-0630
		35	PVC-0635
		40	PVC-0640

ご注文個数 10個~

PVNT-00ナット

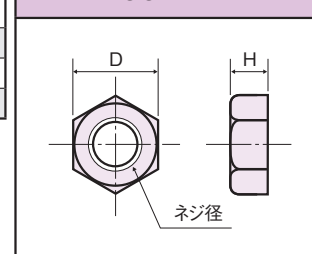

ねじ径	ピッチ-D	H	品番
M3	0.5-5.5	2.4	PVNT-03
M4	0.7-7	3.2	PVNT-04
M5	0.8-8	4	PVNT-05
M6	1.0-10	5	PVNT-06
M8	1.25-13	6.5	PVNT-08
M10	1.5-17	8	PVNT-10
M12	1.75-19	10	PVNT-12

ご注文個数 10個~

- スプーサーの選定
- 黄銅スプーサー 1
- ジュラコンスプーサー 2
- ステンレススプーサー 3
- スチールスプーサー 4
- PPSスプーサー 5
- PBTスプーサー 6
- エコスプーサー 7
- アルミスプーサー 8
- ベークスプーサー 9
- ナイロン/レニスプーサー 10
- ビークスプーサー 11
- ABSスプーサー 12
- LED取付スプーサー 13
- D-Sub取付スプーサー 14
- PTFEスプーサー 15
- セラミック/ガススプーサー 16
- チタンスプーサー 17
- ポリカーボネートスプーサー 18
- ガラエボスプーサー 19
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用端子 24
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子取付台 28
- ケーブル端子 29
- 回路切替端子 30
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックスパーツ 33
- インサートナット 34
- ローレットツマミ・ナット 35
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー保護チューブ 38
- ばねポスト 39
- 樹脂ワッシャー 40
- 金属ワッシャー 41
- 樹脂ブッシュ 42
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 43
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 44