


# FA/FABT/FAC/FANT

●PFA平小ネジ (-), ボルト (-), 六角穴付ボルト, ナット ●PFA screw, bolt, cap bolt, nut ●PFA平头螺钉 (-), 螺钉 (-), 内六角螺钉, 螺母

## 仕様

- ・材質 / PFA (テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)
- ・色 / 半透明乳白色
- ・耐熱温度 / 連続260°C不燃性
- ・UL規格 / UL94V-0 (材料)
- ・RoHS対応製品

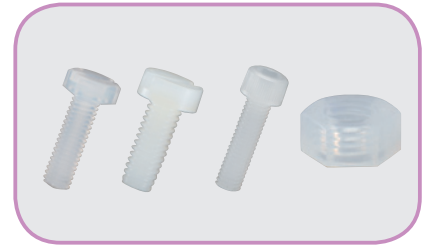


FA-0000平小ネジ (-)				FABT-0000ボルト (-)				FAC-0000六角穴付ボルト			
ネジ径	ピッチ-D-H	L	品番	ネジ径	ピッチ-D-H	L	品番	ネジ径 (ピッチ)	D-H-A	L	品番
M4	0.7-7-2.6	10	FA-0410	M4	0.7-7-2.8	10	FABT-0410	M4 (0.7)	7-4-3	10	FAC-0410
		12	FA-0412			12	FABT-0412			12	FAC-0412
		15	FA-0415			15	FABT-0415			15	FAC-0415
		20	FA-0420			20	FABT-0420			20	FAC-0420
		25	FA-0425			25	FABT-0425			25	FAC-0425
		30	FA-0430			30	FABT-0430			30	FAC-0430
M5	0.8-9-3.3	10	FA-0510	M5	0.8-8-3.5	10	FABT-0510	M5 (0.8)	8.5-5-4	10	FAC-0510
		12	FA-0512			12	FABT-0512			12	FAC-0512
		15	FA-0515			15	FABT-0515			15	FAC-0515
		20	FA-0520			20	FABT-0520			20	FAC-0520
		25	FA-0525			25	FABT-0525			25	FAC-0525
		30	FA-0530			30	FABT-0530			30	FAC-0530
M6	1-10.5-3.9	10	FA-0610	M6	1-10-4	10	FABT-0610	M6 (1.0)	10-6-5	10	FAC-0610
		12	FA-0612			12	FABT-0612			12	FAC-0612
		15	FA-0615			15	FABT-0615			15	FAC-0615
		20	FA-0620			20	FABT-0620			20	FAC-0620
		25	FA-0625			25	FABT-0625			25	FAC-0625
		30	FA-0630			30	FABT-0630			30	FAC-0630
M8	1.25-14.5-2	10	FA-0810	M8	1.25-13-5.5	10	FABT-0810	M8 (1.25)	13-8-6	10	FAC-0810
		12	FA-0812			12	FABT-0812			12	FAC-0812
		15	FA-0815			15	FABT-0815			15	FAC-0815
		20	FA-0820			20	FABT-0820			20	FAC-0820
		25	FA-0825			25	FABT-0825			25	FAC-0825
		30	FA-0830			30	FABT-0830			30	FAC-0830

ご注文個数 10個～

ご注文個数 10個～

ご注文個数 10個～

## FANT-00ナット

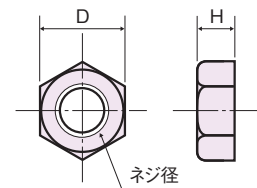

ネジ径	ピッチ-D	H	品番
M4	0.7-7	3.2	FANT-04
M5	0.8-8	4	FANT-05
M6	1.0-10	5	FANT-06
M8	1.25-13	6.5	FANT-08

ご注文個数 10個～

- 1 黄銅 スペーサー
- 2 ジュラコン スペーサー
- 3 ステンレス スペーサー
- 4 スチール スペーサー
- 5 PPS スペーサー
- 6 PBT スペーサー
- 7 エコ スペーサー
- 8 アルミ スペーサー
- 9 ベーク スペーサー
- 10 ナイロン/ニス スペーサー
- 11 ピーク スペーサー
- 12 ABS スペーサー
- 13 LED取付 スペーサー
- 14 D-Sub取付 スペーサー
- 15 PTFE スペーサー
- 16 セラミックス/ガス スペーサー
- 17 チタン スペーサー
- 18 ポリカーボネート スペーサー
- 19 ガラエボ スペーサー
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用 端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペーサー端子 取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替 端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックス パーツ
- 34 インサート ナット
- 35 ローレット ツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー 保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂 ワッシャー
- 41 金属 ワッシャー
- 42 樹脂 プッシュ
- 43 樹脂ネジ/ ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ ナット/ワッシャー