

●ナイロンワッシャー ●Nylon washer ●尼龙垫圈

スペーサー  
の選定


仕様

- 1 黄銅  
スペーサー
- 2 ジュラコン  
スペーサー
- 3 ステンレス  
スペーサー
- 4 スチール  
スペーサー
- 5 PPS  
スペーサー
- 6 PBT  
スペーサー
- 7 エコ  
スペーサー
- 8 アルミ  
スペーサー
- 9 ベーク  
スペーサー
- 10 ナイロン/レー  
ン  
スペーサー
- 11 ビーク  
スペーサー
- 12 ABS  
スペーサー
- 13 LED取付  
スペーサー
- 14 D-Sub取付  
スペーサー
- 15 PTFE  
スペーサー
- 16 セラミック/ガス  
スペーサー
- 17 チタン  
スペーサー
- 18 ポリカーボネート  
スペーサー
- 19 ガラエボ  
スペーサー
- 20 樹脂  
ワッシャー
- 21 ゴム  
ワッシャー
- 22 金属  
ワッシャー
- 23 樹脂  
ワッシャー
- 24 樹脂ネジ/  
ボルト/ナット
- 25 金属ネジ/ボルト/  
ナット/ワッシャー
- 26 ピンヘッダー  
丸ピン
- 26 ピンヘッダー  
角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサート  
ナット
- 29 ローレット  
ツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー  
保護チューブ
- 33 ばねポスト

・材質/ナイロン6 (PA)  
・色 /半透明  
・熱変形温度/1.82MPa…65℃  
・U L 規格/UL94-HB (材料)  
・RoHS対応製品



## NN-0000-00

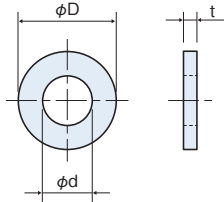

d	D	t	品番	d	D	t	品番	d	D	t	品番	d	D	t	品番
1.7	4.0	0.2	NN-1604-02	2.8	8.0	0.2	NN-2608-02	4.2	7.0	0.2	NN-0407-02	5.5	10.0	0.2	NN-0510-02
		0.3	NN-1604-03			0.3	NN-2608-03			0.3	NN-0407-03			0.3	NN-0510-03
		0.5	NN-1604-05			0.5	NN-2608-05			0.5	NN-0407-05			0.5	NN-0510-05
		0.8	NN-1604-08			0.8	NN-2608-08			0.8	NN-0407-08			0.8	NN-0510-08
		1.0	NN-1604-10			1.0	NN-2608-10			1.0	NN-0407-10			1.0	NN-0510-10
4.0	4.0	0.2	NN-0204-02	3.3	6.0	0.2	NN-0306-02	4.5	8.0	0.2	NN-0408-02	5.2	11.0	0.2	NN-0511-02
		0.3	NN-0204-03			0.3	NN-0306-03			0.3	NN-0408-03			0.3	NN-0511-03
		0.5	NN-0204-05			0.5	NN-0306-05			0.5	NN-0408-05			0.5	NN-0511-05
		0.8	NN-0204-08			0.8	NN-0306-08			0.8	NN-0408-08			0.8	NN-0511-08
		1.0	NN-0204-10			1.0	NN-0306-10			1.0	NN-0408-10			1.0	NN-0511-10
4.2	4.2	0.2	NN-0242-02	6.5	6.5	0.2	NN-0365-02	4.3	9.0	0.2	NN-0409-02	5.5	12.0	0.2	NN-0512-02
		0.3	NN-0242-03			0.3	NN-0365-03			0.3	NN-0409-03			0.3	NN-0512-03
		0.5	NN-0242-05			0.5	NN-0365-05			0.5	NN-0409-05			0.5	NN-0512-05
		0.8	NN-0242-08			0.8	NN-0365-08			0.8	NN-0409-08			0.8	NN-0512-08
		1.0	NN-0242-10			1.0	NN-0365-10			1.0	NN-0409-10			1.0	NN-0512-10
2.2	5.0	0.2	NN-0205-02	7.0	7.0	0.2	NN-0307-02	4.5	10.0	0.2	NN-0410-02	5.3	13.0	0.2	NN-0513-02
		0.3	NN-0205-03			0.3	NN-0307-03			0.3	NN-0410-03			0.3	NN-0513-03
		0.5	NN-0205-05			0.5	NN-0307-05			0.5	NN-0410-05			0.5	NN-0513-05
		0.8	NN-0205-08			0.8	NN-0307-08			0.8	NN-0410-08			0.8	NN-0513-08
		1.0	NN-0205-10			1.0	NN-0307-10			1.0	NN-0410-10			1.0	NN-0513-10
5.5	5.5	0.2	NN-0255-02	3.2	8.0	0.2	NN-0308-02	4.2	11.0	0.2	NN-0411-02	5.6	14.0	0.2	NN-0514-02
		0.3	NN-0255-03			0.3	NN-0308-03			0.3	NN-0411-03			0.3	NN-0514-03
		0.5	NN-0255-05			0.5	NN-0308-05			0.5	NN-0411-05			0.5	NN-0514-05
		0.8	NN-0255-08			0.8	NN-0308-08			0.8	NN-0411-08			0.8	NN-0514-08
		1.0	NN-0255-10			1.0	NN-0308-10			1.0	NN-0411-10			1.0	NN-0514-10
2.8	5.0	0.2	NN-2605-02	9.0	9.0	0.2	NN-0309-02	4.5	12.0	0.2	NN-0412-02	5.6	15.0	0.2	NN-0515-02
		0.3	NN-2605-03			0.3	NN-0309-03			0.3	NN-0412-03			0.3	NN-0515-03
		0.5	NN-2605-05			0.5	NN-0309-05			0.5	NN-0412-05			0.5	NN-0515-05
		0.8	NN-2605-08			0.8	NN-0309-08			0.8	NN-0412-08			0.8	NN-0515-08
		1.0	NN-2605-10			1.0	NN-0309-10			1.0	NN-0412-10			1.0	NN-0515-10
2.7	6.0	0.2	NN-2606-02	10.0	10.0	0.2	NN-0310-02	4.6	13.0	0.2	NN-0413-02	6.3	10.0	0.2	NN-0610-02
		0.3	NN-2606-03			0.3	NN-0310-03			0.3	NN-0413-03			0.3	NN-0610-03
		0.5	NN-2606-05			0.5	NN-0310-05			0.5	NN-0413-05			0.5	NN-0610-05
		0.8	NN-2606-08			0.8	NN-0310-08			0.8	NN-0413-08			0.8	NN-0610-08
		1.0	NN-2606-10			1.0	NN-0310-10			1.0	NN-0413-10			1.0	NN-0610-10
2.8	7.0	0.2	NN-2607-02	11.0	11.0	0.2	NN-0311-02	4.5	14.0	0.2	NN-0414-02	6.5	11.0	0.2	NN-0611-02
		0.3	NN-2607-03			0.3	NN-0311-03			0.3	NN-0414-03			0.3	NN-0611-03
		0.5	NN-2607-05			0.5	NN-0311-05			0.5	NN-0414-05			0.5	NN-0611-05
		0.8	NN-2607-08			0.8	NN-0311-08			0.8	NN-0414-08			0.8	NN-0611-08
		1.0	NN-2607-10			1.0	NN-0311-10			1.0	NN-0414-10			1.0	NN-0611-10
7.5	7.5	0.2	NN-2675-02	3.5	12.0	0.2	NN-0312-02	5.3	9.0	0.2	NN-0509-02	5.3	9.0	0.2	NN-0509-02
		0.3	NN-2675-03			0.3	NN-0312-03			0.3	NN-0509-03			0.3	NN-0509-03
		0.5	NN-2675-05			0.5	NN-0312-05			0.5	NN-0509-05			0.5	NN-0509-05
		0.8	NN-2675-08			0.8	NN-0312-08			0.8	NN-0509-08			0.8	NN-0509-08
		1.0	NN-2675-10			1.0	NN-0312-10			1.0	NN-0509-10			1.0	NN-0509-10

ご注文個数 50個〜