


●ABSブッシュ ●ABS bushing ●ABS护线环

スペーサー
の選定


- 1 黄銅
スペーサー
- 2 ジュラコン
スペーサー
- 3 ステンレス
スペーサー
- 4 スチール
スペーサー
- 5 PPS
スペーサー
- 6 PBT
スペーサー
- 7 エコ
スペーサー
- 8 アルミ
スペーサー
- 9 ベーク
スペーサー
- 10 ナイロン・レ
ンズ
スペーサー
- 11 ビーク
スペーサー
- 12 ABS
スペーサー
- 13 LED取付
スペーサー
- 14 D-Sub取付
スペーサー
- 15 PTFE
スペーサー
- 16 セラミックス・ガラス
スペーサー
- 17 チタン
スペーサー
- 18 ポリカーボネート
スペーサー
- 19 ガラエボ
スペーサー
- 20 樹脂
ワッシャー
- 21 ゴム
ワッシャー
- 22 金属
ワッシャー
- 23 樹脂
ブッシュ
- 24 樹脂ネジ/
ボルト/ナット
- 25 金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー
- 26 ピンヘッダー
丸ピン
- 26 ピンヘッダー
角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサート
ナット
- 29 ローレット
ツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー
保護チューブ
- 33 ばねポスト

仕 様

- ・材 質／ABS
- ・色 ／アイボリー
- ・熱変形温度／1.82MPa…85℃
- ・UL 規格／UL94－HB（材料）
- ・RoHS対応製品

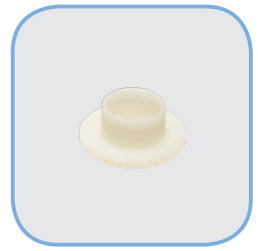

A0000-0000

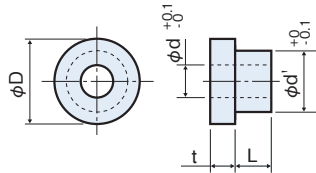

d	d'	D	t	L	品 番	d	d'	D	t	L	品 番	d	d'	D	t	L	品 番
2.7	3.6	6.0	1.0	0.5	A2736-6105	3.0	4.0	7.0	1.0	0.5	A3040-7105	4.0	5.0	9.0	1.0	0.5	A4050-9105
				1.0	A2736-6110					1.0	A3040-7110					1.0	A4050-9110
				1.5	A2736-6115					1.5	A3040-7115					1.5	A4050-9115
				2.0	A2736-6120					2.0	A3040-7120					2.0	A4050-9120
				2.5	A2736-6125					2.5	A3040-7125					2.5	A4050-9125
				3.0	A2736-6130					3.0	A3040-7130					3.0	A4050-9130
3.0	3.5	5.0	1.0	0.5	A3035-5105	3.2	4.0	7.0	0.8	0.5	A3240-7805	4.2	5.0	9.0	1.0	0.5	A4250-9105
				1.0	A3035-5110					1.0	A3240-7810					1.0	A4250-9110
				1.5	A3035-5115					1.5	A3240-7815					1.5	A4250-9115
				2.0	A3035-5120					2.0	A3240-7820					2.0	A4250-9120
				2.5	A3035-5125					2.5	A3240-7825					2.5	A4250-9125
				3.0	A3035-5130					3.0	A3240-7830					3.0	A4250-9130
		6.0	0.8	0.5	A3035-6805			8.0	1.0	0.5	A3240-7105	5.0	6.0	10.0	1.0	0.5	A5060-0105
				1.0	A3035-6810					1.0	A3240-7110					1.0	A5060-0110
				1.5	A3035-6815					1.5	A3240-7115					1.5	A5060-0115
				2.0	A3035-6820					2.0	A3240-7120					2.0	A5060-0120
				2.5	A3035-6825					2.5	A3240-7125					2.5	A5060-0125
				3.0	A3035-6830					3.0	A3240-7130					3.0	A5060-0130
3.0	3.7	6.0	1.0	0.5	A3035-6105			8.0	0.8	0.5	A3240-8805	5.2	6.0	12.0	1.0	0.5	A5260-2105
				1.0	A3035-6110					1.0	A3240-8810					1.0	A5260-2110
				1.5	A3035-6115					1.5	A3240-8815					1.5	A5260-2115
				2.0	A3035-6120					2.0	A3240-8820					2.0	A5260-2120
				2.5	A3035-6125					2.5	A3240-8825					2.5	A5260-2125
				3.0	A3035-6130					3.0	A3240-8830					3.0	A5260-2130
		7.0	1.0	0.5	A3037-6105			10.0	1.0	0.5	A3247-8105					0.5	A3250-0105
				1.0	A3037-6110					1.0	A3247-8110					1.0	A3250-0110
				1.5	A3037-6115					1.5	A3247-8115					1.5	A3250-0115
				2.0	A3037-6120					2.0	A3247-8120					2.0	A3250-0120
				2.5	A3037-6125					2.5	A3247-8125					2.5	A3250-0125
				3.0	A3037-6130					3.0	A3247-8130					3.0	A3250-0130
3.0	3.7	7.0	1.0	0.5	A3037-7105	3.0	4.7	8.0	1.0	0.5	A3247-8105	3.0	5.0	10.0	1.0	0.5	A3250-0105
				1.0	A3037-7110					1.0	A3247-8110					1.0	A3250-0110
				1.5	A3037-7115					1.5	A3247-8115					1.5	A3250-0115
				2.0	A3037-7120					2.0	A3247-8120					2.0	A3250-0120
				2.5	A3037-7125					2.5	A3247-8125					2.5	A3250-0125
				3.0	A3037-7130					3.0	A3247-8130					3.0	A3250-0130

ご注文個数 50個～