

# RY-T/RYSR/RYSR

●レニー小ネジ(十字穴付) ●RENY screws ●RENY螺丝(十字)

仕様

- ナベ小ネジ
  - 材質/RENY(ポリアミドMXD6)
  - ガラス繊維50%入
  - 色/黄緑
  - 熱変形温度/1.82MPa...234℃
  - UL規格/UL94-HB(材料)
- PTFEワッシャー(KW)
  - 材質/PTFE
  - 色/白色不透明
  - 耐熱温度/連続240℃不燃性
  - UL規格/UL94V-0(材料)


仕様

- シリコンゴムワッシャー(SRW)
  - 材質/シリコンゴム
  - 色/半透明
  - 硬度/50°(デュロメータタイプA) 49°(IRHD参考値)
- NBRワッシャー(RW)
  - 材質/NBR
  - 色/黒
  - 硬度/70°(デュロメータタイプA) 63°(IRHD参考値)

RoHS対応製品




**RY-0000-T**  
セットナベ小ネジ(KW付)

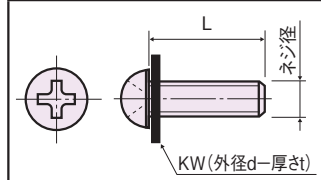

ネジ径	KW PTFE d-t	L	品番
M2	4.3-0.5	3	RY-0203-T
		4	RY-0204-T
		5	RY-0205-T
		6	RY-0206-T
		8	RY-0208-T
		10	RY-0210-T
M2.6	5.5-0.8	4	RY-2604-T
		5	RY-2605-T
		6	RY-2606-T
		8	RY-2608-T
		10	RY-2610-T
		12	RY-2612-T
M3	8.0-0.8	4	RY-0304-T
		5	RY-0305-T
		6	RY-0306-T
		8	RY-0308-T
		10	RY-0310-T
		12	RY-0312-T
		15	RY-0315-T
		16	RY-0316-T
		20	RY-0320-T
		25	RY-0325-T
30	RY-0330-T		
M4	10-1.0	5	RY-0405-T
		6	RY-0406-T
		8	RY-0408-T
		10	RY-0410-T
		12	RY-0412-T
		15	RY-0415-T
		16	RY-0416-T
		20	RY-0420-T
		25	RY-0425-T
		30	RY-0430-T
M5	12-1.0	8	RY-0508-T
		10	RY-0510-T
		12	RY-0512-T
		15	RY-0515-T
		20	RY-0520-T
		25	RY-0525-T
		30	RY-0530-T
35	RY-0535-T		
M6	13-1.0	10	RY-0610-T
		12	RY-0612-T
		15	RY-0615-T
		20	RY-0620-T
		25	RY-0625-T
		30	RY-0630-T
		35	RY-0635-T
40	RY-0640-T		

ご注文個数 50個~


**RY-0000-SR**  
セットナベ小ネジ(SRW付)

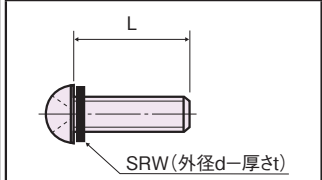

シリコンゴム d-t	L	品番
2.9-0.5	3	RY-0203-SR
	4	RY-0204-SR
	5	RY-0205-SR
	6	RY-0206-SR
	8	RY-0208-SR
	10	RY-0210-SR
3.9-0.5	4	RY-2604-SR
	5	RY-2605-SR
	6	RY-2606-SR
	8	RY-2608-SR
	10	RY-2610-SR
	12	RY-2612-SR
4.8-1.0	4	RY-0304-SR
	5	RY-0305-SR
	6	RY-0306-SR
	8	RY-0308-SR
	10	RY-0310-SR
	12	RY-0312-SR
	15	RY-0315-SR
	16	RY-0316-SR
	20	RY-0320-SR
	25	RY-0325-SR
30	RY-0330-SR	
6.3-1.0	5	RY-0405-SR
	6	RY-0406-SR
	8	RY-0408-SR
	10	RY-0410-SR
	12	RY-0412-SR
	15	RY-0415-SR
	16	RY-0416-SR
	20	RY-0420-SR
	25	RY-0425-SR
	30	RY-0430-SR
8.2-1.5	8	RY-0508-SR
	10	RY-0510-SR
	12	RY-0512-SR
	15	RY-0515-SR
	20	RY-0520-SR
	25	RY-0525-SR
	30	RY-0530-SR
35	RY-0535-SR	
9.6-1.5	10	RY-0610-SR
	12	RY-0612-SR
	15	RY-0615-SR
	20	RY-0620-SR
	25	RY-0625-SR
	30	RY-0630-SR
	35	RY-0635-SR
40	RY-0640-SR	

ご注文個数 50個~

**RY-0000-R**  
セットナベ小ネジ(RW付)

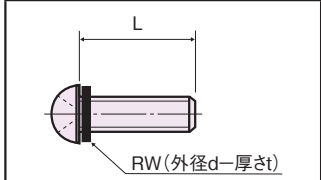

NBR d-t	L	品番
2.9-0.5	3	RY-0203-R
	4	RY-0204-R
	5	RY-0205-R
	6	RY-0206-R
	8	RY-0208-R
	10	RY-0210-R
3.9-0.5	4	RY-2604-R
	5	RY-2605-R
	6	RY-2606-R
	8	RY-2608-R
	10	RY-2610-R
	12	RY-2612-R
4.8-1.0	4	RY-0304-R
	5	RY-0305-R
	6	RY-0306-R
	8	RY-0308-R
	10	RY-0310-R
	12	RY-0312-R
	15	RY-0315-R
	16	RY-0316-R
	20	RY-0320-R
	25	RY-0325-R
30	RY-0330-R	
6.3-1.0	5	RY-0405-R
	6	RY-0406-R
	8	RY-0408-R
	10	RY-0410-R
	12	RY-0412-R
	15	RY-0415-R
	16	RY-0416-R
	20	RY-0420-R
	25	RY-0425-R
	30	RY-0430-R
8.2-1.5	8	RY-0508-R
	10	RY-0510-R
	12	RY-0512-R
	15	RY-0515-R
	20	RY-0520-R
	25	RY-0525-R
	30	RY-0530-R
35	RY-0535-R	
9.6-1.5	10	RY-0610-R
	12	RY-0612-R
	15	RY-0615-R
	20	RY-0620-R
	25	RY-0625-R
	30	RY-0630-R
	35	RY-0635-R
40	RY-0640-R	

ご注文個数 50個~

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロンレニースペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セミック・ガススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエポスペーサー 19
- 樹脂ワッシャー 20
- ゴムワッシャー 21
- 金属ワッシャー 22
- 樹脂ブッシュ 23
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 24
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 25
- ピンヘッダー丸ピン 26
- ピンヘッダー角ピン 26
- 基板用端子 27
- インサートナット 28
- ローレットツマミ・ナット 29
- 精密シャフト 30
- 全ネジ 31
- 光ファイバー保護チューブ 32
- ばねポスト 33
- 材料資料