

●ポリカーボネート ローレットツマミ (白・黒・赤) ●Polycarbonate knurled screw (Stainless steel body) ●PC 直紋花 (白, 黒, 紅)


RoHS対応製品

仕様

- 樹脂部
 - ・材質 / PC (ポリカーボネート)
 - ・色 / 白、黒、赤
 - ・熱変形温度 / 1.82MPa...130℃
 - ・UL規格 / UL94V-2 (材料)
- 金属部
 - ・材質 / ステンレス



NBPU-300W,B,R (M=3 ピッチ0.5)

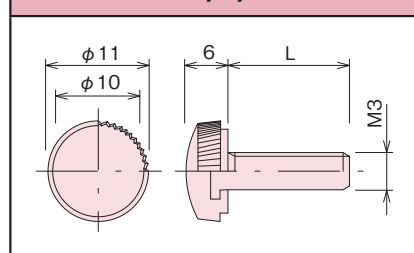


L	品番	色
6	NBPU-306W	白
8	NBPU-308W	
10	NBPU-310W	
12	NBPU-312W	
15	NBPU-315W	
20	NBPU-320W	

L	品番	色
6	NBPU-306B	黒
8	NBPU-308B	
10	NBPU-310B	
12	NBPU-312B	
15	NBPU-315B	
20	NBPU-320B	

L	品番	色
6	NBPU-306R	赤
8	NBPU-308R	
10	NBPU-310R	
12	NBPU-312R	
15	NBPU-315R	
20	NBPU-320R	

ご注文個数 50個〜

NBPU-400W,B,R (M=4 ピッチ0.7)

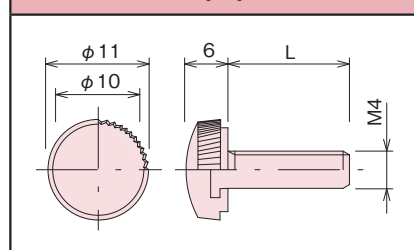

L	品番	色
6	NBPU-406W	白
8	NBPU-408W	
10	NBPU-410W	
12	NBPU-412W	
15	NBPU-415W	
20	NBPU-420W	

L	品番	色
6	NBPU-406B	黒
8	NBPU-408B	
10	NBPU-410B	
12	NBPU-412B	
15	NBPU-415B	
20	NBPU-420B	

L	品番	色
6	NBPU-406R	赤
8	NBPU-408R	
10	NBPU-410R	
12	NBPU-412R	
15	NBPU-415R	
20	NBPU-420R	

ご注文個数 50個〜

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロン・レニースペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス・ガラススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエポスペーサー 19
- 樹脂ワッシャー 20
- ゴムワッシャー 21
- 金属ワッシャー 22
- 樹脂ブッシュ 23
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 24
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 25
- ピンヘッダー丸ピン 26
- ピンヘッダー角ピン 26
- 基板用端子 27
- インサートナット 28
- ローレットツマミ・ナット 29
- 精密シャフト 30
- 全ネジ 31
- 光ファイバー保護チューブ 32
- ばねポスト 33
- 材料資料