



H-839

H-829~H-869 耐食ビット付ハンダゴテ

H-829~H-869 100V
 H-829-230~H-869-230 230V



20W
45W
マイカ
ヒーター

品番	定格電圧・周波数	消費電力 W	最高温度 °C	標準ビット	全長 mm	重量 g	価格
H-829	100V 50/60Hz	20	300	H-834	212	55	各1,879円 (1,740)
H-829-230	230V 50/60Hz						
H-839	100V 50/60Hz	28	370				
H-839-230	230V 50/60Hz						
H-849	100V 50/60Hz	35	440	H-864	232	75	各2,106円 (1,950)
H-849-230	230V 50/60Hz						
H-869	100V 50/60Hz	45	450				
H-869-230	230V 50/60Hz						

■ 電源コード: 1.5m
 ※ 全長・重量はコード除く。


■ 交換部品

ヒーター
 H-821~861 100V
 H-821-230~861-230 230V

耐食ビット(鉄メッキ仕様)
 ■ ポイントタイプ: B型

品番	適応機種	価格
H-821	H-829/820	669円(620)
H-821-230	H-829-230/820-230	745円(690)
H-831	H-839/830	669円(620)
H-831-230	H-839-230/830-230	745円(690)
H-841	H-849/840	669円(620)
H-841-230	H-849-230/840-230	745円(690)
H-861	H-869/860	820円(760)
H-861-230	H-869-230/860-230	853円(790)

品番	全長mm	適応機種	価格
H-824	75	H-829/839/849/ 820/830/840	464円(430)
H-834	80	H-869/860	583円(540)

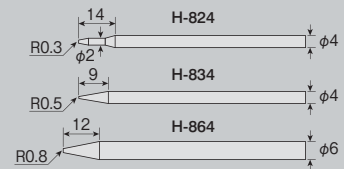

H-840S ハンダゴテセット

H-840S 2,343円(2,170) 100V
 H-840S-230 2,343円(2,170) 230V



明細表(セット内容 4点)

ハンダゴテ	H-849
ハンダ吸取線	No.3738
ヒートシンク	
ハンダ	

■ ケース付

■ HS-11用交換部品



HS-11 ハンダゴテ
販売終了品

ビット(HS-11用) 限定在庫品

HS-201 (BC型) 1,371円(1,270)
 φ1.0 7.3 34

HS-202 (D型) 1,371円(1,270)
 φ1.5 1.0 7.3 34

HS-203 (B型) 1,371円(1,270)
 φ1.0 7.3 34

HS-204 (D型) 1,479円(1,370)
 φ1.0 7.3 34

HS-205 (BC型) 1,371円(1,270)
 φ2.0 7.3 34

HS-207 (B型) 1,371円(1,270)
 φ0.3 7.3 34



HS-201~HS-207
ビット

HS-113 ヒーター 限定在庫品
1,058円(980)